


BRAUN SCOUTING CAM BLACK200 WiFi Mini

2MP CMOS

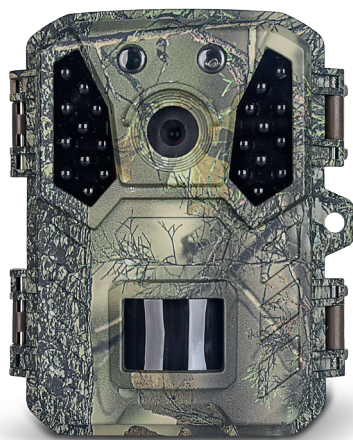

BESONDERHEITEN / OUTSTANDING FEATURES

- Für Tag- und Nachtaufnahmen – mit Black LEDs
- For day and night recording – with Black LEDs
- **2 MP CMOS Sensor**
- **1520p/1080p/720p/VGA Video**

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Bildsensor / Sensor** 2MP
- **Speichermedium / Memory** micro SD (max. 32 GB)
- **Objektiv / Lens** FOV=90°
- **Abmessungen / Dimensions** 110×90×56.5mm
- **Gewicht (ohne Batterien) / Weight (without batteries)** 172g
- **Display** 2" TFT LCD Farbdisplay / Color display
- **PIR-Sensor Erfassungswinkel / PIR sensor detection angle** 90°
- **PIR Sensorempfindlichkeit / PIR sensitivity** Hoch/Mittel/Gering - High/Middle/Low
- **IR LEDs** 22x (850 nm)
- **Max. Nachtsicht-/Auslösedistanz / Max night vision/trigger distance** 15m
- **Auslösezeit / Trigger speed** 0.6 sec
- **Belichtung / Exposure** Automatisch / Automatic
- **IR LEDs Reichweitenregulierung / IR LEDs range adjustment** Ja / Yes
- **Auslöseintervall / Trigger interval** 5 sec - 60 min
- **Bildauflösung / Picture resolution** 24/20/16/12/8/5 MP
- **Serienbilderstellung / Multiple pictures** 1/2/3 Bilder / Pictures
- **Videoauflösung / Video resolution** 1520p 20fps/1080p, 720p, 480p 30fps
- **Videolänge / Video length** 3 sec - 10 min
- **Dateiformat / File format** JPG & AVI
- **Mikrofon / Microphone** Ja / Yes
- **Zeit- und Datumangabe / Time and Date imprint** Ja / Yes
- **Mondphasenangabe / Moon phase imprint** Ja / Yes
- **Temperaturangabe / Temperature imprint** Ja / Yes
- **Kennwortschutz / Password protection** 4 Ziffern / 4 digits
- **Aufnahmezeitraum / Timed recording** 1 min - 24 h
- **Zeitrafferaufnahmen / Timelapse** 1 sec - 24 h
- **Endlosaufnahme / Endless capture** Ja / Yes
- **Standby-Stromverbrauch / Standby current** 0.1 mA
- **Standby-Zeit / Standby time** ca. 6 Monate / Months
- **Anschlüsse / Interface** micro USB, micro SD, 6V DC
- **Befestigungsmöglichkeiten / Mounting options** Gurt / 1/4" Stativgewinde
Strap / 1/4" screw thread
- **Einsatztemperatur / Operation temperature** -20°C ~ +65°C
- **Stromversorgung / Power supply** 4x AA Batterie oder 6v 1.5A Netzteil
4x AA batteries or 6V 1.5A power adapter
- **Größe Netzstecker / Power connector size** 3.5x1.35mm
- **Wasserschutz-Grad / Water protection** IP65
- **Menüsprachen / Menu languages** Englisch/English, Französisch/French, Spanisch/Spanish, Portugiesisch/Portuguese, Italienisch/Italian, Deutsch/German, Chinesisch/Chinese, Japanisch/Japanese
- **WiFi** Ja / Yes (via APP)
- **Bluetooth** Ja / Yes



ZUBEHÖR/ACCESSORIES

- **Lieferumfang/Content:** Scouting Cam, micro USB-Kabel / Cable, Befestigungsgurt / mounting strap, Bedienungsanleitung / User manual

Technische und Design-Änderungen vorbehalten. Technical and design changes or improvements reserved without prior notice.

