



LogiLink®

USB-C™ GaN Reise-Ladegerät
2 Ports, PD 3.0 + QC 3.0, 30 W

Art.-Nr.: PA0301

Reisen ohne Grenzen




US



UK



AU

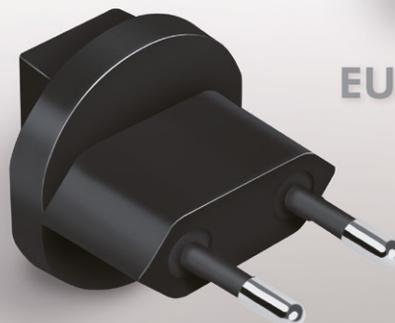

EU

PD3.0

QC3.0

2-Port Schnellladegerät, 30 W, USB-C GaN
Reise-Ladegerät mit 3 austauschbaren
Adaptern.



* Die technischen Daten und Bilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
* Alle erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.



PA0301



4 052792 069709

Made in China

GaN-Ladegeräte sind kleiner, da sie im Vergleich zu Silizium-Ladegeräten viel weniger Komponenten benötigen.

Auch bei viel höheren Spannungen arbeiten sie effizienter als Silizium-Ladegeräte.

**Kleiner
& schneller**



Bis zu 30 W Leistung für eine Vielzahl von Geräten. Von Tablets bis hin zu Smartphones; es lädt Ihre Geräte in unglaublicher Geschwindigkeit.

PPS

Unterstützt PPS-Laden (Programmable Power Supply) und passt die Ausgangsleistung in Echtzeit an, je nach Ladestatus des Geräts, und versorgt es mit maximaler Leistung.



Sehr sicher dank Überladungs-, Überentladungs-, Überlastungs- und Kurzschlusschutz.



Durch seine kompakte Größe ist er leicht und passt problemlos in Ihre Laptoptasche oder Ihren Rucksack. Das perfekte mobile Accessoire für unterwegs.



Universal kompatibel

Geeignet für eine Vielzahl von USB-C/USB-A-Geräten und mit internationaler Spannungs-kompatibilität ausgestattet.



* Die technischen Daten und Bilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
* Alle erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.



Reisefreundlich

Eingebauter klappbarer US-Stecker, außerdem drei internationale Steckeradapter, passend für mehrere Länder und Regionen.



USA, Kanada und die meisten asiatischen Länder.



Europa und die meisten südamerikanischen Länder.



England, Irland, Hongkong, Malaysia und Singapur.



Australien, Neuseeland, China und Argentinien.

Spezifikationen:

Eingangsleistung	100–240 V AC 50/60 Hz 1 A
Ausgangsleistung	USB-C: 5 V/3 A (15 W), 9 V/3 A (27 W), 12 V/2.5 A (30 W), 15 V/2 A (30 W) 20 V/1.5 A (30 W) USB-A: 5 V/3 A (15 W), 9 V/3 A (27 W), 12 V/2.5 A (30 W), 20 V/1.5 A (30 W) USB-C + USB-A: 5 V/3 A (15 W max.) PPS: 3.3–11 V/3 A, 3.3–16 V/2 A Gesamt Ausgangsleistung: 30 W
Energieversorgung	PD 3.0
Schnellladen	QC 3.0
Effizienz	Level VI
Schutz	Überlade-, Tiefentlade-, Überlast- und Kurzschlusschutz
Betriebstemperatur	0–40 °C
Betriebluftfeuchtigkeit	25–90 % (nicht kondensierend)
Farbe	Schwarz
Abmessungen	5,4 x 3,8 x 3,2 cm (Wandladegerät)
Gewicht	60 g (Wandladegerät)

Verpackungsinhalt:

- » 1x USB-C Wandladegerät
- » 3x Steckeradapter (AU, EU, UK)
- » 1x Benutzerhandbuch

Verpackungsinformationen:

- » Maße Einzelverpackung : 110 x 110 x 50 mm
- » Gewicht Einzelverpackung : 0,131 kg
- » Maße VPE: 460 x 240 x 280 mm
- » Menge VPE: 40 Stück
- » Gewicht VPE: 5,25 kg



* Die technischen Daten und Bilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
* Alle erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.



PA0301



4 052792 069709

Made in China