


Data Sheet

Revision date: Mar 2024

2 Ports 2 Position Solenoid Valve

Item No.	A	B	C	D
2832834, 2832835, 3062665, 3062666	68 mm	56 mm	95 mm	13.5 mm
3062667	68 mm	56 mm	102 mm	16.5 mm

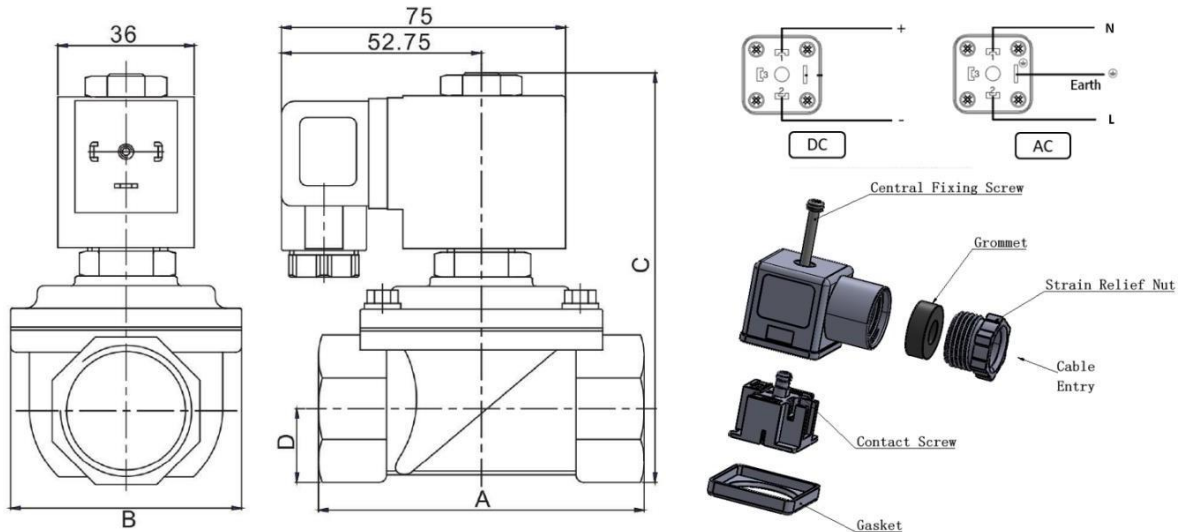

Item No.	3062665	3062666	2832834	2832835	3062667
Function	2 ports / 2 position				
Voltage	24 V DC	230 V AC	24 V DC	230 V AC	230 V AC
Port size	G 3/8		G 1/2		
Fluid	Air, Water, Oil				
Acting type	Direct Lifting				
Working pressure	0 - 10 Bar				
Orifice	15 mm	15 mm	17 mm	17 mm	20 mm
Kv	3.86				8.04
Temperature	-10 - 80°C				
Seal material	NBR				
Body material	Brass				
IP rating	IP65				

English:

Danger - hazardous voltage - will cause electric shock, serious injuries or death. Installation and maintenance work on this product may only be carried out by an authorized electrician. Disconnect the electrical system and the product from the power supply before starting work.

German:

Achtung, gefährliche Spannung - kann zu elektrischem Schlag, Verletzungen oder Tod führen. Installations- und Wartungsarbeiten an diesem Produkt dürfen nur durch eine autorisierte Elektrofachkraft durchgeführt werden. Vor Beginn der Arbeiten elektrische Anlage und das Produkt spannungsfrei schalten.