




## ASTO TUBE

Wandaufbauleuchte, zylindrisch, max. 2x10W, weiß

Schlank und elegant strahlt ASTO TUBE auch von der Wand. Dabei verströmt die formschöne Wandaufbauleuchte mit ihrem GU10 Hochvolt Halogen oder LED-Leuchtmittel ein blendfreies Licht, das sich flexibel ausrichten lässt. Das aus Aluminium gefertigte Gehäuse ist wahlweise in Schwarz oder Weiß, die Reflektoren Gold, Chrom oder Kupfer erhältlich. Dazu ist ASTO TUBE schnell und direkt an eine Netzspannung von 230V installiert.

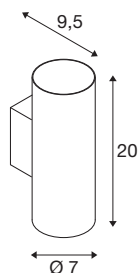

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006444
Fassung	GU10
Leuchtmittel	LED GU10 51mm
Anzahl Fassungen	2
Leuchtmittel inklusive	Nein
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	10 W
Umgebungstemperatur	25 °C
Farbe	weiß
Höhe	20 cm
Tiefe	9.5 cm
Durchmesser	7 cm
Nettogewicht	0.45 kg
Bruttogewicht	0.482 kg

## Leuchtmittlempfehlung

1005076	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 2700K, weiß
1005079	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 3000K, weiß
1005082	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 4000K, weiß
1005273	QPAR51 GU10 , LED Leuchtmittel 6W 2200 2700K CRI90 36°

## Zubehör

1006449	ASTO TUBE , Reflektor, silber
1006450	ASTO TUBE , Reflektor, gold
1006451	ASTO TUBE , Reflektor, kupfer
1007190	ASTO TUBE , Reflektor, dunkel/lila