




ASTO TUBE

Pendelleuchte, GU10, Pendellänge 250 cm, max.
3x10W, weiß

Die aus Aluminium gefertigte Pendelleuchte ASTO TUBE stattet Wohnbereiche, Geschäfte, Restaurants und Hotels mit einem individuellen Erlebnis Licht aus: Wahlweise ist sie als ein-, zwei-, drei- oder vierflammige Variante und mit Reflektoren in Gold, Kupfer oder Chrom verfügbar. Und das zu einem Preis, der im besten Verhältnis zur Leistung steht. Dabei sorgt das GU10 LED-Leuchtmittel für eine Beleuchtung, die genauso blendfrei wie hochwertig ist. Dazu ist die aus Aluminium gefertigte Pendelleuchte auch noch schnell und einfach an eine Netzspannung von 230V installiert.

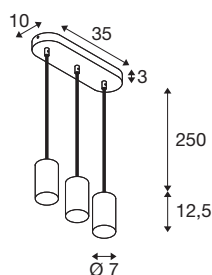

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006436
Fassung	GU10
Leuchtmittel	LED GU10 51mm
Anzahl Fassungen	3
Leuchtmittel inklusive	Nein
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	10 W
Umgebungstemperatur	25 °C
Farbe	weiß
Höhe	12.5 cm
Durchmesser	7 cm
Pendellänge	250 cm
Nettogewicht	1.435 kg
Bruttogewicht	1.535 kg

Leuchtmittlempfehlung

1005076	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 2700K, weiß
1005079	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 3000K, weiß
1005082	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 4000K, weiß
1005273	QPAR51 GU10 , LED Leuchtmittel 6W 2200 2700K CRI90 36°

Zubehör

1006449	ASTO TUBE , Reflektor, silber
1006450	ASTO TUBE , Reflektor, gold
1006451	ASTO TUBE , Reflektor, kupfer
1007190	ASTO TUBE , Reflektor, dunkel/lila