




ASTO TUBE

Pendelleuchte, GU10, Pendellänge 250 cm, max.
4x10W, schwarz

Die aus Aluminium gefertigte Pendelleuchte ASTO TUBE stattet Wohnbereiche, Geschäfte, Restaurants und Hotels mit einem individuellen Erlebnis Licht aus: Wahlweise ist sie als ein-, zwei-, drei- oder vierflammiige Variante und mit Reflektoren in Gold, Kupfer oder Chrom verfügbar. Und das zu einem Preis, der im besten Verhältnis zur Leistung steht. Dabei sorgt das GU10 LED-Leuchtmittel für eine Beleuchtung, die genauso blendfrei wie hochwertig ist. Dazu ist die aus Aluminium gefertigte Pendelleuchte auch noch schnell und einfach an eine Netzspannung von 230V installiert.

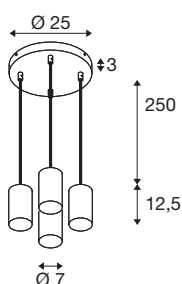

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006437
Fassung	GU10
Leuchtmittel	LED GU10 51mm
Anzahl Fassungen	4
Leuchtmittel inklusive	Nein
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	10 W
Umgebungstemperatur	25 °C
Farbe	schwarz
Höhe	12,5 cm
Durchmesser	7 cm
Pendellänge	250 cm
Nettogewicht	2.031 kg
Bruttogewicht	2.173 kg