


## ASTO TUBE

Pendelleuchte, GU10, Pendellänge 250 cm, max. 10W, weiß

Die aus Aluminium gefertigte Pendelleuchte ASTO TUBE stattet Wohnbereiche, Geschäfte, Restaurants und Hotels mit einem individuellen Erlebnis Licht aus: Wahlweise ist sie als ein-, zwei-, drei- oder vierflämmige Variante und mit Reflektoren in Gold, Kupfer oder Chrom verfügbar. Und das zu einem Preis, der im besten Verhältnis zur Leistung steht. Dabei sorgt das GU10 LED-Leuchtmittel für eine Beleuchtung, die genauso blendfrei wie hochwertig ist. Dazu ist die aus Aluminium gefertigte Pendelleuchte auch noch schnell und einfach an eine Netzspannung von 230V installiert.

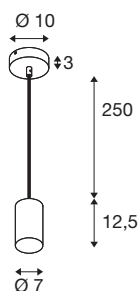

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006432
Fassung	GU10
Leuchtmittel	LED GU10 51mm
Anzahl Fassungen	1
Leuchtmittel inklusive	Nein
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	10 W
Umgebungstemperatur	25 °C
Farbe	weiß
Höhe	12.5 cm
Durchmesser	7 cm
Pendellänge	250 cm
Nettogewicht	0.508 kg
Bruttogewicht	0.544 kg

## Leuchtmittlempfehlung

1005076	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 2700K, weiß
1005079	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 3000K, weiß
1005082	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 4000K, weiß
1005273	QPAR51 GU10 , LED Leuchtmittel 6W 2200 2700K CRI90 36°

## Zubehör

1006449	ASTO TUBE , Reflektor, silber
1006450	ASTO TUBE , Reflektor, gold
1006451	ASTO TUBE , Reflektor, kupfer
1007190	ASTO TUBE , Reflektor, dunkel/lila