


## ASTO TUBE

Pendelleuchte, GU10, Pendellänge 250 cm, max.  
2x10W, schwarz

Die aus Aluminium gefertigte Pendelleuchte ASTO TUBE stattet Wohnbereiche, Geschäfte, Restaurants und Hotels mit einem individuellen Erlebnis Licht aus: Wahlweise ist sie als ein-, zwei-, drei- oder vierflämmige Variante und mit Reflektoren in Gold, Kupfer oder Chrom verfügbar. Und das zu einem Preis, der im besten Verhältnis zur Leistung steht. Dabei sorgt das GU10 LED-Leuchtmittel für eine Beleuchtung, die genauso blendfrei wie hochwertig ist. Dazu ist die aus Aluminium gefertigte Pendelleuchte auch noch schnell und einfach an eine Netzspannung von 230V installiert.

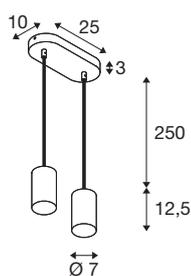

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006433
Fassung	GU10
Leuchtmittel	LED GU10 51mm
Anzahl Fassungen	2
Leuchtmittel inklusive	Nein
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	10 W
Umgebungstemperatur	25 °C
Farbe	schwarz
Höhe	12,5 cm
Durchmesser	7 cm
Pendellänge	250 cm
Nettogewicht	0.978 kg
Bruttogewicht	1.046 kg