




## ASTO TUBE

**Deckenaufbauleuchte, zylindrisch, max. 2x10W, schwarz**

Die ASTO TUBE Deckenleuchte ist aus Aluminium gefertigt und wahlweise verfügbar in weißer, schwarzer oder aluminium gebürsteter Lackierung. Der lichtundurchlässige, zylindrische Leuchtenkorpus ist sowohl dreh- als auch schwenkbar und sorgt für blendfreies Licht der zum Einsatz gebrachten GU10 Hochvolt Halogen oder LED Leuchtmittel. ASTO TUBE ist fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.

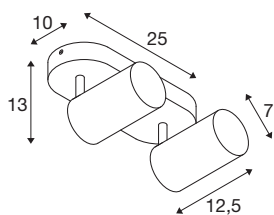

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006425
Fassung	GU10
Leuchtmittel	LED GU10 51mm
Anzahl Fassungen	2
Leuchtmittel inklusive	Nein
Schwenkbereich	90 °
Horizontaler Drehbereich	350 °
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	10 W
Umgebungstemperatur	25 °C
Farbe	schwarz
Länge	25 cm
Breite	10 cm
Höhe	17 cm
Nettogewicht	0.817 kg
Bruttogewicht	0.874 kg