




## ASTO TUBE

Spot, zylindrisch, max. 1x10W, weiß

Die ASTO TUBE Deckenleuchte ist aus Aluminium gefertigt und wahlweise verfügbar in weißer, schwarzer oder aluminium gebürsteter Lackierung. Der lichtundurchlässige, zylindrische Leuchtenkorpus ist sowohl dreh- als auch schwenkbar und sorgt für blendfreies Licht der zum Einsatz gebrachten GU10 Hochvolt Halogen oder LED Leuchtmittel. ASTO TUBE ist fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.

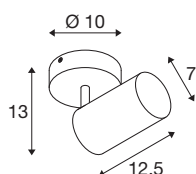

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006424
Fassung	GU10
Leuchtmittel	LED GU10 51mm
Anzahl Fassungen	1
Leuchtmittel inklusive	Nein
Schwenkbereich	90 °
Horizontaler Drehbereich	350 °
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,Wand
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	10 W
Umgebungstemperatur	25 °C
Farbe	weiß
Höhe	17 cm
Durchmesser	10 cm
Nettogewicht	0.428 kg
Bruttogewicht	0.458 kg

## Leuchtmittlempfehlung

1005076	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 2700K, weiß
1005079	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 3000K, weiß
1005082	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 4000K, weiß
1005273	QPAR51 GU10 , LED Leuchtmittel 6W 2200 2700K CRI90 36°

## Zubehör

1006449	ASTO TUBE , Reflektor, silber
1006450	ASTO TUBE , Reflektor, gold
1006451	ASTO TUBE , Reflektor, kupfer
1007190	ASTO TUBE , Reflektor, dunkel/lila