




## CONCRETO M

WL Wandaufbauleuchte grau, 8.5W, 350lm, 3000K

Die CONCRETO M Wandaufbauleuchte ist aus Beton gefertigt und setzt neue Akzente im Außenbereich. Mit einer Lichtfarbtemperatur von 3000 Kelvin erzeugt das integrierte LED Leuchtmittel ein warmweißes Licht, das äußerst angenehm und mit einer Lebensdauer von 50000 Stunden gesegnet ist. Dazu ist die graue Betonleuchte dank ihrer Schutzart IP 65 bestens vor eindringendem Schmutz und Feuchtigkeit geschützt.

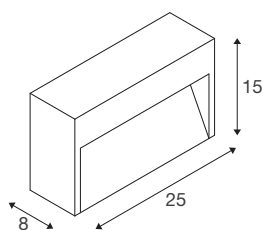

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006404
IP Code	IP 65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	II
Wattage	8.5 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Betriebswirkungsgrad (LOR)	0,38
Anzahl Leuchten an LS B16A	92
Anzahl Leuchten an LS C16A	92
Höhe Einschaltstrom	4.7 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	46 °C
Lumen	270 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Farbe	grau
CRI	80

## Lichtquelle

1319289	
---------	---

<b>LXXBXX Daten</b>	L80B50
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Risikogruppe</b>	0
<b>Breite</b>	25 cm
<b>Höhe</b>	15 cm
<b>Tiefe</b>	8 cm
<b>Nettogewicht</b>	3 kg
<b>Bruttogewicht</b>	3.21 kg