




OVAL 14 WL

Wandaufbauleuchte 2700/3000K, 6W, schwarz


Flach im Design, oval in der Form: So stellt die in Schwarz und Weiß erhältliche OVAL Wandaufbauleuchte einen echten Indoor- dar. Das Licht verteilt sich nach oben und unten an der Wand entlang und beleuchtet diese mit einem indirekten Schein, der viel Behaglichkeit erzeugt. Dafür sorgt auch die Lichtfarbtemperatur, die sich via CCT-Switch vor der Installation zwischen warmweißen 2700 und 3000 Kelvin einstellen lässt. Und wie von SLV gewohnt, sind auch die Montage und der Anschluss an eine Netzspannung von 230V schnell und einfach erledigt.

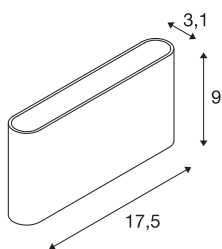

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007142
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP 65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 08
Schlagfestigkeit	5 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Anzahl Durchverdrahtung	74
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	145 mA
Schutzklasse	I
Wattage	5.7 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Betriebswirkungsgrad (LOR)	0,72
Anzahl Leuchten an LS B16A	74
Anzahl Leuchten an LS C16A	123
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	45 °C
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.01
Lumen	560 lm
Lichtfarbtemperatur	2700/3000 Kelvin
Farbe	schwarz

 Lichtquelle



CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Risikogruppe	1
Breite	13.5 cm
Höhe	9 cm
Tiefe	3.1 cm
Nettogewicht	0.47 kg
Bruttogewicht	0.503 kg