




## OVAL 18 WL

Wandaufbauleuchte 2700/3000K, 10W, schwarz

Flach im Design, oval in der Form: So stellt die in Schwarz und Weiß erhältliche OVAL Wandaufbauleuchte einen echten Indoor- dar. Das Licht verteilt sich nach oben und unten an der Wand entlang und beleuchtet diese mit einem indirekten Schein, der viel Behaglichkeit erzeugt. Dafür sorgt auch die Lichtfarbtemperatur, die sich via CCT-Switch vor der Installation zwischen warmweißen 2700 und 3000 Kelvin einstellen lässt. Und wie von SLV gewohnt, sind auch die Montage und der Anschluss an eine Netzspannung von 230V schnell und einfach erledigt.

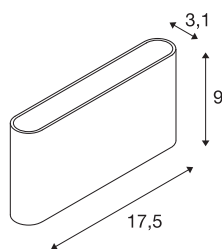

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007144
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP 65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 08
Schlagfestigkeit	5 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Anzahl Durchverdrahtung	71
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	275 mA
Schutzklasse	I
Wattage	9.3 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Betriebswirkungsgrad (LOR)	0,72
Anzahl Leuchten an LS B16A	71
Anzahl Leuchten an LS C16A	118
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	45 °C
Stroboskop-Effekt (SVM)	0
Lumen	860 lm
Lichtfarbtemperatur	2700/3000 Kelvin
Farbe	schwarz

## Lichtquelle



CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Risikogruppe	1
Breite	17.5 cm
Höhe	9 cm
Tiefe	3.1 cm
Nettogewicht	0.6 kg
Bruttogewicht	0.642 kg