




TRUKKO 60

Spiegel Ø 60 cm, chrom, schwarzer rand

Besonders funktionales, dimmbares Licht für Ihr Badezimmer in wahlweise 3000K, 4000K oder 6500K erhalten Sie durch die fest verbaute Premium LED in der Wandaufbauleuchte TRUKKO WL in runder Form. Die verbaute Antiebeschlag-Technik verhindert das Beschlagen des Spiegels und sorgt damit für mehr Komfort. Nachhaltig und wartungsarm ist diese Wandaufbauleuchte durch eine zu erwartende Lebensdauer von 30.000 Stunden.

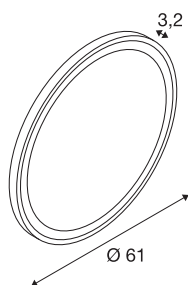

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007201
IP Code	IP 44
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Schalter dimmbar
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	24 V
Schutzklasse	II
Wattage	25 W
minimale Umgebungstemperatur	-15 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Stroboskop-Effekt (SVM)	0
Farbe	transparent
CRI	90
Risikogruppe	1
Tiefe	3.25 cm
Durchmesser	61 cm
Nettogewicht	3.5 kg
Bruttogewicht	3.745 kg

Lichtquelle

916520

