

**PHILIPS**

Xperion 6000

LED-Arbeitsleuchten












2023

LED-Arbeitsleuchten  
für **Profis**

# Ausstattung für die LED-Arbeitsleuchte



## Lichtmodul

 <p>Boost-Modus</p>	Maximale Lichtleistung (in Lumen)	 <p>Eco-Modus/ gedimmtes Licht</p>	Lichtleistung im Energiesparmodus (in Lumen)	 <p>Spot-Licht</p>	Zusätzliches kleines Licht, um enge Räume zu beleuchten (in Lumen)
 <p>Betriebszeit</p>	Betriebszeit bei einem Ladezyklus	 <p>Abstrahlwinkel</p>	Winkel des Hauptlichts	 <p>Schwenkbares Lichtmodul</p>	Flexibilität der Arbeitsleuchte dank des schwenkbaren Lichtmoduls
 <p>CRI</p>	Hoher Farbwiedergabeindex (CRI) zeigt naturgetreue Farben eines Objekts wie bei Tageslicht.	 <p>UV-Licht</p>	UV-Licht hilft undichte Stellen zu erkennen	 <p>Zoom-Licht</p>	Ändern Sie den Fokus des Lichtstrahls durch einfaches Drehen am Regler





## Intelligentes, ergonomisches Design

 <p>Griffigkeit</p>	Robustes Gehäuse aus ABS* und weichem Gummi für einen optimalen Griff der Arbeitsleuchte	 <p>Teleskophalterung</p>	Integrierte, beidseitig ausziehbare Teleskophaken	 <p>Bewegungs- sensor</p>	Schalten Sie das Licht ein und aus, indem Sie Ihre Hand vor den Sensor halten
 <p>Find My Device</p>	Über die Fernbedienung finden Sie verlegte Geräte in einem Umkreis von bis zu 10 Metern wieder	 <p>Verschiebbares Lichtmodul</p>	Verschieben Sie das Lichtmodul an der Halterung in den Bereich, den Sie ausleuchten möchten	 <p>Anwesenheits- sensor</p>	Anwesenheitssensor erkennt menschliche Aktivität innerhalb eines Radius von 2,56 m

## Robustheit und Haltbarkeit

 <p>Eindring- schutz</p>	Schutzgrad gegen das Eindringen von festen Gegenständen, Staub, versehentlichem Kontakt und Wasser	 <p>Stoßfestigkeit</p>	Schutzgrad gegen äußere Einwirkungen	 <p>Fettabweisend</p>	Widerstandsfähig gegen Fett und Lösungsmittel in Werkstätten
---	--	---	---	--	--

## Stromversorgung und Aufladen





 <p>Ladezeit</p>	Zeit, die zum vollständigen Aufladen des integrierten Akkus benötigt wird	 <p>Micro-USB</p>	Wiederaufladbarer Akku über ein USB-C-Kabel	 <p>Ladestation</p>	Kompatibel mit der Multi Dock Station** für kabelloses Laden
		 <p>USB-C</p>			





















\*Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer  
\*\*Zubehörteile sind separat erhältlich



# Entdecken Sie unsere Xperion 6000 LED-Arbeitsleuchten

## UV Pillar




























Boost-Modus	 <b>500 lm</b>	 Bis zu <b>4,5 Std.</b>
Eco-Modus	 <b>250 lm</b>	 Bis zu <b>10 Std.</b>
Spot-Licht	 <b>180 lm</b>	 Bis zu <b>12 Std.</b>
Abstrahlwinkel/ Flexibilität	 <b>100°</b>	 Um <b>90°</b> drehbar
Spezielle Funktionen der Leuchte	 UV-Licht	 Ausgezeichnete Farbwiedergabe
Halterung	 <b>360°</b> drehbarer Haken	 <b>1</b> Magnet
Haptik/ Schmierstoff-sicher	 ABS*, Gummi	 Werkstatt- sicher
Robustheit	 <b>IP65</b>	 <b>IK07</b>
Strom- versorgung mit Lithium- Ionen-Akku	 <b>&lt;4,5 Std.</b>	 USB-C
Zusätzliche Zubehörteile	 Find My Device	 Multi Dock Station**

### Bestellnummer

X60UVPIX1

## Pillar

Boost-Modus	 <b>500 lm</b>	 Bis zu <b>4,5 Std.</b>
Eco-Modus	 <b>250 lm</b>	 Bis zu <b>10 Std.</b>
Spot-Licht	 <b>180 lm</b>	 Bis zu <b>12 Std.</b>
Abstrahlwinkel/ Flexibilität	 <b>100°</b>	 Um <b>90°</b> drehbar
Halterung	 <b>360°</b> drehbarer Haken	 <b>1</b> Magnet
Haptik/ Schmierstoff-sicher	 ABS*	 Werkstatt- sicher
Robustheit	 <b>IP65</b>	 <b>IK07</b>
Strom- versorgung mit Lithium- Ionen-Akku	 <b>&lt;4,5 Std.</b>	 USB-C
Zusätzliche Zubehörteile	 Find My Device**	 Multi Dock Station**

### Bestellnummer

X60PILLX1

\* Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer

\*\* Zubehörteile, die separat gekauft werden können, mit Ausnahme der Philips Xperion 6000 UV Pillar, die bereits über die „Find My Device“ Suchfunktion verfügt

## Flood Audio



Bis zu **20** Std.  
Audio über  
Bluetooth

Boost-Modus		
	<b>1000</b> lm	Bis zu <b>3</b> Std.
Eco-Modus		
	<b>100</b> lm	Bis zu <b>22</b> Std.
Spot-Licht		
	<b>250</b> lm	Bis zu <b>9</b> Std.
Abstrahlwinkel/ Flexibilität		
	<b>100°</b>	Speichert die Lichteinstellung
Spezielle Funktionen der Leuchte		
	Zoom-Licht	Bewegungs- erkennung
Halterung		
	Um <b>180°</b> drehbarer Griff	Magnetischer Griff
Haptik/ Schmierstoff- sicher		
	ABS*	Werkstatt- sicher
Robustheit		
	<b>IP55</b>	<b>IK07</b>
Strom- versorgung mit Lithium- Ionen-Akku		
	< <b>5</b> Std.	USB-C
Lade- funktionen		
	Multi Dock Station**	USB- Powerbank

### Bestellnummer

X60FLAUX1

## Flood



Boost-Modus		
	<b>1000</b> lm	Bis zu <b>3</b> Std.
Eco-Modus		
	<b>100</b> lm	Bis zu <b>22</b> Std.
Spot-Licht		
	<b>250</b> lm	Bis zu <b>9</b> Std.
Abstrahlwinkel/ Flexibilität		
	<b>100°</b>	Speichert die Lichteinstellung
Spezielle Funktionen der Leuchte		
	Zoom-Licht	Bewegungs- erkennung
Halterung		
	Um <b>180°</b> drehbarer Griff	Magnetischer Griff
Haptik/ Schmierstoff- sicher		
	ABS*	Werkstatt- sicher
Robustheit		
	<b>IP65</b>	<b>IK07</b>
Strom- versorgung mit Lithium- Ionen-Akku		
	< <b>5</b> Std.	USB-C
Lade- funktionen		
	Multi Dock Station**	USB- Powerbank

### Bestellnummer

X60FLX1

## Flood Mini



Boost-Modus		
	<b>500</b> lm	Bis zu <b>3</b> Std.
Eco-Modus		
	<b>100</b> lm	Bis zu <b>9</b> Std.
Spot-Licht		
	<b>250</b> lm	Bis zu <b>5</b> Std.
Abstrahlwinkel/ Flexibilität		
	<b>100°</b>	Speichert die Lichteinstellung
Spezielle Funktionen der Leuchte		
	Zoom-Licht	Kompaktes Design
Halterung		
	Um <b>180°</b> drehbarer Griff	Magnetischer Griff
Haptik/ Schmierstoff- sicher		
	ABS*	Werkstatt- sicher
Robustheit		
	<b>IP65</b>	<b>IK07</b>
Strom- versorgung mit Lithium- Ionen-Akku		
	< <b>3,5</b> Std.	USB-C
Zusätzliche Zubehörteile		
	Find My Device**	Multi Docking Station**

### Bestellnummer

X60FLMIX1

## Pocket



reddot winner 2022



DESIGN AWARD 2022



Boost-Modus		
<b>300 lm</b>	Bis zu <b>3,5 Std.</b>	
Eco-Modus		
<b>150 lm</b>	Bis zu <b>7 Std.</b>	
Spot-Licht		
<b>100 lm</b>	Bis zu <b>10 Std.</b>	
Abstrahlwinkel/ Flexibilität		<b>110°</b>
Spezielle Funktionen der Leuchte		<b>25 cm flexibler Schlauch, in alle Richtungen drehbar</b>
Halterung		
<b>360° drehbarer Haken</b>	<b>1 magnet</b>	
Haptik/ Schmierstoff-sicher		
<b>ABS*, Gummi</b>	<b>Werkstatt-sicher</b>	
Robustheit		
<b>IP65</b>	<b>IK07</b>	
Stromversorgung mit Lithium-Ionen-Akku		
<b>&lt;3,5 Std.</b>	<b>USB-C</b>	
Zusätzliche Zubehörteile		<b>Multi Dock Station**</b>

### Bestellnummer

X60POCKX1

## Slim



reddot winner 2022



DESIGN AWARD 2022



Boost-Modus		
<b>500 lm</b>	Bis zu <b>4,5 Std.</b>	
Eco-Modus		
<b>250 lm</b>	Bis zu <b>7 Std.</b>	
Spot-Licht		
<b>150 lm</b>	Bis zu <b>9 Std.</b>	
Abstrahlwinkel/ Flexibilität		<b>100°</b> Um <b>270°</b> drehbar
Spezielle Funktionen der Leuchte		<b>Um 180° klappbar</b>
Halterung		
<b>360° drehbarer Haken</b>	<b>1 magnet</b>	
Haptik/ Schmierstoff-sicher		
<b>ABS*, Gummi</b>	<b>Werkstatt-sicher</b>	
Robustheit		
<b>IP54</b>	<b>IK07</b>	
Stromversorgung mit Lithium-Ionen-Akku		
<b>&lt;4 Std.</b>	<b>USB-C</b>	
Zusätzliche Zubehörteile		<b>Find My Device**</b> <b>Multi Dock Station**</b>

### Bestellnummer

X60SLIMX1

## Line



reddot winner 2022



DESIGN AWARD 2022



Boost-Modus		
<b>300 lm</b>	Bis zu <b>4,5 Std.</b>	
Eco-Modus		
<b>150 lm</b>	Bis zu <b>8 Std.</b>	
Spot-Licht		
<b>120 lm</b>	Bis zu <b>9 Std.</b>	
Abstrahlwinkel/ Flexibilität		<b>110°</b>
Halterung		
<b>360° drehbarer Haken</b>	<b>1 magnet</b>	
Haptik/ Schmierstoff-sicher		
<b>ABS*</b>	<b>Werkstatt-sicher</b>	
Robustheit		
<b>IP65</b>	<b>IK07</b>	
Stromversorgung mit Lithium-Ionen-Akku		
<b>&lt;3,5 Std.</b>	<b>USB-C</b>	

### Bestellnummer

X60LINEX1

## Penlight



Boost-Modus		
	<b>200 lm</b>	Bis zu <b>3 Std.</b>
Eco-Modus		
	<b>100 lm</b>	Bis zu <b>5.5 Std.</b>
Spot-Licht		
	<b>120 lm</b>	Bis zu <b>3.5 Std.</b>
Abstrahlwinkel/ Flexibilität		
	<b>80°</b>	
Spezielle Funktionen der Leuchte		
	<b>Magnetischer Drehclip</b>	
Halterung		
	<b>2 Magnete</b>	
Haptik/ Schmierstoff-sicher		
	<b>ABS*</b>	<b>Werkstatt-sicher</b>
Robustheit		
	<b>IP65</b>	<b>IK07</b>
Stromversorgung mit Lithium-Ionen-Akku		
	<b>&lt;1.6 Std.</b>	<b>USB-C</b>

### Bestellnummer

X60PENX1

## Headlight



Boost-Modus		
	<b>300 lm</b>	Bis zu <b>2.5 Std.</b>
Eco-Modus		
	<b>150 lm</b>	Bis zu <b>4 Std.</b>
Spot-Licht		
	<b>120 lm</b>	Bis zu <b>4.5 Std.</b>
Abstrahlwinkel/ Flexibilität		
	<b>220° Panorama</b>	<b>Um 60° drehbar</b>
Spezielle Funktionen der Leuchte		
	<b>Bewegungserkennung</b>	
Halterung		
	<b>Verstellbares Kopfband</b>	
Haptik/ Schmierstoff-sicher		
	<b>Werkstatt-sicher</b>	
Robustheit		
	<b>IP65</b>	<b>IK07</b>
Stromversorgung mit Lithium-Ionen-Akku		
	<b>&lt;2.5 Std.</b>	<b>USB-C</b>

### Bestellnummer

X60HEADX1

## Bonnet Light



Boost-Modus		
	<b>1200 lm</b>	Bis zu <b>3 Std.</b>
Eco-Modus		
	<b>120 lm</b>	Bis zu <b>20 Std.</b>
Einstellung des Lichts		
	<b>Stufenlos dimmbar</b>	
Abstrahlwinkel/ Flexibilität		
	<b>110°</b>	<b>5800 K</b>
Spezielle Funktionen der Leuchte		
	<b>Anwesenheitssensor</b>	<b>Verschiebbares Lichtmodul</b>
Halterung		
	<b>Teleskophaken</b>	
Haptik/ Schmierstoff-sicher		
	<b>Gummi</b>	<b>Werkstatt-sicher</b>
Robustheit		
	<b>IP54</b>	<b>IK07</b>
Stromversorgung mit Lithium-Ionen-Akku		
	<b>&lt;3.5 Std.</b>	<b>USB-C</b>

### Bestellnummer

X60BONNX1



**FREIE  
WERK  
STATT**

**PHILIPS  
LED-ARBEITSLEUCHTEN  
TEST 2022**

**96%**

der Testwerkstätten würden Philips  
LED-Arbeitsleuchten weiterempfehlen.

Getestet und bewertet wurden Xperion 6000 Slim (100%), UV Pillar (97%),  
Pocket (90%) und Pillar (100%) im täglichen Einsatz durch 50 KFZ-Werkstätten  
und konnten durch ihre Lichtqualität und praktische Funktionen überzeugen.

**Von Profis  
im harten  
Werkstatt-Einsatz  
getestet!**

## **Philips Xperion 6000 – LED Arbeitsleuchten für den professionellen Einsatz.**

[philips.com/xperion-6000](https://philips.com/xperion-6000)



**Xperion  
6000  
Pocket**



X60POCKX1



**Xperion  
6000  
Slim**



X60SLIMX1



**Xperion  
6000  
Pillar**



X60PILLX1



**Xperion  
6000  
UV Pillar**



X60UVPIX1

# Xperion 6000 Penlight

Kompakter LED-Begleiter für die Arbeit

Mit einem breiten Lichtstrahl von 200 Lumen, ist der kompakte, ergonomische Philips Xperion 6000 Penlight ideal für alle Inspektionsarbeiten. Unser Penlight ist mit einem 120 Lumen Pointer ausgestattet, um das Licht dorthin zu richten, wo es benötigt wird.



Mehrere LED-Lichtmodi

Innerhalb von 1,6 Stunden vollständig aufgeladen über USB-C und mit Ladestandanzeige

3 Jahre Garantie\*

Intelligenter drehbarer Clip mit starken Magneten und ergonomischem Gehäuse

Stoßfest, wasserfest und beständig gegen Lösungsmittel

\*Registrieren auf [Philips.com/LEDworklights-warranty](https://philips.com/LEDworklights-warranty)  
\*\*Mindestbestellmenge

## Bestellinformationen


Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ**
Xperion 6000 Penlight X60PEN	8719018021694	8719018021700	02169431	X60PENX1	6



# Xperion 6000 Headlight

Dual-Modus, LED-Licht mit Bewegungserkennung

Das Philips Xperion 6000 Headlight projiziert einen 300 Lumen starken Panorama-Lichtstrahl. Die drehbare 120-Lumen-Spotleuchte beleuchtet jedes Detail. Eine zusätzliche Bewegungserkennungsfunktion macht es zu einem vielseitigen Werkzeug, durch das Ihre Hände frei bleiben.

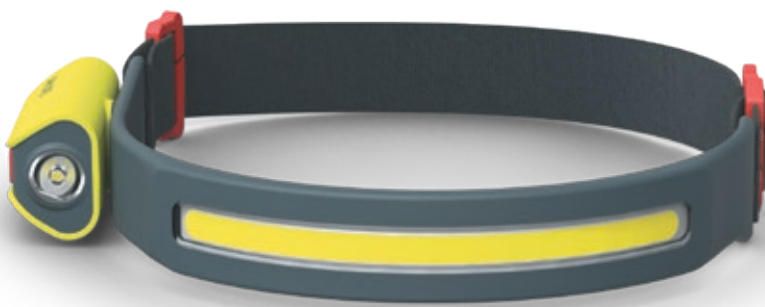

3 Jahre Garantie\*

Hochwertige LED-Leuchte mit mehreren Lichtmodi




220° Panorama-LED-Leuchtstrahl



Bewegungserkennungsmodus für freie Hände



Rutschfestes, elastisches Kopfband. Komfortabel und einfach anzupassen

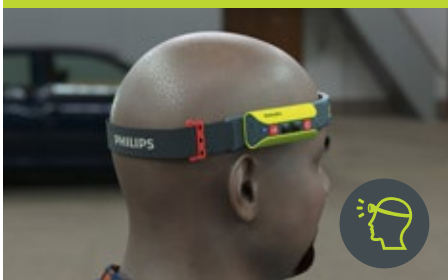

Innerhalb von 2,5 Stunden vollständig aufgeladen über USB-C und mit Akkustandsanzeige



Stoßfest, wasserfest und beständig gegen Lösungsmittel



\*Registrieren auf [Philips.com/LEDworklights-warranty](https://philips.com/LEDworklights-warranty)  
\*\*Mindestbestellmenge

## Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ**
Xperion 6000 Headlight X60HEAD	8719018021731	8719018021748	02173131	X60HEADX1	6

# Xperion 6000 Bonnet Light

Erweiterbares, leistungsstarkes LED-Licht

Die Philips Xperion 6000 Motorraum-LED-Leuchte bietet einen stufenlosen, dimmbaren Leuchtstrahl mit bis zu 1.200 Lumen, 360° Rotation und eine beidseitige Teleskophalterung, die auf bis zu 2,08 m ausgezogen werden kann – ideal für Arbeiten an Autos, Transportern und Lkws.



3 Jahre Garantie\*

Hochwertige und stufenlos dimmbare LED-Leuchte



Ausziehbare Teleskophalterung auf bis zu 2,08 m




Verschiebbares Lichtmodul entlang der Halterung



Anwesenheitssensor erkennt menschliche Aktivität innerhalb eines Radius von 2,5 m



360° drehbare Haken mit weichem Gummi überzogen

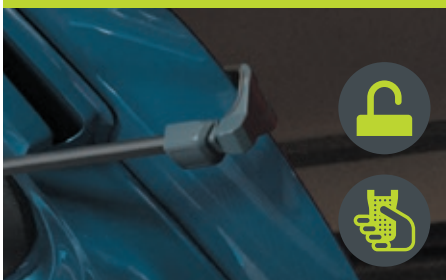

Innerhalb von 3,5 Stunden vollständig aufgeladen über USB-C und mit Akkustandsanzeige



Stoßfest, wasserfest und beständig gegen Lösungsmittel



\*Registrieren auf [Philips.com/LEDworklights-warranty](https://philips.com/LEDworklights-warranty)  
\*\*Mindestbestellmenge

## Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ**
Xperion 6000 Bonnet Light X60BONN	8719018021717	8719018021724	02171731	X60BONNX1	6

# Xperion 6000 UV Pillar

Fortschrittliche Beleuchtung,  
auf die Sie sich verlassen können

Unsere Premium-Arbeitsleuchte: Die Philips Xperion 6000 UV Pillar, ist eine vielseitige Arbeitsleuchte mit mehreren leistungsstarken Lichtquellen, UV-Licht, hohem CRI und langlebigem Akku. Finden Sie Ihr Gerät über die „Find My Device“ Suchfunktion im Handumdrehen wieder.



Hochwertige LED-Leuchte mit mehreren Lichtmodi

- 500 lm
- 250 lm
- 180 lm

Präzisionsleuchte mit ergonomischem Design und großem Abstrahlwinkel

- 90°
- 100°

Hoher CRI95 und einzigartiges UV-Licht

- 95 CRI
- UV



Starker Magnet und um 360° drehbarer Haken

- 360°

Kompatibel mit dem Zubehör „Find My Device“ (im Lieferumfang enthalten) und der Multi Dock Station\*

- Find My Device
- Multi Dock Station

Stoßfest, wasserfest und widerstandsfähig gegen Lösungsmittel

- IP65
- IK07

\*Zubehörteile separat erhältlich  
\*\*Registrieren auf Philips.com/LEDworklights-warranty  
\*\*\*Mindestbestellmenge

## Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ***
Xperion 6000 UV Pillar X60UVPI	8719018014719	8719018014726	01471931	X60UVPIX1	6

# Xperion 6000 Pillar

Arbeiten Sie den ganzen Tag  
mit einer einzelnen Ladung

Die Philips Xperion 6000 Pillar LED-Arbeitsleuchte hält den ganzen Tag mit einer einzigen Ladung. Das helle Hauptlicht mit 250 und 500 lm und das integrierte Spotlicht mit 180 lm liefern in jeder Situation das passende Licht. Faltbar für einfaches Tragen und das Einstellen des Lichtwinkels.



Hochwertige LED-Leuchte mit mehreren Lichtmodi

500 lm

250 lm

180 lm

Präzisionsleuchte mit ergonomischem Design und großem Abstrahlwinkel

90°

100°

Lange Betriebszeit in verschiedenen Lichtmodi

<12 Std.

PHILIPS

3 Jahre Garantie\*\*

Starker Magnet und um 360° drehbarer Haken

Kompatibel mit „Find My Device“ und der Multi Dock Station\*

Stoßfest, wasserfest und widerstandsfähig gegen Lösungsmittel

IP65

IK07

\*Zubehörteile sind separat erhältlich  
\*\*Registrieren auf [Philips.com/LEDworklights-warranty](https://philips.com/LEDworklights-warranty)  
\*\*\*Mindestbestellmenge

## Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ***
Xperion 6000 Pillar X60PILL	8719018014696	8719018014702	01469631	X60PILLX1	6

# Xperion 6000 Flood Audio

## Audio-LED-Strahler

Der Philips Xperion 6000 Flood audiofähige LED-Strahler verfügt über ein 1.000 Lumen starkes Flutlicht, einen 250 Lumen starken Spot und einen variablen Leuchtstrahl, mit dem Sie jede Aufgabe erledigen. Über den intelligenten Regler mit Zoom lässt sich das Licht ganz einfach einstellen, während Sie über die Bluetooth-Lautsprecher Musik hören können.



3 Jahre Garantie\*

Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten durch integrierte Magneten



Premium-LED-Leuchte mit mehreren Lichtfunktionen und Speicher für die Lichteinstellung



Bluetooth-Audiolautsprecher und Powerbank-Funktion



Innerhalb von 5 Stunden vollständig aufgeladen über USB-C und LCD-Display mit Akkulaufzeit



Bewegungserkennungsfunktion



Mit Handschuh bedienbarer intelligenter Regler mit Zoom für einfache Lichtsteuerung



Stoßfest, wasserfest und widerstandsfähig gegen Lösungsmittel



\*Registrieren auf [Philips.com/LEDworklights-warranty](https://philips.com/LEDworklights-warranty)  
\*\*Mindestbestellmenge

## Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ**
Xperion 6000 Flood Audio X60FLAU	8719018019110	8719018019127	01911031	X60FLAUX1	6

# Xperion 6000 Flood

## Multifunktionaler LED-Arbeitsstrahler

Der multifunktionale LED-Strahler Philips Xperion 6000 Flood verfügt über einen 1.000 Lumen starkes, dimmbares Flutlicht, mit dem jede Aufgabe erledigt werden kann. Über den intelligenten Regler mit Zoom lässt sich das Licht ganz einfach einstellen. Die Lampe hält Schlägen stand und ist wasserdicht für garantierte Langlebigkeit.



3 Jahre Garantie\*

Premium-LED-Leuchte mit mehreren Lichtfunktionen und Speicher für die Lichteinstellung



Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten durch integrierte Magneten



Innerhalb von 5 Stunden vollständig aufgeladen über USB-C und LCD-Display mit Akkulaufzeit



Bewegungserkennungsfunktion



Mit Handschuh bedienbarer intelligenter Regler mit Zoom für einfache Lichtsteuerung



Stoßfest, wasserfest und widerstandsfähig gegen Lösungsmittel



\*Registrieren auf [Philips.com/LEDworklights-warranty](https://www.philips.com/LEDworklights-warranty)  
\*\*Mindestbestellmenge

### Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ**
Xperion 6000 Flood X60FL	8719018019097	8719018019103	01909731	X60FLX1	6

# Xperion 6000 Flood Mini

## Kompakter LED-Arbeitsstrahler

Der kompakte LED-Arbeitsstrahler Philips Xperion 6000 Flood Mini verfügt über ein 500 Lumen starkes, dimmbares Flutlicht, mit dem jede Aufgabe erledigt werden kann. Über den intelligenten Regler mit Zoom lässt sich das Licht ganz einfach einstellen. Die Lampe hält Schlägen stand und ist wasserdicht für garantierte Langlebigkeit.



3 Jahre Garantie\*

Premium-LED-Leuchte mit mehreren Lichtfunktionen und Speicher für die Lichteinstellung



Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten durch integrierte Magneten



Innerhalb von 3,5 Stunden vollständig aufgeladen über USB-C und inklusive Akkuanzeige



Kompakt und leicht für den Einsatz an jedem Ort



Mit Handschuh bedienbarer intelligenter Regler mit Zoom für einfache Lichtsteuerung



Stoßfest, wasserfest und widerstandsfähig gegen Lösungsmittel



\*Registrieren auf [Philips.com/LEDworklights-warranty](https://philips.com/LEDworklights-warranty)  
\*\*Mindestbestellmenge

### Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ**
Xperion 6000 Flood X60FLMI	8719018019134	8719018019141	01913431	X60FLMIX1	6

# Xperion 6000 Pocket

Die kompakte, aber leistungsstarke Leuchte

Die kompakte, leistungsstarke Philips Xperion 6000 Pocket mit 100 lm und ultraflexiblen 25 cm Schlauchlicht ist perfekt für enge Räume geeignet. Der breite Abstrahlwinkel mit bis zu 300 lm im Boost-Modus gibt Ihnen das helle Licht, das Sie benötigen.



Hochwertige LED-Leuchte mit mehreren Lichtmodi

300 lm  
150 lm  
100 lm

Präzisionsleuchte mit flexiblem Schlauchlicht und breitem Abstrahlwinkel

110°

Lange Betriebszeit in verschiedenen Lichtmodi

<10 Std.



Starker Magnet und um 360° drehbarer Haken

Kompatibel mit der Multi Dock Station\*

Stoßfest, wasserfest und widerstandsfähig gegen Lösungsmittel

IP65  
IK07

## Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ***
Xperion 6000 Pocket X60POCK	8719018014658	8719018014665	01465831	X60POCKX1	6

\*Zubehörteile sind separat erhältlich  
\*\*Registrieren auf Philips.com/LEDworklights-warranty  
\*\*\*Mindestbestellmenge



# Xperion 6000 Slim

Perfekt für enge Räume

Die vielseitige Philips Xperion 6000 Slim ist ideal für enge Räume. Mit 250 lm im Eco- und 500 lm im Boost-Modus hilft Ihnen das einzigartige, um 270° drehbare Lichtmodul, das leistungsstarke Licht dorthin zu lenken, wo Sie es benötigen.



Hochwertige LED-Leuchte mit mehreren Lichtmodi

- 500 lm
- 250 lm
- 150 lm

Einzigartiges um 270° drehbares Lichtmodul und breiter Abstrahlwinkel

- 270°
- 100°

Lange Betriebszeit in verschiedenen Lichtmodi

- <9 Std.



3 Jahre Garantie\*\*

Starker Magnet und um 360° drehbarer Haken

Kompatibel mit „Find My Device“ und der Multi Dock Station\*

Stoßfest, wasserfest und widerstandsfähig gegen Lösungsmittel

- IP54
- IK07

\*Zubehörteile sind separat erhältlich  
 \*\*Registrieren auf [Philips.com/LEDworklights-warranty](https://philips.com/LEDworklights-warranty)  
 \*\*\*Mindestbestellmenge

## Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ***
Xperion 6000 Slim X60SLIM	8719018014672	8719018014689	01467231	X60SLIMX1	6

# Xperion 6000 Line

Für das Arbeiten an großen Flächen

Die Philips Xperion 6000 Line verfügt über einen 110° breiten Abstrahlwinkel mit 150 lm im Eco- und 300 lm im Boost-Modus und eignet sich ideal für die Ausleuchtung größerer Bereiche. Sie ist außerdem mit einem 120 lm Spot-Licht ausgestattet, um das Licht dorthin zu lenken, wo es benötigt wird.



Hochwertige LED-Leuchte mit mehreren Lichtmodi

300 lm  
150 lm  
120 lm

Präzisionsleuchte mit ergonomischem Design und großem Abstrahlwinkel

110°

Lange Betriebszeit in verschiedenen Lichtmodi

<9 Std.



3 Jahre Garantie\*

Starker Magnet und um 360° drehbarer Haken



Vollständig aufgeladen über USB-C in 3,5 Stunden



Stoßfest, wasserfest und widerstandsfähig gegen Lösungsmittel



\*Registrieren auf [Philips.com/LEDworklights-warranty](https://philips.com/LEDworklights-warranty)  
\*\*Mindestbestellmenge

## Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ**
Xperion 6000 Line X60LINE	8719018014733	8719018014740	01473331	X60LINEX1	6

# Multi Dock Station

## Ladestation zum Aufladen von mehreren Arbeitsleuchten

Die Philips Multi Dock Station ist ein ideal ergänzendes Zubehör für die Xperion LED-Arbeitsleuchten. Auf einem Tisch platziert, kann es zwei Geräte gleichzeitig kabellos aufladen oder einfach als Aufbewahrungsort fungieren.

- LED-Anzeige zeigt den Ladestatus
- Spezieller Platz für die Fernbedienung für „Find My Device“
- Kompatibel mit der Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket, Slim, Flood Audio, Flood und Flood Mini



### Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ*
Multi Dock Station ACCMUDO	8719018014757	8719018014764	01475731	ACCMUDOX1	6

\*Mindestbestellmenge

# Find My Device

## Eine praktische Möglichkeit, verlegte Geräte zu finden

Mit dem Philips Zubehör „Find My Device“ können Sie über eine Fernbedienung einen akustischen Signalton und ein blinkendes Signallicht auslösen, um eine verlegte Philips Xperion 6000 Arbeitsleuchte innerhalb von bis zu 10 Metern wiederzufinden.

- Stecken Sie den Plug & Play-Chip in das Gehäuse der Arbeitsleuchte ein
- Verwenden Sie die Fernbedienung, um Ihre verlegte Philips Xperion 6000 UV Pillar (enthalten), Pillar, Slim oder Flood Mini (separat erhältlich) zu finden
- Tragen Sie die Fernbedienung an Ihrem Schlüsselbund oder bewahren Sie sie in der Philips Multi Dock Station auf



### Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ*
Find My Device ACCFIMD	8719018014771	8719018014788	01477131	ACCFIMDX1	6

\*Mindestbestellmenge

