



DIRT CLIMBING SUV

4X4 SCALE CRAWLER

NAVODILA ZA UPORABO

Artikel-Nr. | Item No.

22589| 22590| 22591| 22592| 22593| 22594



Dobrodošli v AMEWI

AMEWI TRADE GmbH je mlado, mednarodno dejavno uvozno in veleprodajno podjetje na področju RC modeliranja in igrac s sedežem v Borchnu pri Paderbornu. Naša ponudba izdelkov vključuje več kot 10.000 člankov. Med njimi so predvsem daljinsko vodeni modeli avtomobilov, helikopterjev, čolnov in tankov ter široka paleta dodatne opreme in vseh potrebnih rezervnih delov.

Naša prodajna mreža obsega več kot 700 specializiranih in spletnih trgovcev na drobno po vsej Evropi. AMEWI Trade GmbH je podjetje, ki se ukvarja zgolj z veleprodajo. Svoje izdelke prodajamo izključno trgovcem na drobno. Če izdelke AMEWI kupite kot končni potrošnik, sklenete pogodbo s trgovcem na drobno.

V primeru garancijskega zahtevka se vedno obrnite na prodajalca.

AMEWI Trade GmbH
Nikolaus-Otto-Str. 18
33178 Borchten

Čas opravljanja storitev: torek 9:30 - 12:00 | četrtek 14:00 - 16:30
Telefon: +49 180 5009821 (stacionarni telefon 14Ct/min, mobilni telefon največ 42Ct/min) Podpora: <https://amewi.com>

Opombe o skladnosti

Ta model je bil izdelan v skladu s trenutnim stanjem tehnike. Izdelek izpolnjuje zahteve veljavnih evropskih in nacionalnih direktiv. Skladnost CE je bila preverjena. Družba AMEWI TRADE GmbH izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU (RED).

Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na spletni strani: <https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen>.

Za dodatna vprašanja o izdelku in skladnosti se obrnite na:

AMEWI TRADE GmbH Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borcheln ali prek spletne strani amewi.com



Informacije o varnosti in nevarnosti



Pozor! Vsaka škoda, nastala zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, bo imela za posledico izgubo garancije! Za posledično škodo ne prevzemamo nobene odgovornosti! Ne prevzemamo odgovornosti za materialno škodo ali telesne poškodbe nepravilnega ravnanja ali neupoštevanja varnostnih navodil! Opozorilo: Zaradi varnosti in odobritve (CE) nedovoljena predelava in/ali sprememba naprave ni. Modela ne razstavljajte.

Pozor! Majhni deli. Nevarnost zadušitve ali poškodbe zaradi majhnih delov.



Izdelek ne sme biti vlažen ali moker.

Izdelek se poškoduje, če pade že z manjše višine.

Opombe o baterijah / Opombe o odstranjevanju baterij



Pozor! Baterije / akumulatorji ne sodijo v roke otrok.

Baterije ali akumulatorske baterije lahko menja le odrasla oseba. Nikoli ne mešajte baterij za ponovno polnjenje s suhimi baterijami. Nikoli ne mešajte polnih in napol praznih akumulatorskih baterij/baterij. Nikoli ne mešajte akumulatorskih baterij različnih kapacitet. Nikoli ne poskušajte polniti suhih baterij. Poskrbite za pravilno polarnost. Okvarjene baterije/akumulatorje za ponovno polnjenje je treba ustrezno odstraniti (nevarni odpadki). Nikoli ne postopka polnjenja brez nadzora. Če imate vprašanja glede časa polnjenja, preberite navodila za uporabo ali se obrnite na proizvajalca.

Navodila za odstranjevanje



Podjetje AMEWI je registrirano pri fundaciji EAR pod reg. št. DE93834722 in ustrezno reciklira vse rabljene elektronske komponente. Električnih in elektronskih naprav ne smete odlagati skupaj z gospodinjstvi odpadki! Ob koncu življenjske dobe izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. Kot končni uporabnik po zakonu (Uredba o baterijah) dolžni vrniti vse uporabljene baterije in akumulatorske baterije odlaganje gospodinjstvi odpadki je prepovedano!

Baterije/polnilne baterije, ki vsebujejo nevarne snovi, so s sosednjimi simboli da odstranjevanje z gospodinjstvi odpadki prepovedano. Dodatne oznake za zadevno težko kovino so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec (označeno na bateriji/polnilni bateriji, npr. pod simboli za odpadke, prikazanimi na levi strani).



Z oznako RoHS proizvajalec potrdi, da so bile med proizvodnjo upoštevane vse mejne vrednosti.



Baterije, označene s simbolom za recikliranje, lahko odvržete v zabojnik za zbiranje rabljenih baterij (na blagajni večine supermarketov). Ne smete jih odlagati med preostale ali gospodinjstve odpadke.



Družba AMEWI sodeluje v dvojnem sistemu prodajne embalaže prek družbe Landbell AG. Uporabljeno embalažo zbirajo partnerska podjetja (podjetja za odstranjevanje) iz zasebnih gospodinjstev. končni potrošniki (gospodinjstva, "rumena vreča", "rumeni zabojnik"), razvrščeni in ustrezno reciklirani. Sodelovanje v dvojnem sistemu prispeva k zmanjšanju emisij CO₂.

UVOD

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka. To vozilo je daljinsko voden model (RC vozilo).

Otroci, mlajši od 8 let, morajo biti pod nadzorom odrasle osebe.

Vozila nikoli ne uporabljajte na javnih cestah ali v bližini množice ljudi, da preprečite nesreče in poškodbe. nesreče in poškodbe.

Ne prevzemamo nobene odgovornosti za poškodbe in/ali nesreče, ki so posledica modifikacije ali nepravilnega ravnanja.

DALJINSKI UPRAVLJALNIK / DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Vozilo je opremljeno s sistemom daljinskega upravljanja 2,4 GHz. Pred uporabo preberite navodila,



Varnostni ukrepi / previdnostni ukrepi za baterijo:

Ne mešajte novih in starih baterij

Ne mešajte novih in starih baterij.

2. vedno uporabljajte baterije iste blagovne znamke

Uporabljajte baterije iste blagovne znamke

3. vedno odstranite baterije, ko vozila ne uporabljate. če baterije ne uporabljate.

Vedno odstranite baterije, ko vozila ne uporabljate

4. pri vstavljanju baterij poskrbite za pravilno polarnost.

Ne vstavljajte baterij z napačno polariteto.

Delovna frekvenca: 2,405 ~ 2,475 MHz

BEDIENUNGSANLEITUNG / NAVODILA ZA UPORABO DIRT CLIMBING
Največja moč radijske frekvence: največja največja moč 18 dBm


OPERACIJA

Opomba: Kadar akumulatorja ne uporabljate, ga vedno odstranite iz vozila.

1. vklopite oddajnik



2. vklopite sprejemnik v vozilu

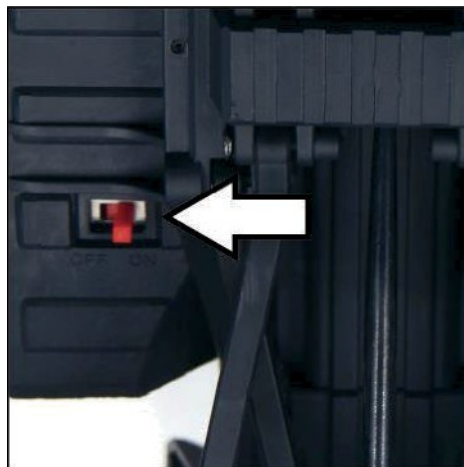

Opomba: Zavozila vedno najprej vklopite oddajnik in šele nato vozilo. Po uporabi najprej izklopite vozilo in nato oddajnik.

3. preverite krmiljenje

Zagotavljanje pravilnega delovanja krmiljenja

Nevtralno



Če želite voziti naravnost, pustite volan v nevtralnem položaju.

Povezave / Levo



Zavrtite volan v levo, da obrnili v levo.

Rechts / desno



Zavrtite volan v desno, da bi vozilo za zavijanje vozila v desno



3. preverite stopalko za plin in zavoro




A Če želite pospešiti, potegnite ročico za plin nazaj. Sprostite jo za zaviranje in jo potisnite naprej za zaviranje. Potegnite sprožilec nazaj za pospeševanje, sprostite ga za zaviranje in ga potisnite za zaviranje.
B. Če želite ustaviti vožnjo vozila, sprostite ročico v nevtralni položaj. Če želite ustaviti vožnjo avtomobila, sprostite sprožilec v nevtralni položaj.
C. Če želite zavirati, potisnite ročico za plin naprej. Pritisnite za vzvratno vožnjo, če želite voziti vzvratno.
Z drugim pritiskom na sprožilec aktivirate funkcijo vzvratne vožnje.

3. svetloba



Enkrat pritisnite in držite gumb za nadzor svetlobe na daljinskem upravljalniku, svetloba se prižge. Če ga pritisnete še enkrat, se prižge krmilna lučka. Ponovno pritisnite, lučka utripa.

4. volanski obroč Obloga volana

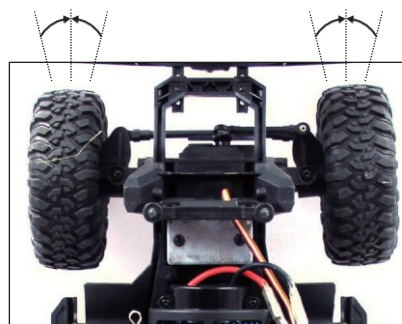


Če vozilo ne vozi v ravni črti, lahko sled prilagodite s krmilno letvijo. Potegnite (ročico za plin) rahlo nazaj in počasi obračajte vrtljivi potenciometer „ST.Trim“ v ustrezno smer, da prilagodite krmiljenje. prilagodite krmiljenje.

3. trim za plin



TH.TRIM

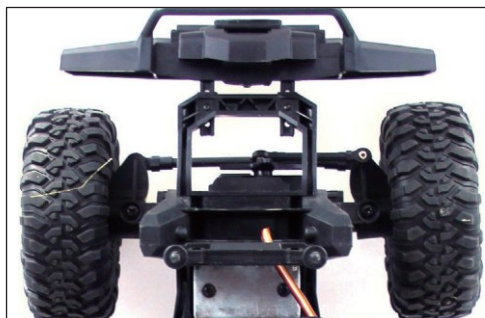

3. obračanje volana






REV $\rightleftharpoons$ NOR

Obračanje poti krmiljenja spremeni smer krmiljenja servoojačevalnika,


REV

NOR

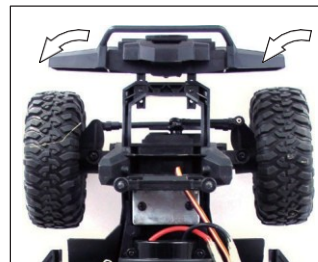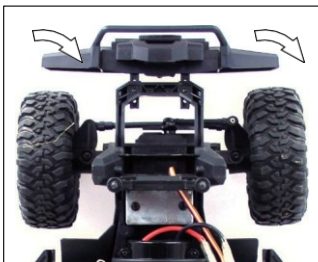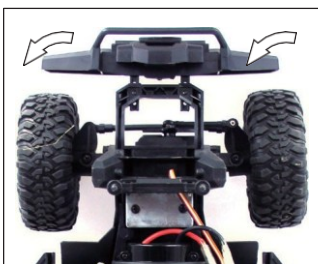

POLNJENJE AKUMULATORJA / POLNJENJE AKUMULATORJEV ZA AVTO

Opomba: za polnjenje odstranite akumulator iz vozila.

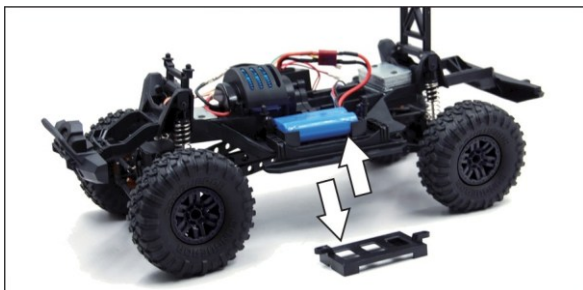

Polnilec vedno najprej priključite v vtičnico ali vrata USB. Nato priključite vtič za uravnoteženje baterije na polnilnik.




Polnilni kabel USB / *polnilec USB*

Rdeča dioda LED sveti neprekinjeno. Med polnjenjem zelena LED dioda. Če obe diodi sveti neprekinjeno, je postopek polnjenja končan.

Opomba: čas polnjenja litij-ionske baterije s kapaciteto 1500 mAh je približno štiri ure. Priporočamo, da baterijo za polnjenje odstranite iz vozila.

TRENIRATI / VADITI

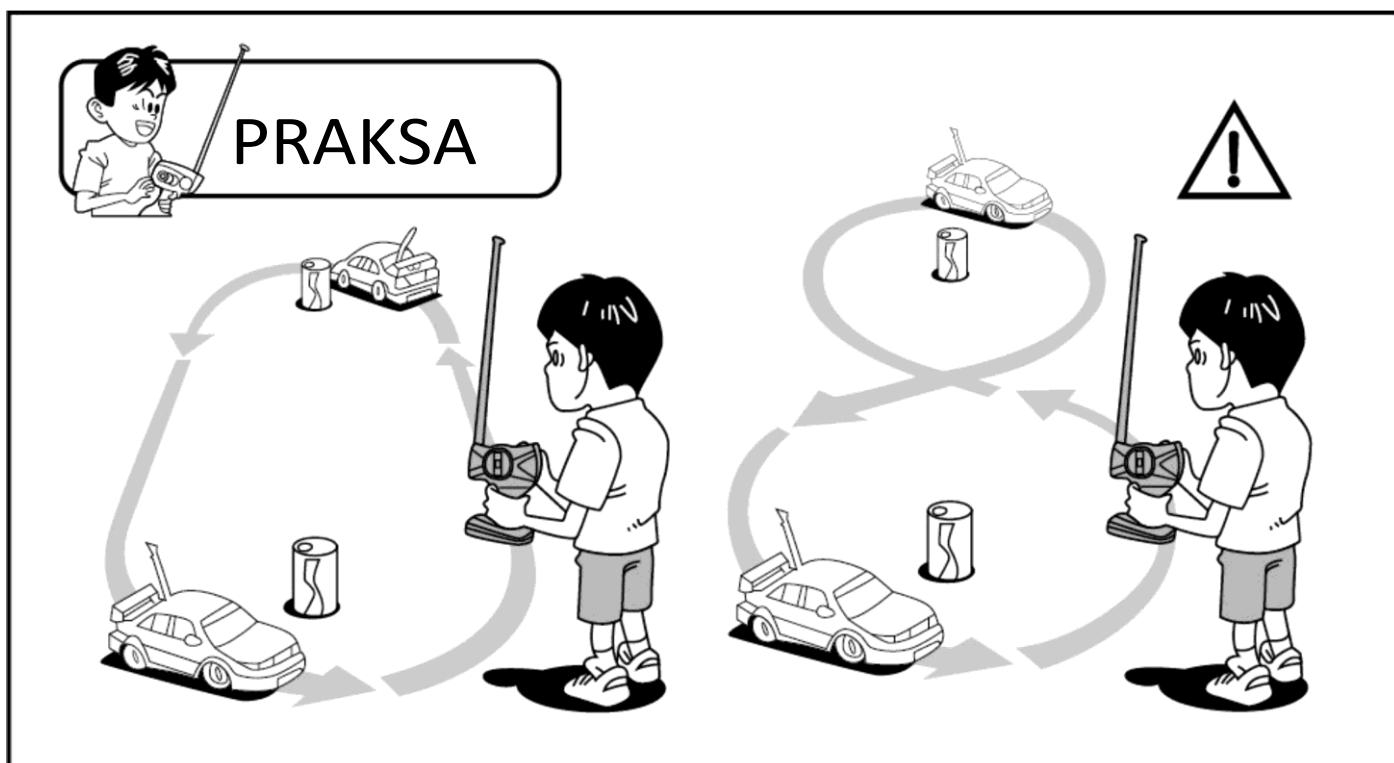

Takoj ko se seznanite z vožnjo vozila, izvajajte vaje vožnje po poteh, ki so prikazane na sliki.

Vadite, dokler se pri majhnih hitrostih ne boste dobro počutili z upravljanjem volana, stopalke za plin in zavor. Ko se počutili udobno, poskusite voziti po drugi poti.

Ko osvojite osnove, lahko vozite pri višjih hitrostih in bolj nadzorovano.

VZDRŽEVANJE / SERVIS

Po vožnji morate vozilo redno servisirati.

- Preverite, ali je vozilo poškodovano.
- Preverite, ali so zobje menjalnika polomljeni.
- Preverite kolesa in po potrebi privijte matice.
- Preverite, ali so na šasiji zrahljani vijaki, in jih po potrebi zategnite.
- Preverite, ali je napeljava okvarjena itd.
- Preverite, ali je baterija poškodovana.
- Očistite ohišje
- Ko vozila ne uporabljate, odstranite akumulatorsko baterijo in baterije iz oddajnika.

REŠEVANJE TEŽAV / ODPRAVLJANJE TEŽAV

Vozilo ne vozi Vozilo sploh ne deluje	Preverite, ali sta vozilo in oddajnik vklopljena Zamenjajte baterijo ali baterije Preverite, ali je vozilo ali elektronika poškodovana.
	<i>Preverite, ali sta traFISiTiitter in avto vklopljena</i> Zamenjajte baterije Preverite avtomobil ali elektronsko
Vozilo vozi počasi Vozilo deluje SLOW	Zamenjajte ali napolnite baterijo Preverite, ali je menjalnik poškodovan. Preverite, ali sta zobnik motorja in glavni zobnik tesno vpeta. očistite vse puške in ležaje
	Zamenjajte ali napolnite paket baterij Preverite, ali so zobniki in zobnik ter sprednji zobniki zategnjeni, očistite vse puše in kroglične obloge.
Dovolj za plin deluje, krmiljenje ne Dovoljenje za plin deluje, vendar ne krmiljenje	Preverite servo mehanizem in poskusite z roko centrirati servo ročico Preverite krmilni sistem.
	Preverite servo, poskusite ga centrirati z roko, preverite celoten krmilni sistem.
Krmiljenje deluje, vendar je plin neobvladljiv nastavljavci lt, vendar je dušilna loputa neobvladljiva.	Preverite, ali so v vozilu poškodovani deli Napolnite baterijo ali jo zamenjajte Zamenjajte baterije v oddajniku
	Preverite, ali so deli poškodovani Zamenjajte ali napolnite paket baterij Zamenjajte baterije radijskega upravljalnika

