



TELEOCERAS

4WD MONSTER TRUCK 1:12 RTR

DAPHNOENODON

4WD TOVORNJAK ZA KASKADERSKE PODVIGE



Št. izdelka| Št. izdelka
22608, 22609 - Monster truck
22610 - Stunt truck

NAVODILA ZA UPORABO



Dobrodošli v AMEWI / Dobrodošli v AMEWI

AMEWI TRADE GmbH je mednarodno dejavno uvozno in veleprodajno podjetje na področju RC modeliranja in igrač s sedežem v Borchnu pri Paderbornu. Naša ponudba izdelkov obsega več kot 10.000 izdelkov. Med njimi so predvsem daljinsko vodeni modele avtomobilov, helikopterjev, čolnov in tankov ter široko paleto dodatne opreme in vseh potrebnih rezervnih delov. Naša prodajna mreža vključuje več kot 700 specializiranih in spletnih trgovcev po vsej Evropi.

AMEWI Trade GmbH je podjetje, ki se ukvarja zgolj z veleprodajo. Svoje izdelke prodajamo izključno trgovcem na drobno. Če izdelke AMEWI kupite kot končni uporabnik, sklenete pogodbo s trgovcem na drobno. V primeru garancijskega zahtevka se vedno obrnite na prodajalca na drobno.

AMEWI Trade GmbH

Nikolaus-Otto-Str. 18

33178 Borchten

Servisni časi: torek 9:30 - 12:00 | četrtek 14:00 - 16:30

Telefon: +49 180 5009821 (stacionarni telefon 14Ct/min., mobilni telefon največ 42Ct/min.)

Podpora: <https://amewi.com>

PODATKI O NAJVEČJI ODDAJNI MOČI

Delovna frekvenca	2445, 2452, 2459, 2467 MHz	Delovna frekvenca
Največja moč radijske frekvence: Največja največja moč:	10dBm	Največja moč radijske frekvence: Največja največja moč: Največja največja moč:

IZJAVA O SKLADNOSTI

Ta model je bil izdelan v skladu s trenutnim stanjem tehnike. Izdelek izpolnjuje zahteve veljavnih evropskih in nacionalnih direktiv. Skladnost CE je bila preverjena. Družba AMEWI Trade GmbH izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU (RED). Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na spletni strani:

<https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen>

Za dodatna vprašanja o izdelku in skladnosti se obrnite na:

Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borchten ali prek spletne strani <https://amewi.com>.

Ta izdelek je bil izdelan v skladu z veljavnimi tehničnimi standardi. Izdelek ustreza zahtevam obstoječim evropskim in nacionalnim smernicam. Izjava o skladnosti je bila potrjena. Družba AMEWI Trade GmbH izjavlja, da ta izdelek ustreza osnovnim zahtevam in preostalim predpisom smernice 2014/53/EU (RED). Izjave in dokumenti so shranjeni pri proizvajalcu in jih lahko tam zahtevate in uporabite. <https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen> Za dodatna vprašanja v zvezi z izdelkom in skladnostjo se obrnite na:

Amewi Trade GmbH Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borchten Nemčija ali spletna stran <https://amewi.com>.



VARNOSTNA OPOZORILA IN OPOZORILA O NEVARNOSTI

Vsaka škoda, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, pomeni prenehanje veljavnosti garancije. Za posledično škodo ne prevzemamo nobene odgovornosti! V primeru materialne škode ali telesnih poškodb, ki jih povzročijo

Ne prevzemamo nobene odgovornosti za materialno škodo ali telesne poškodbe, nastale zaradi nepravilnega ravnanja ali neupoštevanja varnostnih navodil!

Zaradi varnosti in odobritve (CE) nepooblaščen predelava in/ali sprememba naprave ni dovoljena. Modela ne razstavljajte.

Pozor na majhne dele. Nevarnost zadušitve ali poškodb zaradi majhnih delov.

Izdelek ni igrača in ni primeren za osebe, mlajše od 14 let. Izdelek ne sme biti vlažen ali moker.



Za poškodbe, ki so nastale zaradi neupoštevanja navodil, garancija preneha veljati.

Ne odgovarjamo za sekundarne okvare, materialno ali osebno škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe ali neupoštevanja varnostnih obvestil.

Zaradi varnostnih in registracijskih razlogov (CE) je prepovedano osebno spreminjati izdelek. Izdelka ne razstavljajte.

Majhni deli. Nevarnost zadušitve ali nevarnost poškodb zaradi majhnih delov. Primerno za starejše od 14 let!

Izdelek ne sme biti vlažen ali moker. Izdelek je dovoljeno uporabljati le na ravnih in čistih površinah. Tudi padec z majhne višine lahko povzroči poškodbe izdelka.

NAVODILA ZA UPORABO BATERIJE IN ODSTRANJEVANJE

Baterije / akumulatorji ne sodijo v roke otrok.

Baterije ali akumulatorske baterije lahko menja le odrasla oseba. Nikoli ne mešajte baterij za ponovno polnjenje s suhimi baterijami. Nikoli ne mešajte polnih in napol praznih akumulatorskih baterij/baterij. Nikoli ne mešajte baterij za ponovno polnjenje različnih

zmogljivosti. Nikoli ne poskušajte polniti suhih baterij. Poskrbite za pravilno polarnost.

Okvarjene baterije/polnilnike je treba ustrezno odstraniti (nevarni odpadki). Nikoli ne izvajajte postopka polnjenja brez nadzora. Če imate vprašanja glede časa polnjenja, preberite navodila za uporabo ali se obrnite na proizvajalca. proizvajalec.

Pred uporabo ali polnjenjem litij-ionske baterije preberite varnostna navodila in opozorila.

Če začne puščati, doseže temperaturo nad 70 °C ali se pojavi kaj drugega nenavadnega, ga takoj prenehajte uporabljati ali polniti.

Uporabljajte samo usposobljen in poseben polnilnik Li-Po/Lilon. Nikoli ne polnite baterije brez nadzora. Akumulatorja ne polnite, če proces polnjenja presega 4,2 V/celico. Ne polnite baterije s polnilnim tokom, ki presega 2C. Preverite in se prepričajte, da uporabljate kvalificiran polnilnik.

Uporablja se polnilec. Uporaba nekvalificiranega polnilnika lahko povzroči požar.

Ne praznite baterije s tokom, ki presega največji tok praznjenja. V nasprotnem primeru se baterija pregreje. To lahko povzroči razpočenje, požar ali eksplozijo.

Nikoli ne razstavljajte, ne prebadajte, ne udarjajte, ne spuščajte, ne kratite in/ali ne mečite baterije v ogenj.

Nepravilna uporaba, kot sta kratek stik ali prekomerno polnjenje, lahko povzroči eksplozijo ali požar. Baterijo hranite na varnem mestu, kjer je dojenčki ali otroci ne morejo doseči.

Zgoraj navedeno kaže na nevarnost uporabe baterije. Uporabnik prevzema polno odgovornost za posledice uporabe baterije.



NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE

Družba AMEWI Trade GmbH je registrirana pri fundaciji EAR pod reg. št. DE93834722 za OEE0 in reg. št. DE 77735153 in vse rabljene elektronske komponente ustrezno reciklira. Električni in Električnih in elektronskih naprav ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ob koncu življenjske dobe izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. Kot končni uporabnik ste po zakonu (Uredba o baterijah) dolžni vrniti vse uporabljene baterije in akumulatorske baterije; odlaganje z gospodinjskimi odpadki je prepovedano! Baterije/polnilne baterije, ki vsebujejo nevarne snovi, so označene s sosednjimi simboli, ki označujejo, da je odstranjevanje z gospodinjskimi odpadki prepovedano. Dodatne oznake za zadevne težke kovine so so Cd= kadmij, HG=živo srebro, Pb=oslovje (oznake najdete na baterijah/polnilnih baterijah, npr. pod simbolom koša za odpadke, prikazanim na levi strani).



Podjetje AMEWI je registrirano pod reg. št. DE93834722 za OEE0 v ustanovi EAR in ustrezno reciklira vse rabljene elektronske dele. Električnih in elektronskih izdelkov ni dovoljeno odlagati v gospodinjske odpadke. Prosimo, da izdelek po koncu življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakoni. Kot stranka ste po zakonu odgovorni za vračilo vseh uporabljenih

baterije, odlaganje v gospodinjske odpadke je prepovedano!

Baterije, ki vsebujejo nevarne snovi, so označene s simboli zraven, ki opozarjajo na prepoved odlaganja v gospodinjske odpadke.

Dodatne oznake za kritične težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = srebro, Pb = svinec {Oznake so nameščene na baterijah, na primer pod simboli za smeti levo spodaj}.



Na podlagi označevanja RoHS proizvajalec potrjuje, da so bile pri proizvodnji upoštevane vse mejne vrednosti.

Na podlagi označevanja RoHS proizvajalec potrjuje, da so bile v času izdelave upoštevane vse mejne vrednosti.

Baterije, označene s simbolom za recikliranje, lahko odvržete v kateri koli zabojnik za zbiranje odpadnih baterij (na blagajni večine supermarketov). Ne smete jih odlagati med preostale ali gospodinjske odpadke.



Baterije, označene s simbolom za recikliranje, lahko odložite v zbiralnik za rabljene baterije.

{Večina supermarketov ima}

Ni jih dovoljeno odlagati v lokalne gospodinjske odpadke.



Podjetje Amewi Trade GmbH sodeluje v dvojnem sistemu za prodajno embalažo prek podjetja Landbell AG. Uporabljeno embalažo od zasebnih končnih potrošnikov (gospodinjestev) zbirajo partnerska podjetja (podjetja za odstranjevanje).

(gospodinjstva, rumena vreča, rumeni zabojnik), se sortira in ustrezno reciklira. Sodelovanje v dvojnem sistemu prispeva k zmanjšanju emisij CO2.

Družba AMEWI Trade GmbH je vključena v dvojni sistem za embalažo nad podjetjem Landbell AG.

Vse uporabljene škatle se zbirajo pri partnerskih podjetjih {izvajalci odstranjevanja odpadkov} pri zasebnikih {lokalna gospodinjstva}, sortirajo in ustrezno uporabijo. Vključenost v dualni sistem pomaga pri zmanjšanju emisij CO2.

ZAHVALJUJEMO SE VAM

Zahvaljujemo se vam za nakup tovornjaka Amewi Daphoenodon ali Teleoceras. Prosimo, da natančno preberete navodila za uporabo in jih shranite za prihodnjo uporabo.



OPOZORILO

- Ta model na daljinsko upravljanje ni igrača. Sestavljen je iz številnih majhnih delov in ni primeren za otroke, mlajše od 14 let.
- Za daljinski upravljalnik so potrebne 4x baterije AA (niso priložene), za vozilo pa se uporablja baterija LiPo 2S 7,4 V (priložena).
- V izogib poškodbam prste vedno držite stran od pogonskih delov in drugih gibljivih delov.
- Motor modela se zelo segreje. Da bi se izognili opeklinam, počakajte, da se motor po uporabi ohladi za 10-15 minut, preden se ga dotaknete.
- Da ne bi poškodovali baterije, uporabljajte samo priloženi polnilnik ali posebne modelarske večnamenske polnilnike.
- Ne glejte neposredno v luči LED.



O NEPRIMERNI UPORABI IZDELKA

Modela ne razstavljajte in ga na noben način ne spreminjajte. Izdelka ne uporabljajte nepravilno ali nezakonito in ga ne uporabljajte na način, ki bi lahko ogrozil druge ali vas.



POMEMBNO OBVESTILO

Opomba: Ta izdelek je izdelan v skladu s strogimi smernicami za delovanje ter izpolnjuje varnostne standarde in zahteve. Ta izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 14 let. Proizvajalec ne odgovarja za poškodbe ali nesreče, ki so posledica uporabe neobičajnih delov, prekomerne obrabe, nepravilne montaže ali delovanja. Prosimo, da z izdelkom ravnate varno in odgovorno.

Opomba: Ta izdelek je izdelan v skladu s strogimi smernicami za delovanje ter izpolnjuje varnostne standarde in zahteve. Ta izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 14 let. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali nesreče, ki jih povzroči uporaba neobičajnih delov, prekomerna obraba, nepravilna sestava ali delovanje. Ta izdelek uporabljajte varno in odgovorno.



PREVIDNOSTNI UKREPI

Pred uporabo modela preberite naslednje varnostne informacije.

- Modela ne uporabljajte v okolju, ki ga ne vidite.
- Motnje signala lahko povzročijo, da model ne bo več mogoče upravljati. Modela ne uporabljajte na naslednjih mestih:

Pred uporabo modela preberite naslednje varnostne informacije.

- Modela ne uporabljajte v okolju, ki ga ne vidite.
- Motnje signala lahko povzročijo, da model ne bo več mogoče upravljati. Modela ne uporabljajte na naslednjih mestih:




v bližini radijskega stolpa, drogov za mobilne telefone ali drugih krajev z aktivnimi radijskimi valovi. z aktivnimi radijskimi valovi.



V bližini množice ljudi ali na javnih mestih. na javnih mestih




V bližini rek, ribnikov ali jezer.

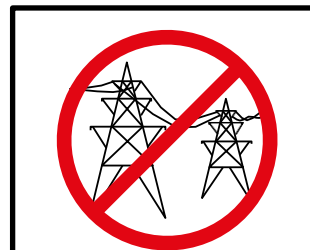


V bližini električnih stebrov ali drugih prenosnih stolpov.

- Modela ne upravljajte, če ste utrujeni ali se slabo počutite, če ste pili alkohol ali jemali droge - to lahko povzroči poškodbe vas ali drugih.
- Da bi se izognili opeklinam, se med uporabo ali takoj po njej nikoli ne dotikajte pogonskih delov in motorjev, saj so lahko zelo vroči.
- Nepravilno delovanje oddajnika lahko povzroči poškodbe vas ali drugih oseb. Pred uporabo modela se morate nujno seznaniti z delovanjem.
- Pred uporabo preverite model in daljinski upravljalnik. Preverite, ali so vijaki dobro zategnjeni.
- Po končani uporabi modela vedno najprej izklopite model in nato daljinski upravljalnik. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bo model izgubil nadzor.
- Če se model znajde zunaj dosega, lahko postane neoviran. Oddajnik naj bo vedno v bližini modela.


TELESO IN VOZILO

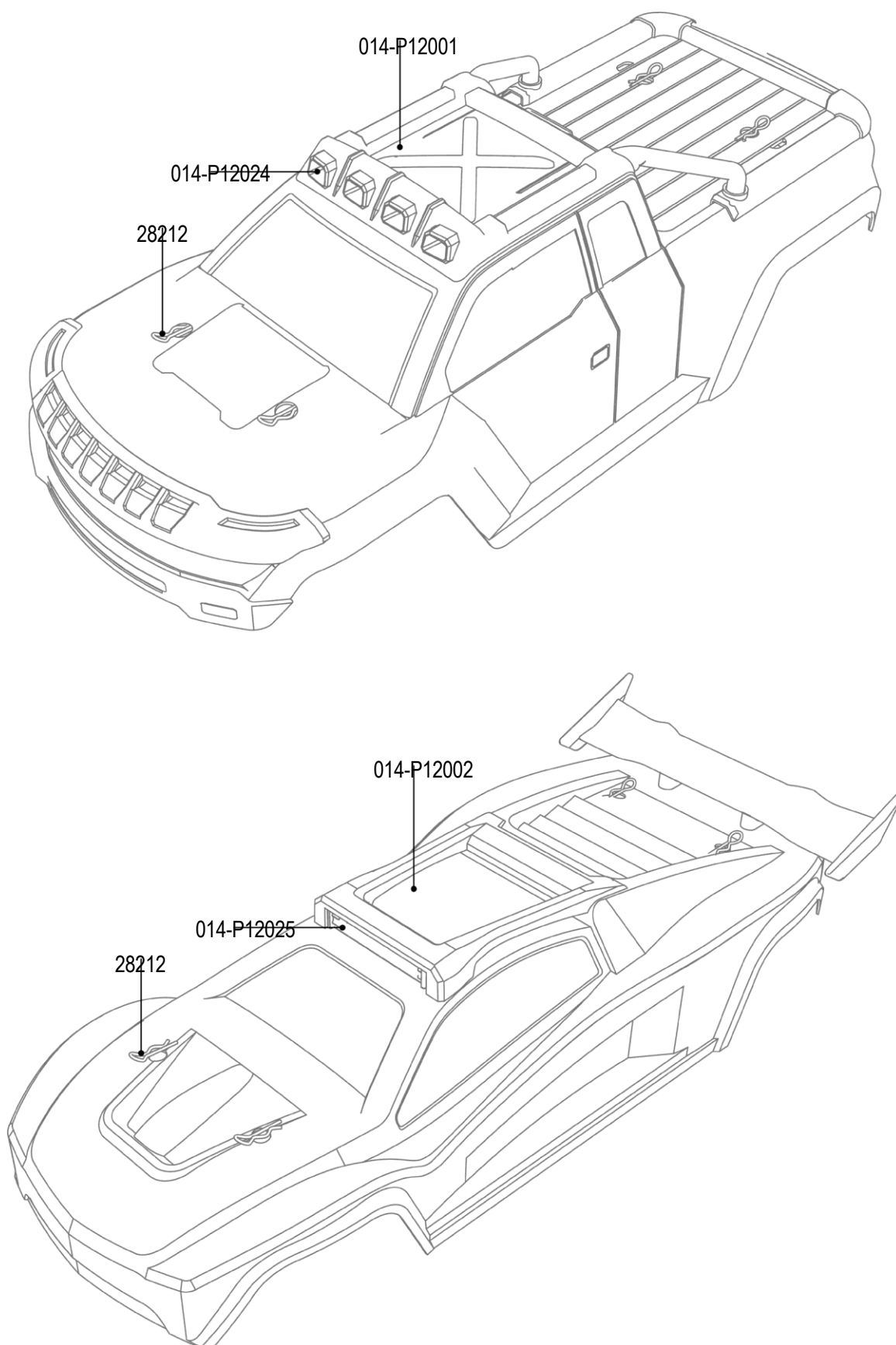

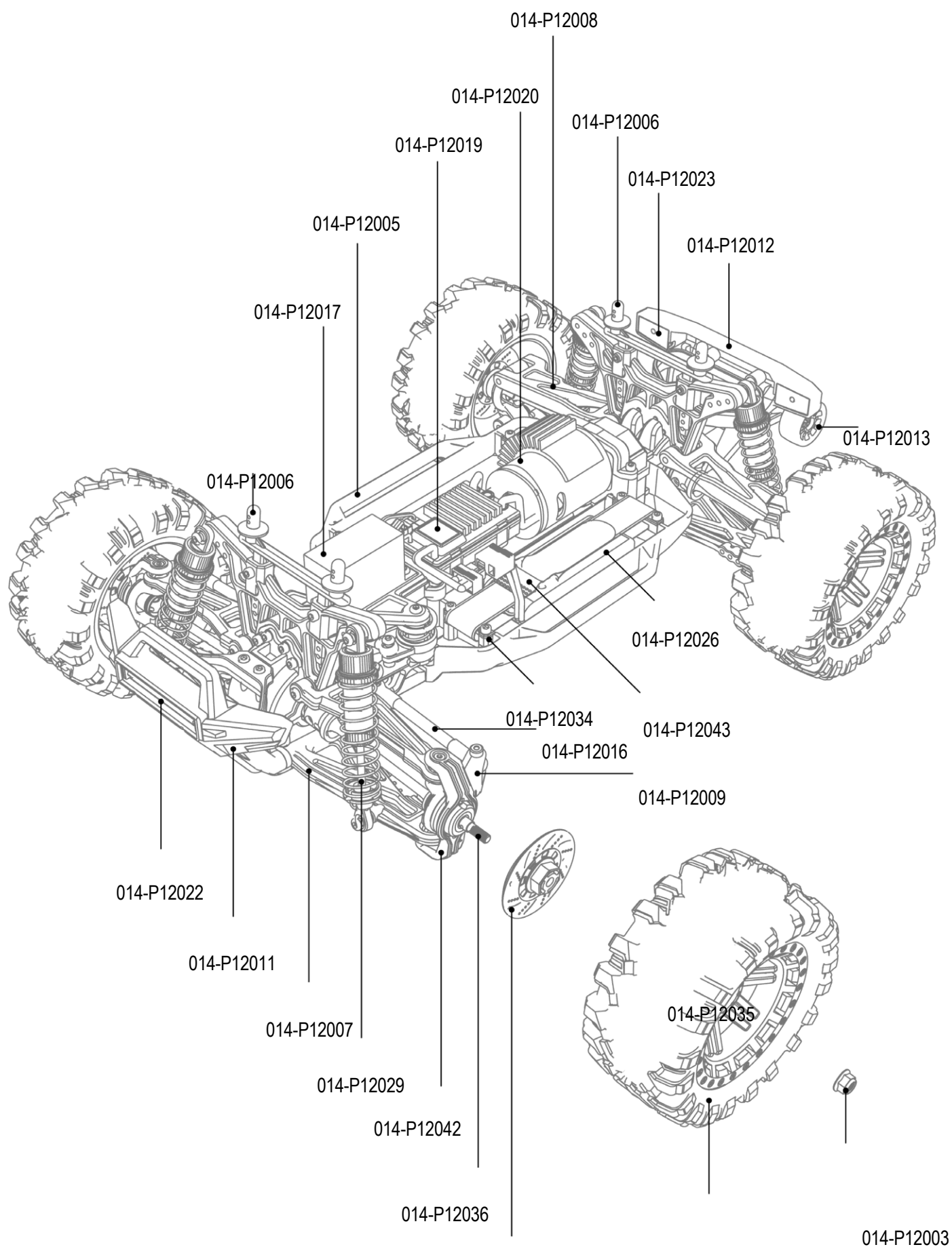



014-M02003

ELEKTRONSKI REGULATOR HITROSTI

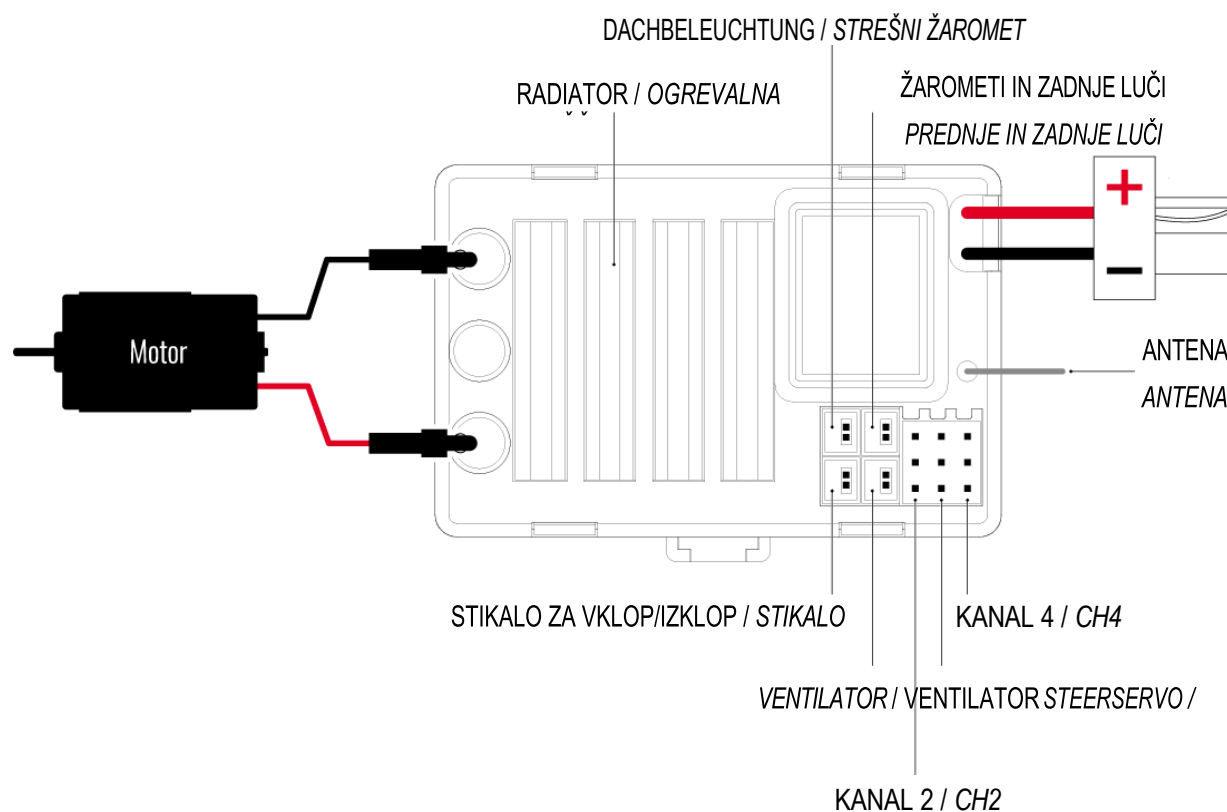


DALJINSKI NADZOR

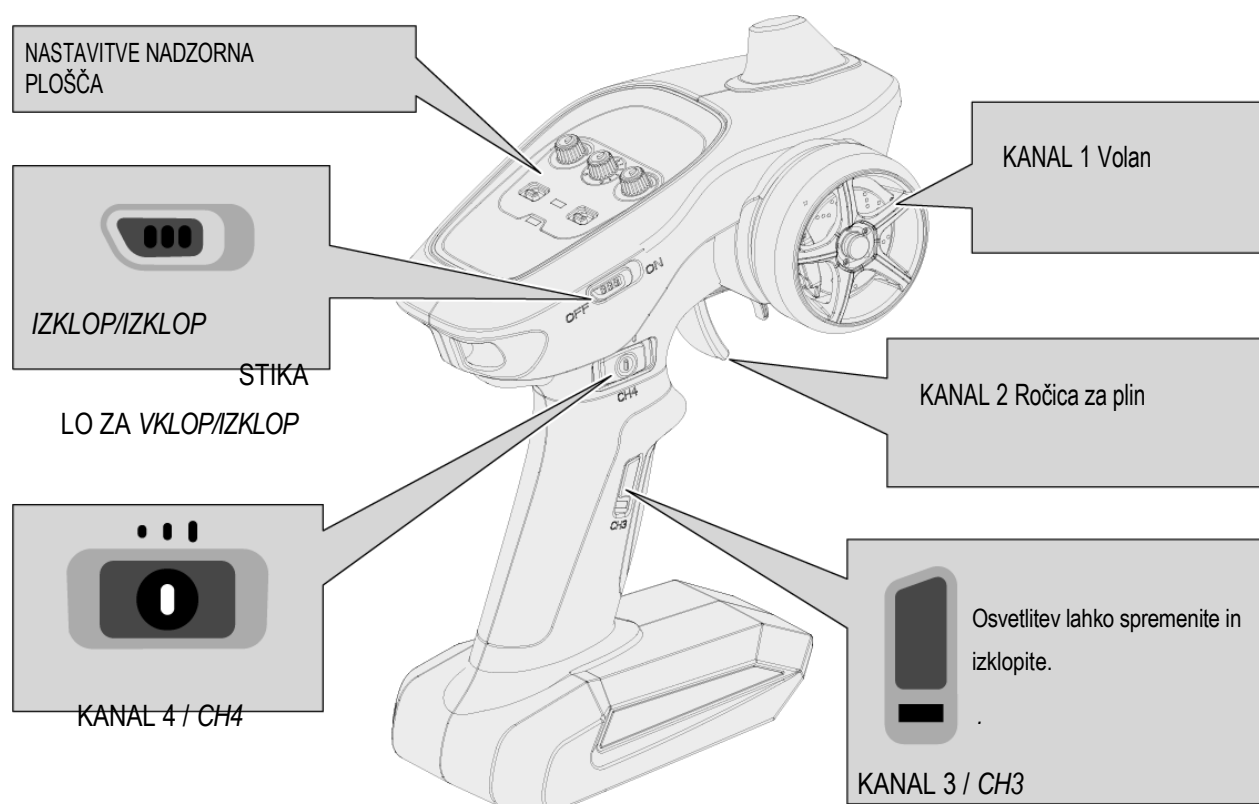

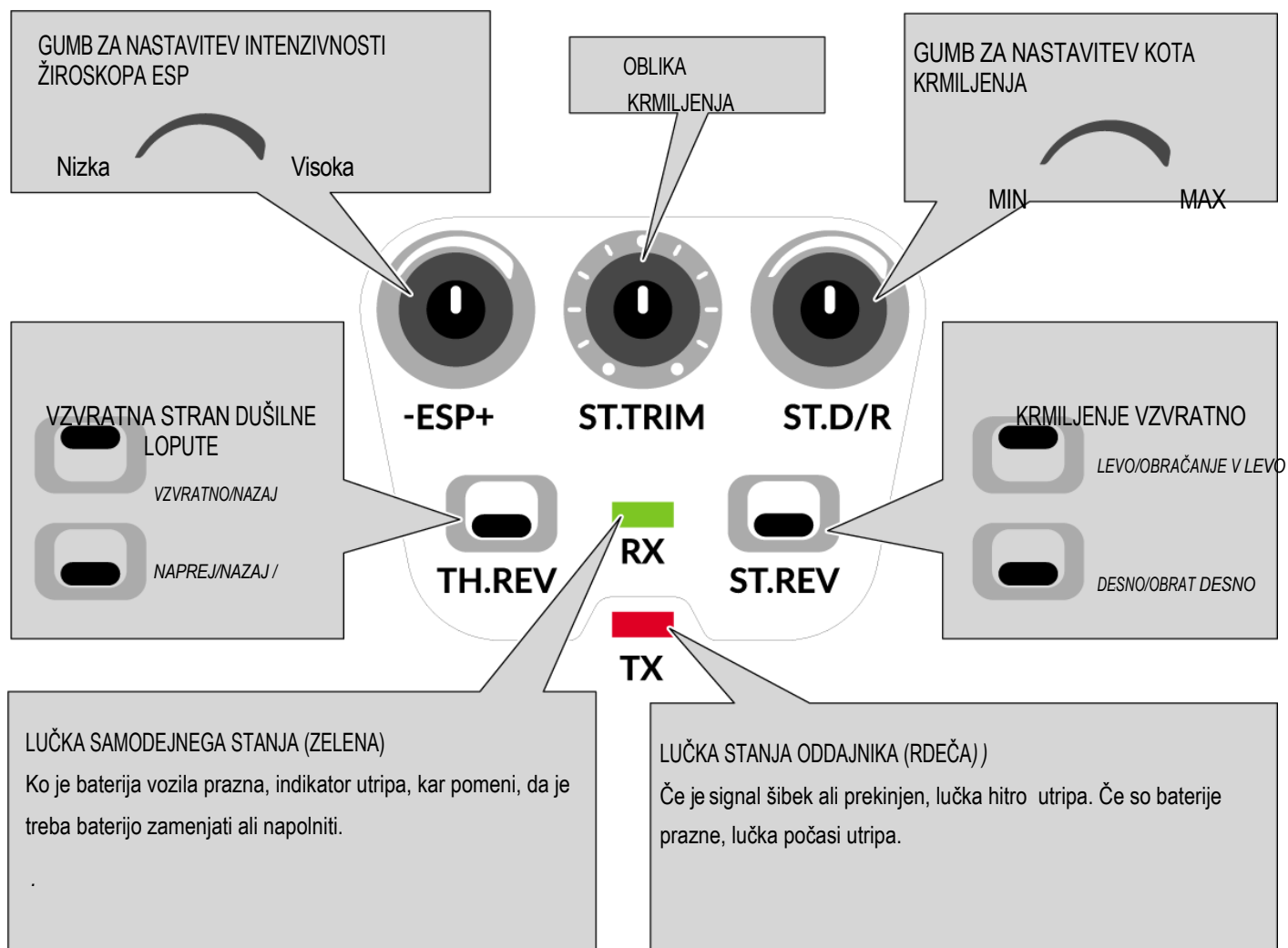
POZOR


1. Vozilo nima funkcije ESP pri vzvratni vožnji.
2. Pri vožnji naprej se ESP sproži šele, ko je ročica za plin potegnjena nazaj za več kot 30 %.
3. S povečevanjem hitrosti se povečuje tudi intenzivnost delovanja žiroskopa.

VSTAVLJANJE BATERIJ

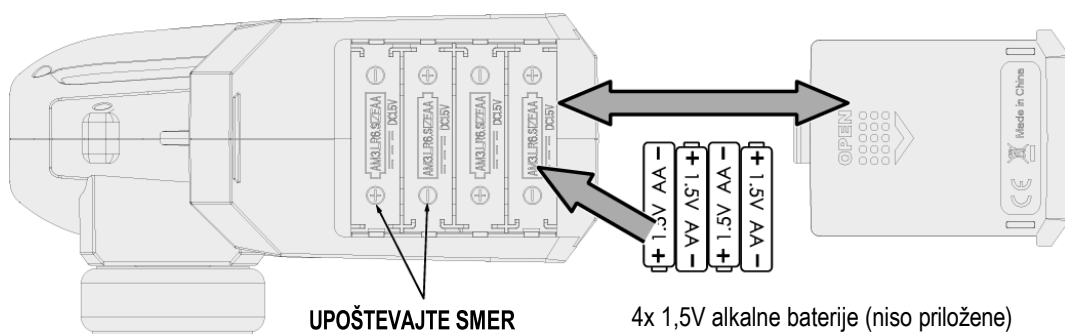


NASTAVITEV RAZMERJA ŽIROSKOPSKEGA UČINKA

Ta izdelek ima sistem za stabilnost vozila ESP, ki lahko učinkovito popravi položaj in smer vozila, ko vozilo zdrsne ali izgubi nadzor. Funkcijo in občutljivost žiroskopskega senzorja lahko nastavite z gumbom ESP na oddajniku.

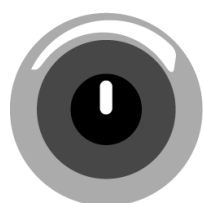


-ESP+

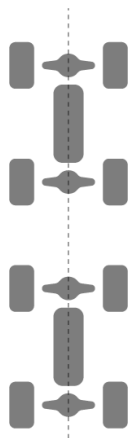

Podpora za nizke vrednosti
žiroskopa




Visoka podpora žiroskopa


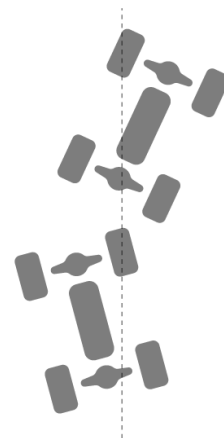


TRIM STEERING


Če je volan v sredinskem položaju in vozilo ne more voziti naravnost, z gumbom za nastavitev volana popravite levo in desno smer prednjih koles.

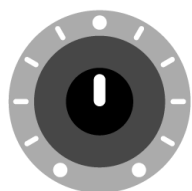


ST.TRIM

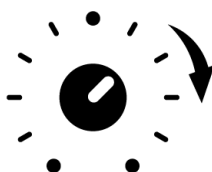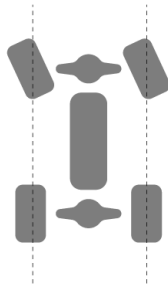

Če vozilo vozi v levo, popravite
tako, da zavrtite v desno.

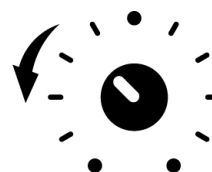

Če vozilo vozi v desno, popravite
tako, da zavrtite v levo.

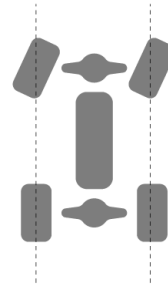


NAPOLNITE BATERIJO

Baterijo je treba pred prvo uporabo napolniti.

Baterijo priključite na priloženi polnilnik. Tega priključite na napajalnik USB (ni priložen). Med postopkom polnjenja utripa indikator polnjenja. Takoj, ko se postopek polnjenja


dioda LED se stalno prižge. Ne polnite baterije v modelu!

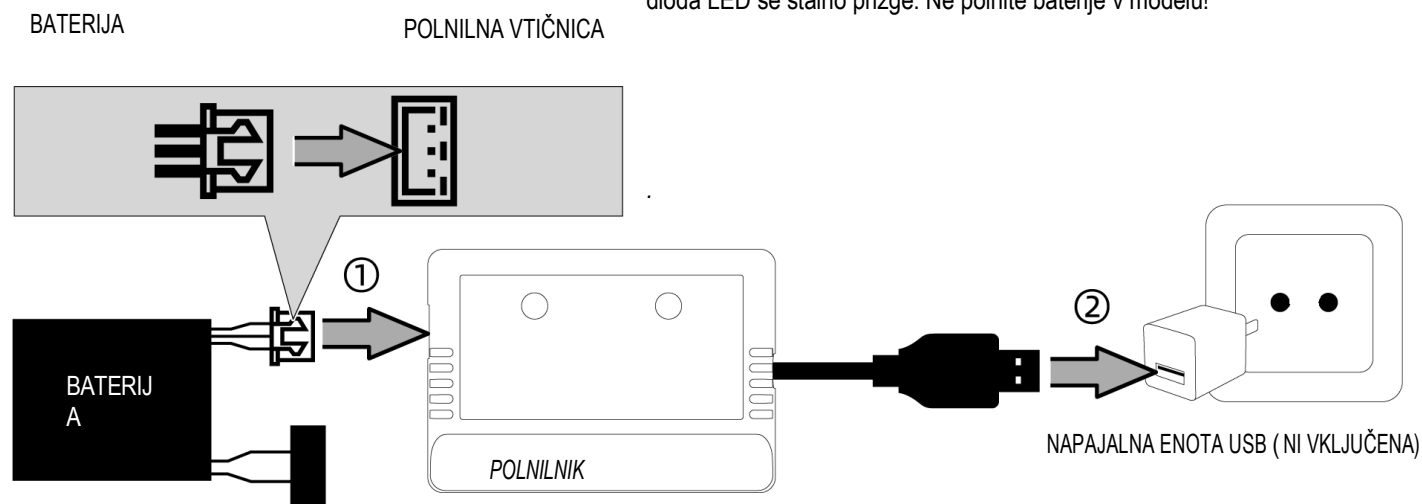

NIKOLI NE POLNITE BATERIJE BREZ NADZORA!

POLNJENJE BATERIJE


1. Odstranite sponki ohišja in odstranite ohišje navzgor.

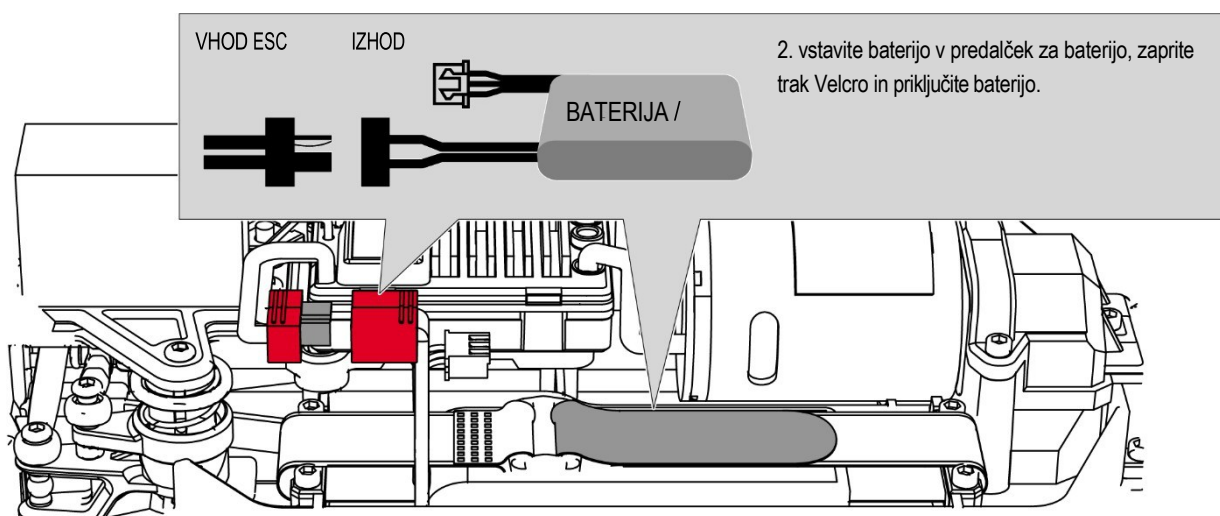

3. ponovno pritrdite ohišje.

NAVODILA ZA UPORABO

NASTAVITEV FREKVENCE

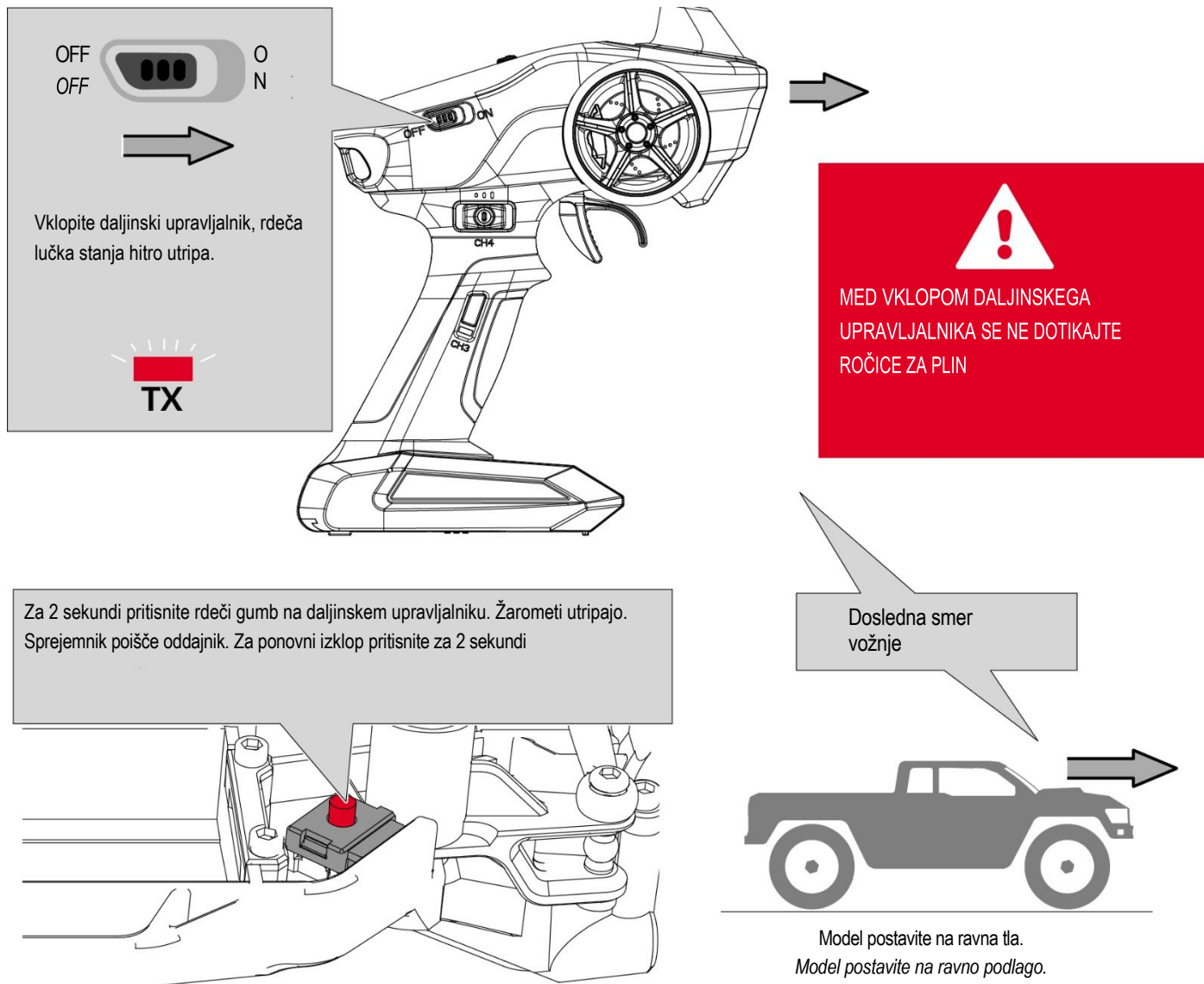



Ko vklopite daljinski upravljalnik in vozilo, bosta samodejno vzpostavila povezavo. Ko lučka stanja na daljinskem upravljalniku in žarometi na vozilu stalno svetijo, je povezava vzpostavljena. Medtem ko se žarometi hitro utripajo, se žiroskop umerja. Zato postavite vozilo na ravno površino. Po umerjanju bodo žarometi svetili neprekinjeno.

Ko vklopite daljinski upravljalnik in avtomobil, samodejno vzpostavi povezavo. Ko se na daljinskem upravljalniku prižge lučka stanja oddajnika in žarometi na avtomobilu stalno svetijo, je povezava vzpostavljena. Medtem ko žarometi hitro utripajo, se žiroskop umerja. Zato postavite vozilo na ravno površino. Po umerjanju bodo žarometi neprekinjeno svetili.

VOŽNJA



Ročica za plin

Naprej

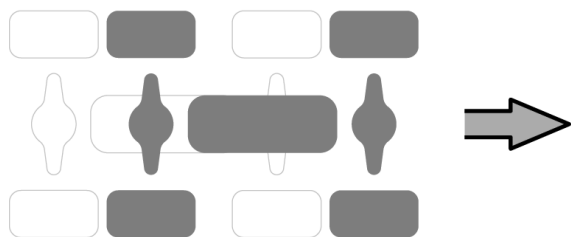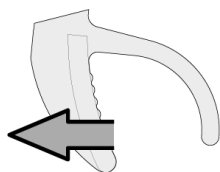


Ročica za plin


Vzratno

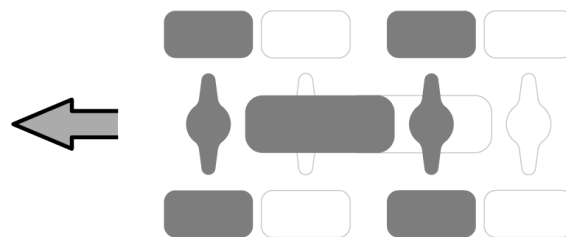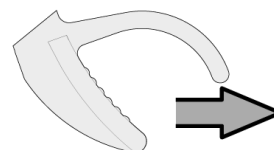


Volan

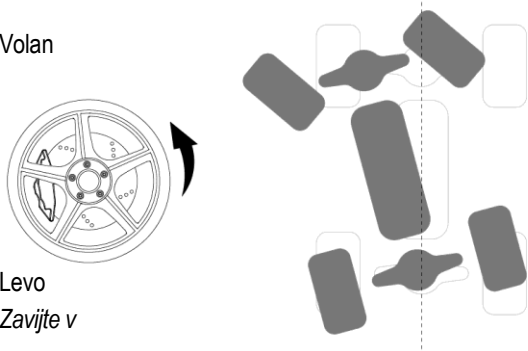Levo
Zavijte v


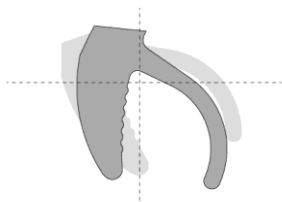
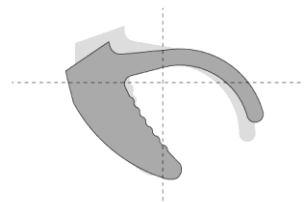
Volan

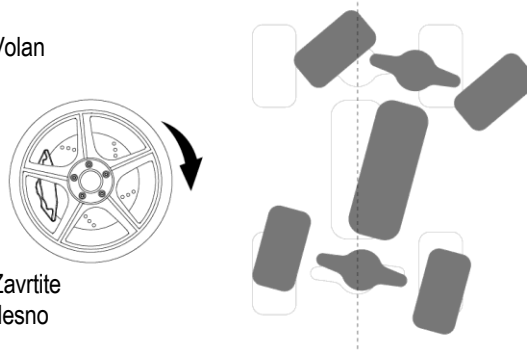Zavrtite
desno


Nizka hitrost

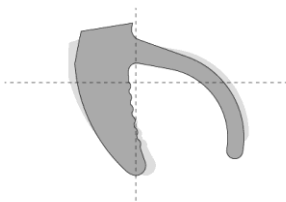

Visoka hitrost


Zavora/povratna
vožnja


Rahlo povlecite ročico za plin nazaj in vozilo se bo počasi premaknilo naprej.


Potegnite ročico za plin do skrajne meje in vozilo se bo hitro premaknilo naprej.

Ko se vozilo premika naprej, je ročica za plin naprej in vozilo se ustavi. Ko se ročica za plin vrne v sredinski položaj, jo ponovno potisnete naprej in vozilo se premakne nazaj.


EKSPLODIRAN POGLED DELOV / DELOV EKSPLODIRAN POGLED

MONTAGE DER RÄDER / MONTAŽA KOLES


S šestilojemnim ključem sprostite kolesne matice. / Za odvijanje kolesnih matic uporabite ključ s šestilom.

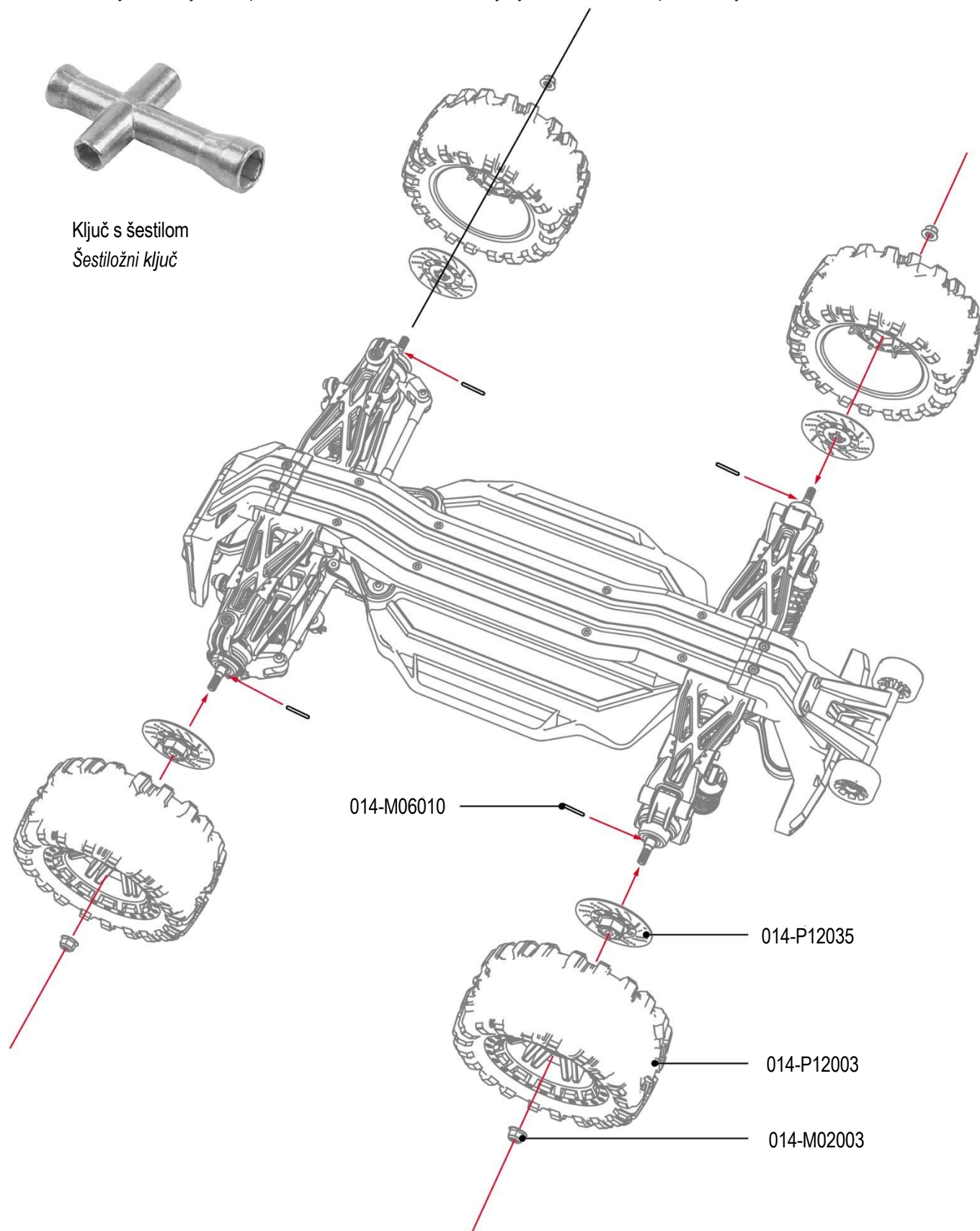



MONTAŽA SPREDNJEGA VZMETENJA

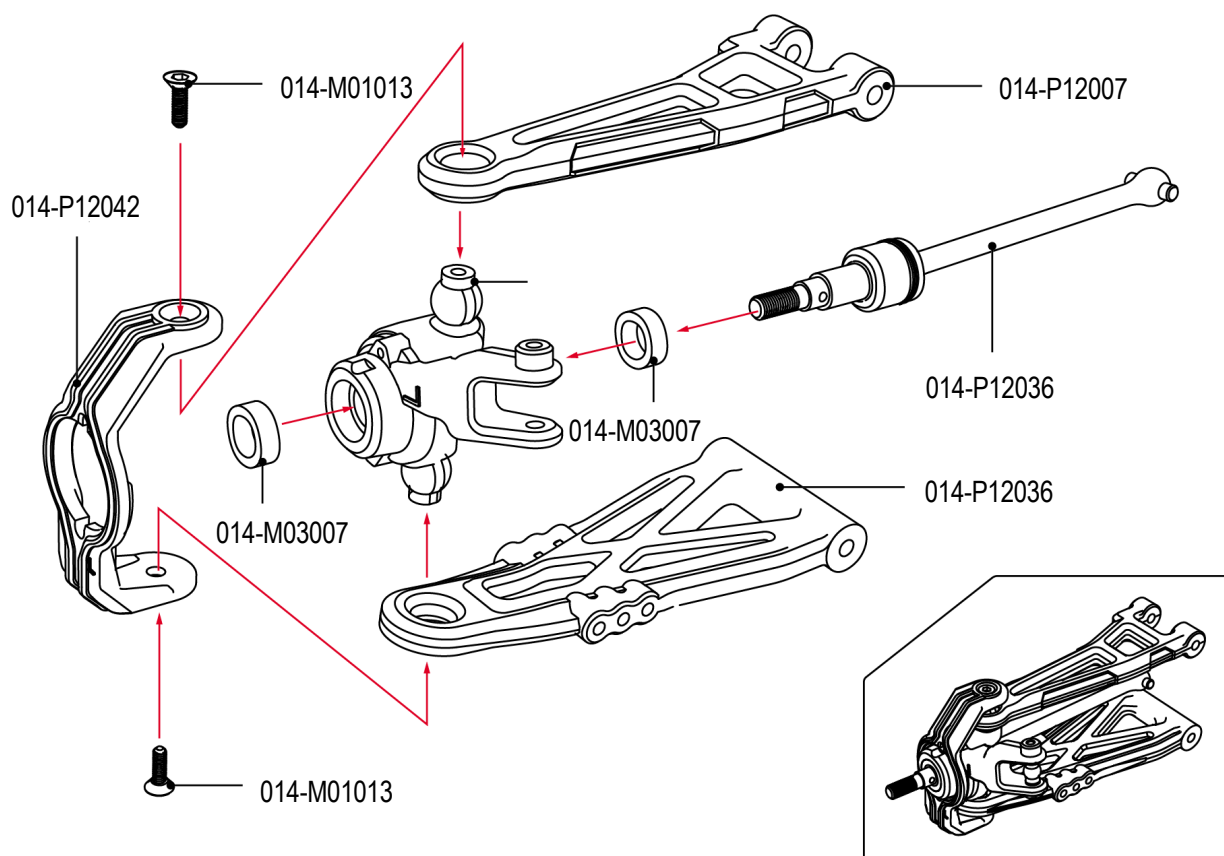


MONTAŽA KOLES

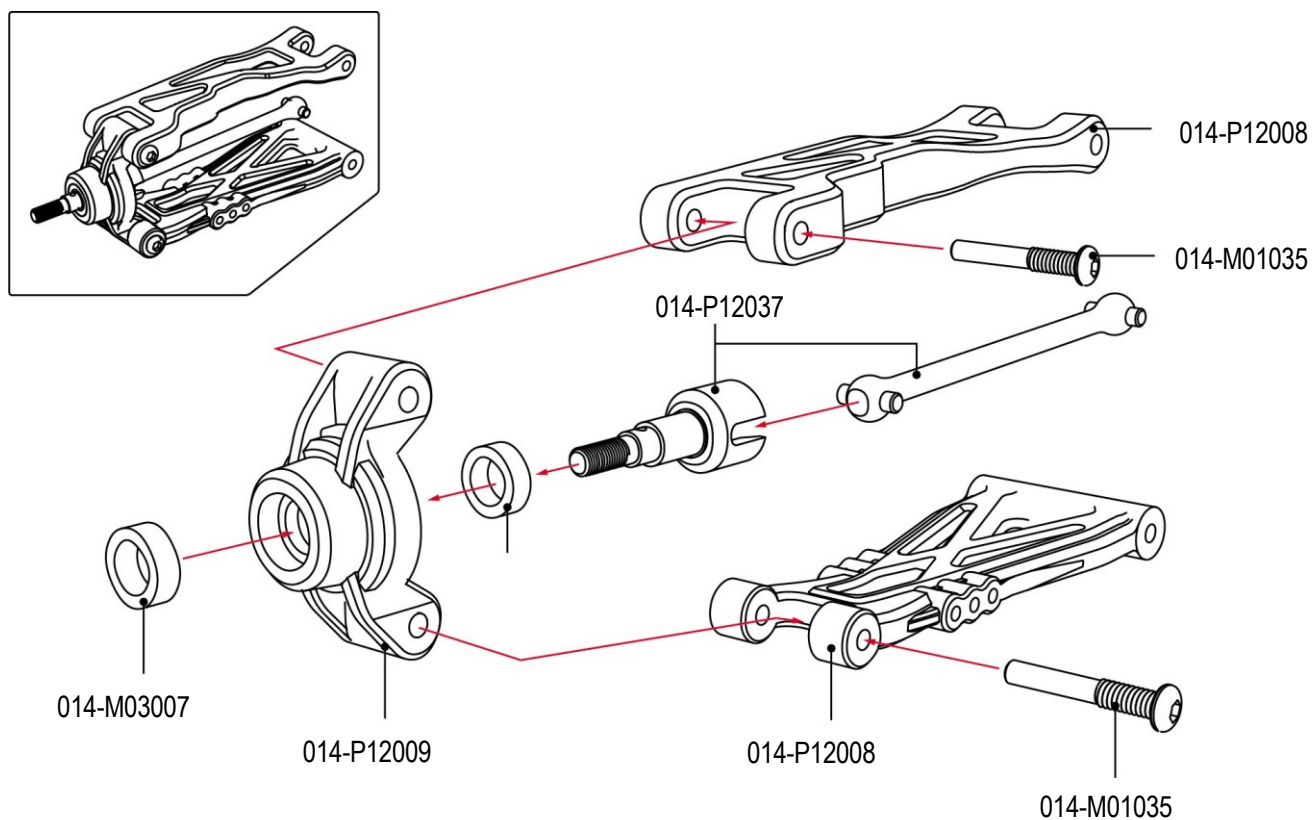


MONTAGE DES STEERINGSERVOS / MONTAŽA KRMILNEGA SERVA

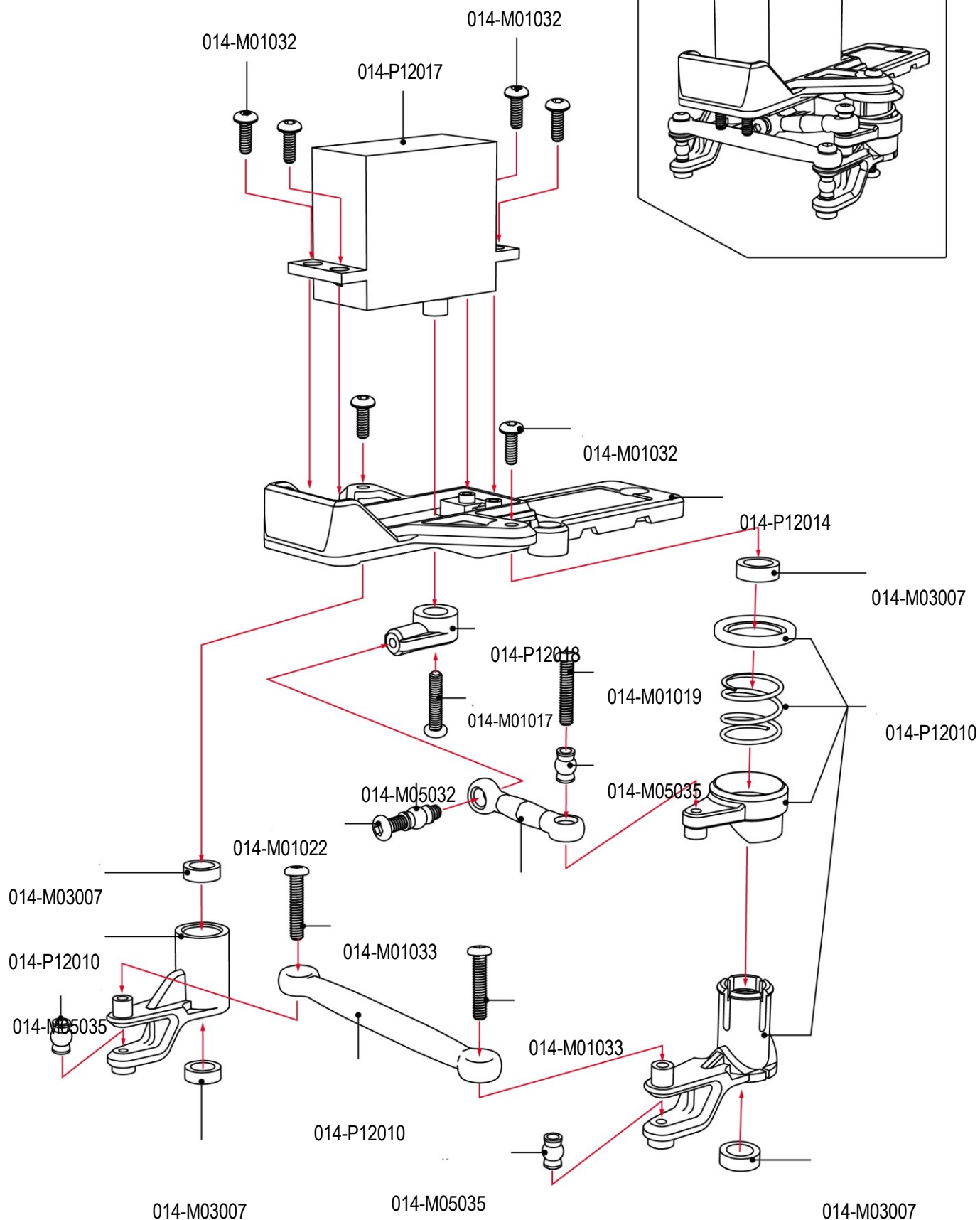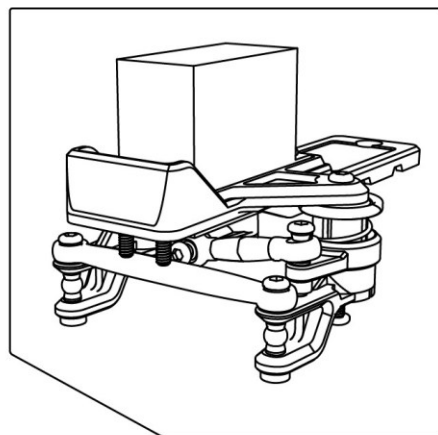


MONTAŽA DIFERENCIALOV

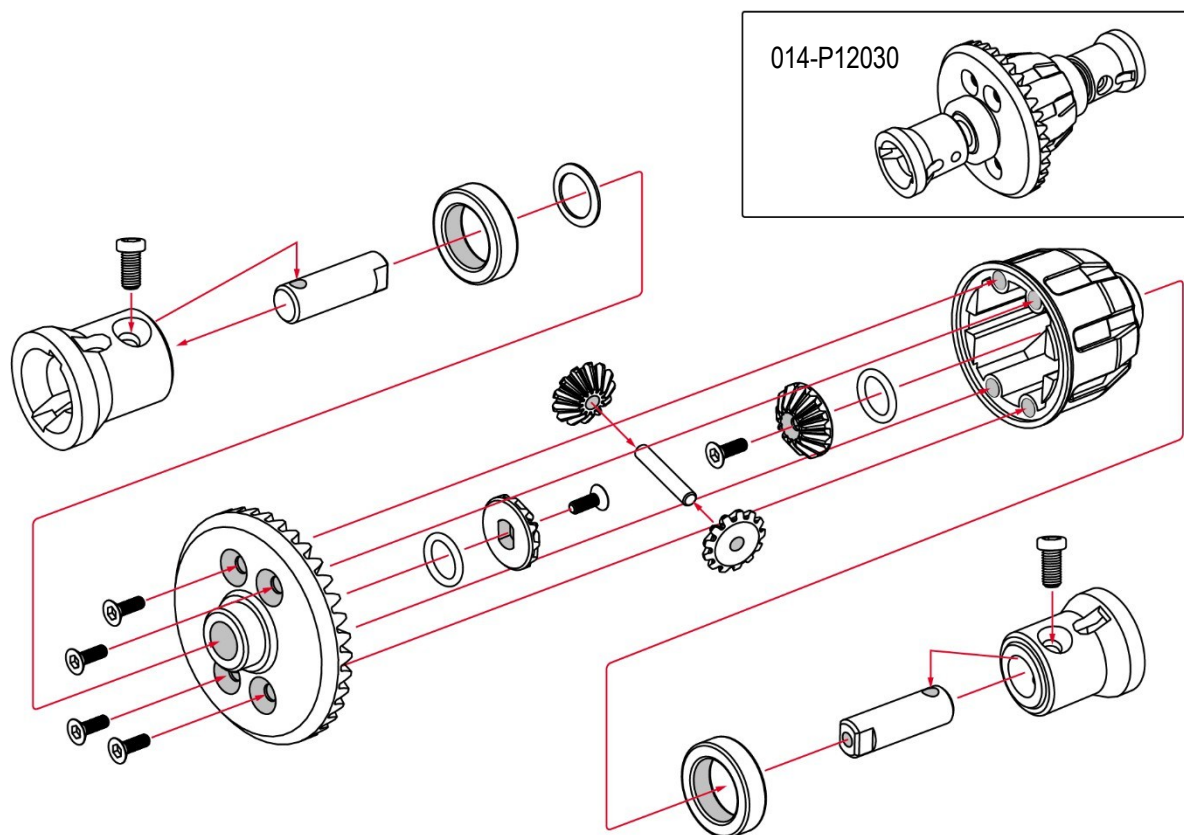


VGRADNJA DIFERENCIALA

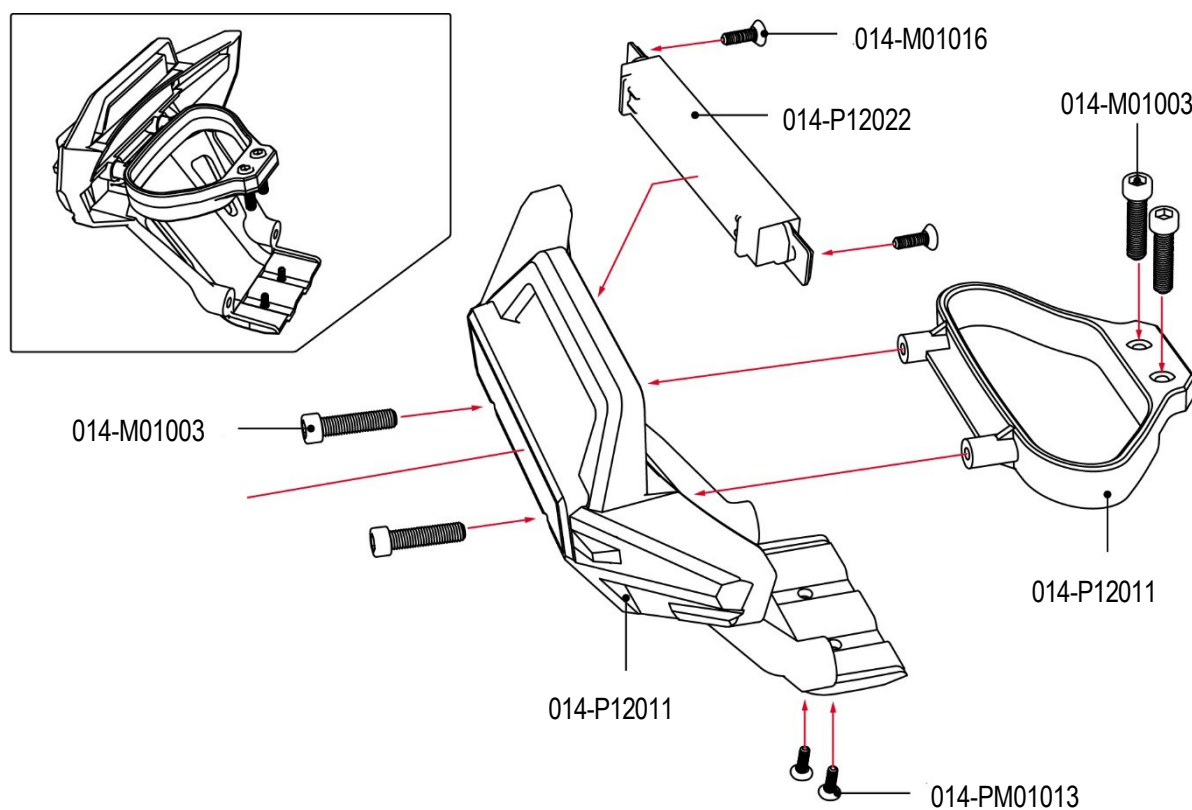


HINTERER BOSSFÄNGER / MONTAŽA ZADNJEGA ODBIJAČA

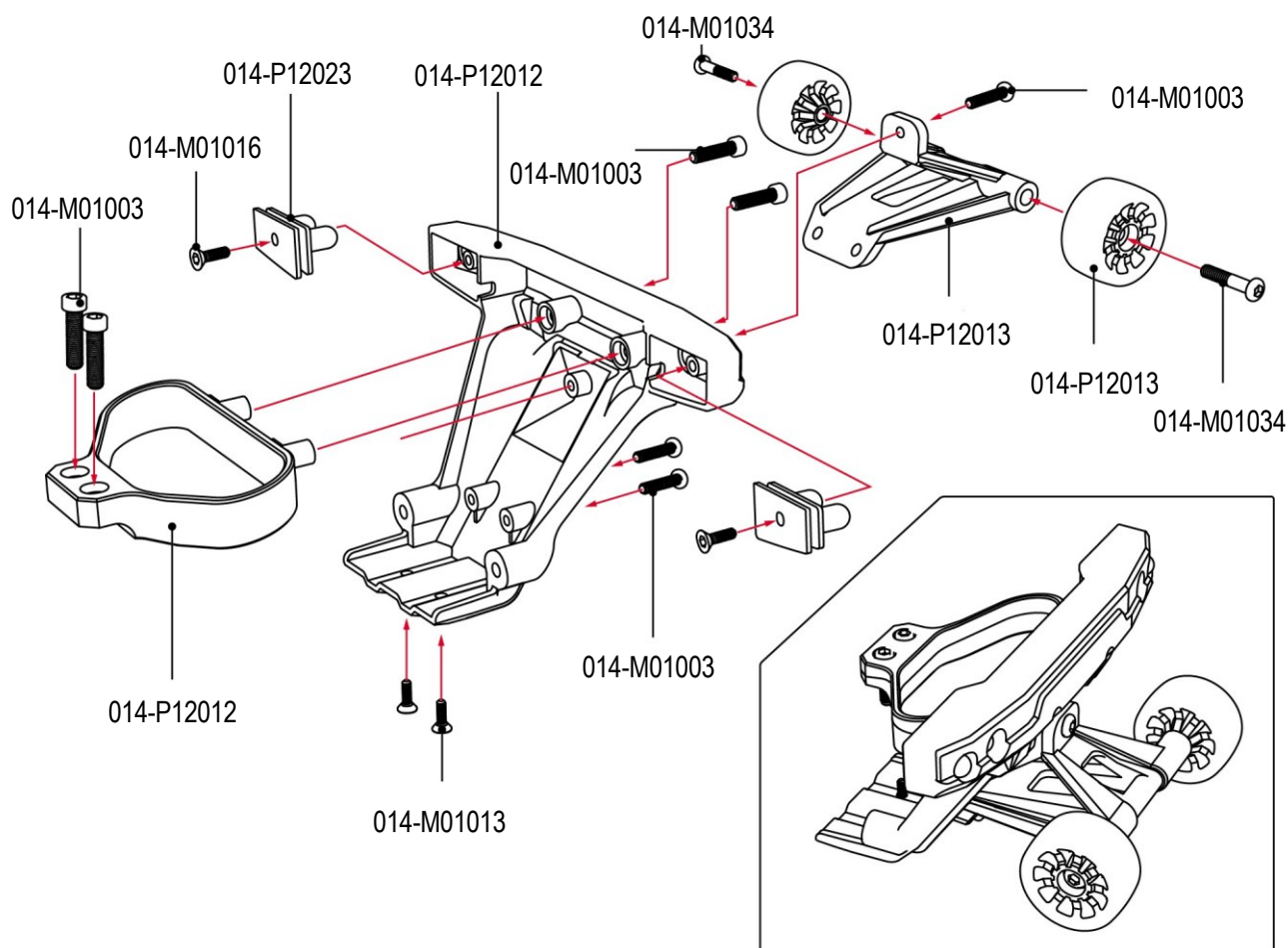


ZADNJI ODBIJAČ / SKLOP ZADNJEGA ODBIJAČA

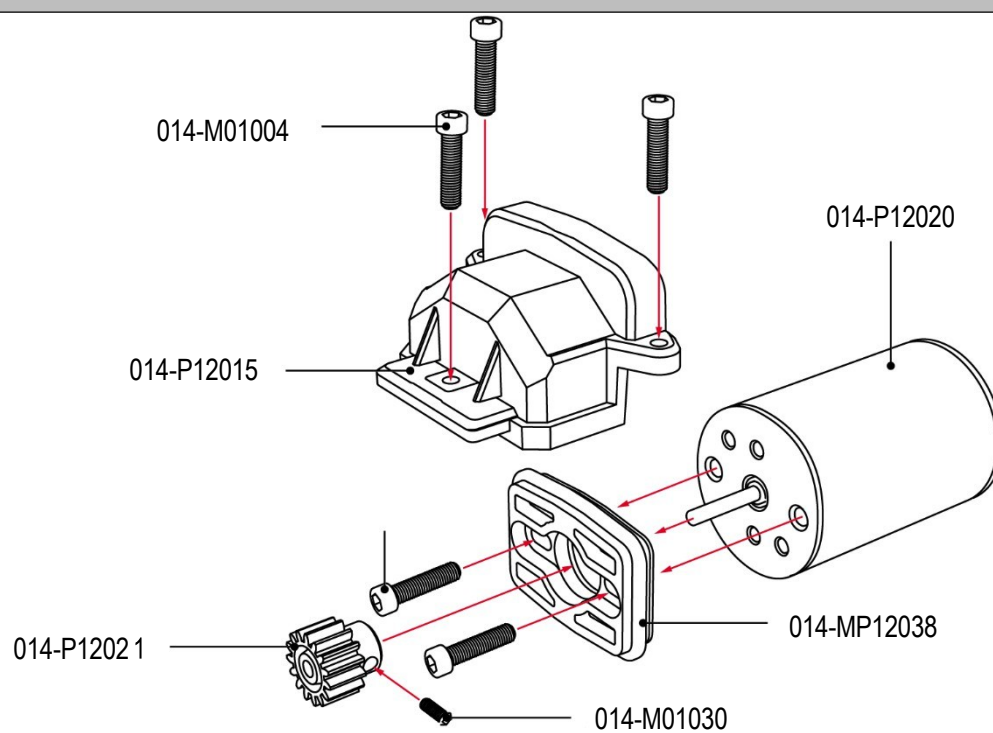


BUMERJI

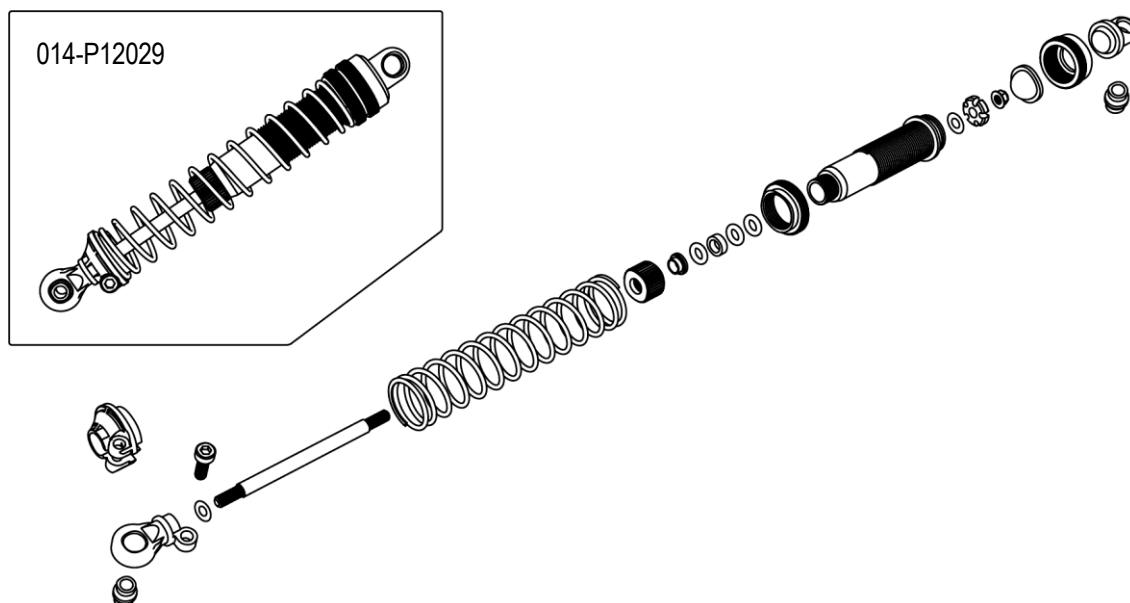

KONSTRUKCIJA ŠASIJE

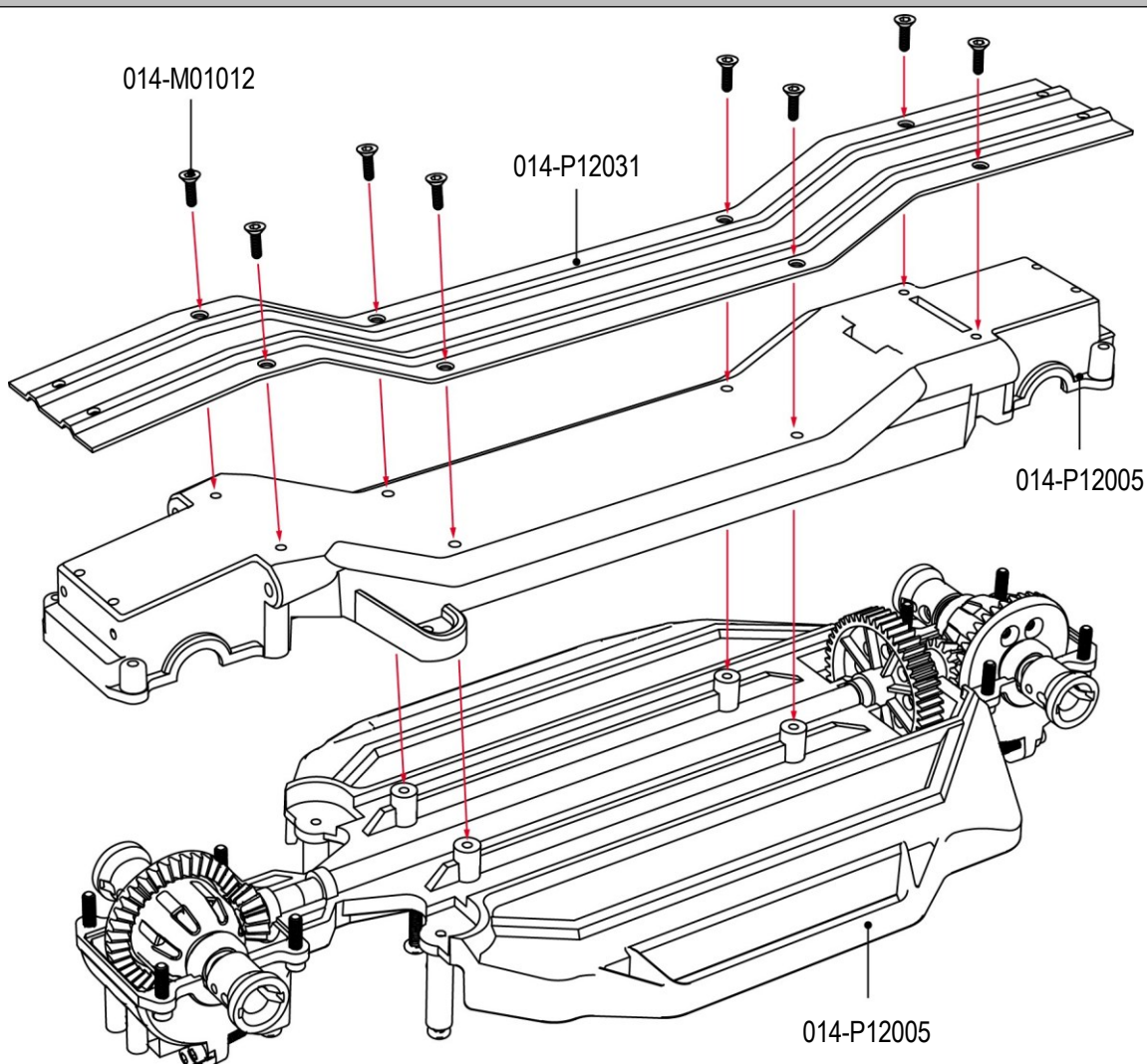

NOSILCI IN GREDI ZA VZMETENJE / NOSILCI IN GREDI ZA VZMETENJE

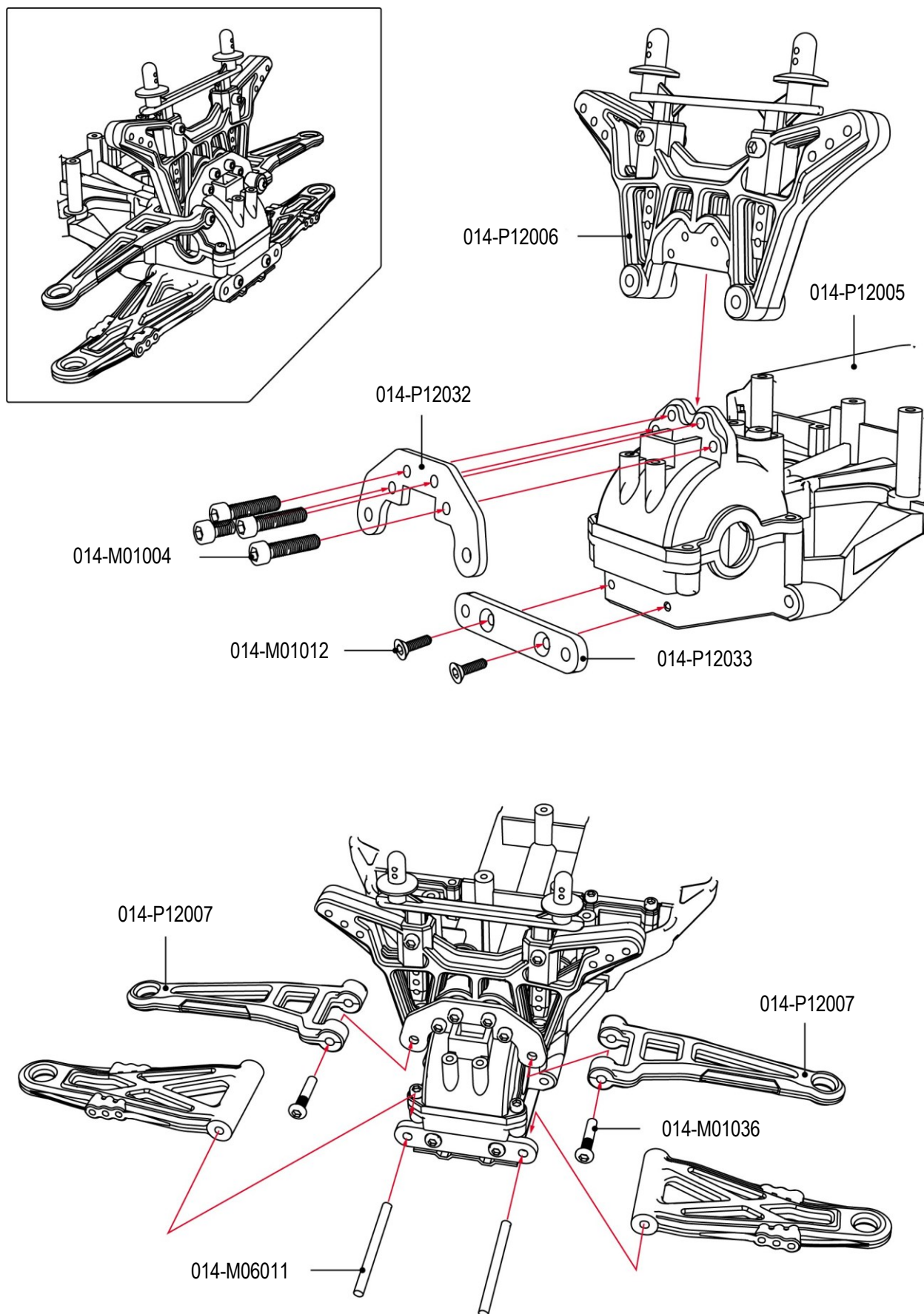

ISKANJE NAPAK

težava	Ursache / Vzrok	Lösung / Rešitev
Vozilo ne deluje.	Akumulator vozila je izprazenjen. Baterije v oddajniku so izpraznjene. Vozilo je izklopljeno. Daljinski upravljalnik je izklopljen. Vozilo je zunaj dosega. Temperaturni izklop je izklopil sistem. Motor je v okvari.	Napolnite akumulator. Zamenjajte baterije z novimi. Vključite vozilo. Vključite daljinski upravljalnik. Vozilo naj bo v dosegu. Počakajte 10 minut, da se sistem ohladi. Zamenjajte motor z novim.
Sinhronizacija frekvence traja predolgo.	Signal je moten. Čas med vklopom daljinskega upravljalnika in vklopom vozila je bil predolg.	Izklopite daljinski upravljalnik in vozilo ter poskusite znova.
Izvajanje ukazov za upravljanje traja predolgo.	V bližini so ovire ali viri motenj.	Odpeljite se na drugo lokacijo.
Vozilo se samodejno premika naprej ali nazaj.	Med nastavljanjem frekvence dušilna loputa ni bila v nevtralnem položaju.	Vozilo in daljinski upravljalnik izklopite in ponovno vklopite.
Lučka stanja je šibko osvetljena.	Baterije v daljinskem upravljalniku so izpraznjene.	Zamenjajte baterije v daljinskem upravljalniku.

Krmiljenje ne deluje	Servo je pokvarjen	Zamenjajte servo.

Rezervne dele in dodatno opremo najdete na amewi.com

amewi.com

