



## UKW Outdoor Radio mit Solarpanel, Taschenlampe und Powerbank-Funktion

*Specials*

### Features

- Mit integrierter LED-Taschenlampe, zusätzlicher Leselampe sowie SOS Notfall Lampe
- Nie ohne Stromversorgung dank 4 verschiedener Lademöglichkeiten: über eingebautes Solarpanel, via Dynamo-Handkurbel, 3x AA Batterie oder Micro USB-Ladeanschluss
- Der ideale Begleiter beim Campen, Wandern und vielen anderen Outdoor-Aktivitäten
- Mit Notfallsirene
- Mit Ladefunktion für Smartphones
- Dynamo-Handkurbel zur Stromerzeugung
- Dank Solar-Modul und Dynamo-Handkurbel komplett unabhängig vom Stromnetz nutzbar
- Einfaches Aufladen auch mit USB-Ladeadapter möglich
- Kompaktes, handliches Design ideal zum Mitnehmen
- Teleskop-Stabantenne für bestmöglichen Radioempfang
- Lieferumfang: UKW Outdoor Radio, Bedienungsanleitung

### Technische Daten

Anschlüsse	1x USB 2.0 A Buchse 1x USB 2.0 Micro-B Buchse 1x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo)
Spannungsversorgung	über Micro USB: 5 V DC über Batterie: 1,5 V DC (3x LR06)
Empfangsfrequenz	87,5 - 108 MHz (FM) 520 - 1620 kHz (AM)
Batteriekapazität	2500 mAh
Batterie	6 x C (Baby)
Batterietyp	Lithium Ionen (wiederaufladbar)
Batterielaufzeit	4 h
Schutzart	IP54
Kabellänge	0,8 m
Produktmaterial	Kunststoff
Verpackungsart	Karton
Farbe	Schwarz/Gelb
Abmessungen (Breite)	156 mm
Abmessungen (Höhe)	95 mm
Abmessungen (Tiefe)	55 mm
Geeignet für	Outdoor-Aktivitäten: Campen, Wandern, etc.

Artikelnummer:

RADK0001

EAN:

4004005036213





## Tragbarer CD-Player - Farbe:Schwarz mit Kassettendeck und FM Radio



### Features

- CD/ CD-R/ CD-RW/ MP3 Disc kompatibel
- Mit USB-Anschluss zur Wiedergabe von MP3- und WMA-Dateien
- Klangvoller Sound mit 2x 1.2 W RMS Leistung
- 30 Programmspeicherplätze für Radiosender
- Bis zu 4 Stunden Hörerlebnis im Batteriebetrieb
- Sowohl mit Netzkabel als auch mobil batteriebetrieben nutzbar
- Einfache Steuerung über die Gerätetasten
- Automatischer Sendersuchlauf
- Kopfhörerausgang
- Teleskop Stabantenne für eine optimale Ausrichtung
- Radioempfang über FM (analog)
- Lieferumfang: Boombox, Netzkabel, Bedienungsanleitung

### Technische Daten

Anschlüsse	1 x Kleingerätebuchse (IEC 60320 C7) 1 x USB 2.0 A Buchse 2 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo)
Spannungsversorgung	über Netzkabel 230 V AC , 50 Hz über Batterie: 9 V DC
Batterietyp	6 x C (Baby)
Leistungsaufnahme	16 W (im Betrieb) < 1 W (im Standby)
Lautsprechertyp	2x 1,2 W (RMS)
Empfangsfrequenz	87,5 - 108 MHz (FM)
Anzeige	LCD Display
Programmspeicherplätze	30 (FM)
Batterielaufzeit (max.)	4 h
Modellnummer	BBS24
Farbe	Schwarz
Kabellänge	1,5 m
Abmessungen (Breite)	260 mm
Abmessungen (Höhe)	133 mm
Abmessungen (Tiefe)	232 mm
Gewicht	1431 g
Verpackungsart	Karton


Artikelnummer:

658026

EAN:

4004005658026



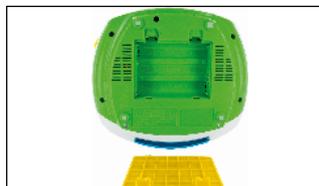

## Tragbarer CD-Player - Farbe:Bunt mit Kassettendeck und FM Radio



### Features

- CD/ CD-R/ CD-RW/ MP3 Disc kompatibel
- Mit USB-Anschluss zur Wiedergabe von MP3- und WMA-Dateien
- Klangvoller Sound mit 2x 1.2 W RMS Leistung
- 30 Programmspeicherplätze für Radiosender
- Bis zu 4 Stunden Hörerlebnis im Batteriebetrieb
- Sowohl mit Netzkabel als auch mobil batteriebetrieben nutzbar
- Einfache Steuerung über die Gerätetasten
- Automatischer Sendersuchlauf
- Kopfhörerausgang
- Teleskop Stabantenne für eine optimale Ausrichtung
- Radioempfang über FM (analog)
- Lieferumfang: Boombox, Netzkabel, Bedienungsanleitung

### Technische Daten

Anschlüsse	1 x Kleingerätebuchse (IEC 60320 C7) 1 x USB 2.0 A Buchse 2 x 3,5 mm Klinkebuchse (stereo)
Spannungsversorgung	über Netzkabel 230 V AC , 50 Hz über Batterie: 9 V DC
Batterietyp	6 x C (Baby)
Leistungsaufnahme	16 W (im Betrieb) < 1 W (im Standby)
Lautsprechertyp	2x 1,2 W (RMS)
Empfangsfrequenz	87,5 - 108 MHz (FM)
Anzeige	LCD Display
Programmspeicherplätze	30 (FM)
Batterielaufzeit (max.)	4 h
Modellnummer	BBC24
Farbe	Bunt (Blau/Gelb/Grün/Weiß)
Kabellänge	1,5 m
Abmessungen (Breite)	260 mm
Abmessungen (Höhe)	133 mm
Abmessungen (Tiefe)	232 mm
Gewicht	1413 g
Verpackungsart	Karton

Artikelnummer:

661644

EAN:

4004005661644





## Tragbarer CD-Player - Farbe:Blau mit Kassettendeck und FM Radio



### Features

- CD/ CD-R/ CD-RW/ MP3 Disc kompatibel
- Mit USB-Anschluss zur Wiedergabe von MP3- und WMA-Dateien
- Klangvoller Sound mit 2x 1.2 W RMS Leistung
- 30 Programmspeicherplätze für Radiosender
- Bis zu 4 Stunden Hörerlebnis im Batteriebetrieb
- Sowohl mit Netzkabel als auch mobil batteriebetrieben nutzbar
- Einfache Steuerung über die Gerätetasten
- Automatischer Sendersuchlauf
- Kopfhörerausgang
- Teleskop Stabantenne für eine optimale Ausrichtung
- Radioempfang über FM (analog)
- Lieferumfang: Boombox, Netzkabel, Bedienungsanleitung

### Technische Daten

Anschlüsse	1 x Kleingerätebuchse (IEC 60320 C7) 1 x USB 2.0 A Buchse 2 x 3,5 mm Klinkebuchse (stereo)
Spannungsversorgung	über Netzkabel 230 V AC , 50 Hz über Batterie: 9 V DC
Batterietyp	6 x C (Baby)
Leistungsaufnahme	16 W (im Betrieb) <1 W (im Standby)
Lautsprechertyp	2x 1,2 W (RMS)
Empfangsfrequenz	87,5 - 108 MHz (FM)
Anzeige	LCD Display
Programmspeicherplätze	30 (FM)
Batterielaufzeit (max.)	4 h
Modellnummer	BBB24
Farbe	Blau/Weiß
Kabellänge	1,5 m
Abmessungen (Breite)	260 mm
Abmessungen (Höhe)	133 mm
Abmessungen (Tiefe)	232 mm
Gewicht	1413 g
Verpackungsart	Karton

Artikelnummer:

661651

EAN:

4004005661651

