



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Bandsäge

TE-MB 18/127 U Li-Solo

Art.-Nr.: 4504215


Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825662078

Die Einhell Akku-Bandsäge TE-MB 18/127 U Li-Solo ist ein leistungsstarkes Mitglied der Power X-Change Familie und bietet flexible Einsatzmöglichkeiten durch den abnehmbaren Tisch. Höchste Sicherheit ist durch das funkenfreie Trennen von Metall im Einsatz gewährleistet. Der Winkel für Gehrungsschnitte ist von 0° - 47° einstellbar, die Schnitthöhe/-breite beläuft sich auf 115 x 127 mm. Das Sägeband und der Handgriff sind werkzeuglos wechselbar. Die Bandsäge verfügt über eine optimale Drehzahl und ein integriertes LED-Licht. Im Lieferumfang enthalten ist ein 2. Sägeband und ein mit der Bandsäge kombinierbares Untergestell. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät, diese sind separat erhältlich.


Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Funkenfreies Trennen von Metall für höchste Sicherheit
- Schnittwinkel für Gehrungsschnitte von 0 - 47° verstellbar
- Hohe Schnitthöhe/ -breite von 115 x 127 mm
- Optimale Drehzahl für fast alle Anwendungen geeignet
- LED-Licht zur idealen Beleuchtung des Schnittbereichs
- Schnellspannhebel für ein werkzeugloses Wechseln des Sägebands
- Werkzeuglos verstellbarer Handgriff für ergonomisches Arbeiten
- Flexibel mit und ohne Untergestell nutzbar
- Inkl. zweites Sägeband und Untergestell
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)

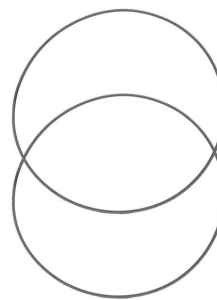



Technische Daten

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| - Spannung | 18 V |
| - Schnittgeschwindigkeit | 120 m/min |
| - Schnitthöhe/-breite | 115 mm / 127 mm |
| - Sägeband | 1141 x 13 x 0.65 mm |

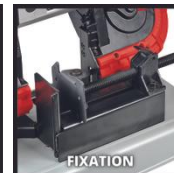

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 12.66 |
| - Bruttogewicht (kg) | 14.3 |
| - Maße Einzelverpackung | 585 x 343 x 440 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 14.3 kg |
| - Maße Exportkarton | 580 x 340 x 440 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 352 745 875 |

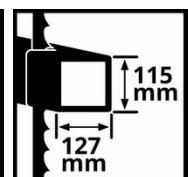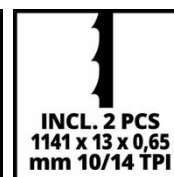

Als Sonderzubehör erhältlich



Sägebandset 1141x13mm 10/14Z
Bandsägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4506160
EAN-Code: 4006825663112
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Schneiden¹
(Stück)

Ein Akku Für alle Fälle

Ein Akku Für alle Fälle	Schneiden ¹ (Stück)
1.5 Ah	23
2.0 Ah	30
2.5 Ah	35
3.0 Ah	45
4.0 Ah	60
5.2 Ah	78
6.0 Ah	90
8.0 Ah	120

Testaufbau:

1) Metall - square steel tube 40x40x2mm - Max. elektronische Geschwindigkeit