



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Handstaubsauger

TE-HV 18/06 Li - Solo

Art.-Nr.: 2347190

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825667189

Der Einhell Akku-Handstaubsauger TE-HV 18/06 Li-Solo ist ein kompakter Helfer, um Schmutz zu beseitigen. Das handliche Kraftpaket ist Teil der flexibel kombinierbaren Einhell Power X-Change Familie. Der Handsauger reinigt blitzschnell jede Oberfläche dank der Bodendüse für Hartböden und glatte Flächen, der Polsterdüse für Polster, Autositze und Stoffe und der 26 cm langen Fugendüse für schwer erreichbare Stellen. Mit Hilfe der beiden Saugrohre (Gesamtlänge 70 cm) kann der Handsauger auch als Bodenstaubsauger eingesetzt werden. Der Filter kann mit Wasser gereinigt, vollständig getrocknet und weiterverwendet werden. Platzsparend aufbewahrt wird der Sauger dank der Wandhalterung. Lieferung ohne Akku.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18V Batterie notwendig
- 2 Geschwindigkeiten (ECO/BOOST) zur optimalen Akku-Nutzung
- Akku-Handstaubsauger mit hoher Saugleistung bis 72 mbar
- Großer Staubfangbehälter mit 0,6 Liter Fassungsvermögen
- Schnelles, einfaches Entleeren des Staubbehälters auf Knopfdruck
- Reinigung des Schmutzfilters unter fließendem Wasser möglich
- Inkl. Bodendüse für Hartböden und glatte Flächen
- Inkl. 26 cm langer Fugendüse für schwer erreichbare Stellen
- Inkl. Polsterdüse zur Reinigung von Polstern und Stoffen
- Inkl. 2 Saugrohre (gesamt 70cm) zur Nutzung als Bodenstaubsauger
- Platzsparende Aufbewahrung dank der integrierten Wandhalterung
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)




Technische Daten

- | | |
|-----------------------|---------|
| - Max. Saugleistung | 72 mbar |
| - Luftvolumen | 17 L/s |
| - Behältervolumen | 0.6 L |
| - Saugrohrlänge | 70 cm |
| - Saugrohrdurchmesser | 32 mm |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 0.95 |
| - Maße Einzelverpackung | 485 x 170 x 210 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 7 kg |
| - Maße Exportkarton | 490 x 290 x 410 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1536 3184 3732 |

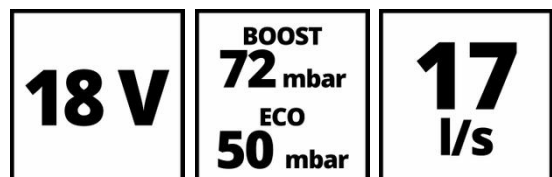

Akku-Laufzeiten



Staubsaugen¹
(Min.)



Staubsaugen²
(Min.)

Ein Akku Für alle Fälle

| | | |
|--------|----|----|
| 1.5 Ah | 9 | 16 |
| 2.0 Ah | 12 | 22 |
| 2.5 Ah | 15 | 26 |
| 3.0 Ah | 19 | 33 |
| 4.0 Ah | 25 | 44 |
| 5.2 Ah | 32 | 54 |
| 6.0 Ah | 39 | 65 |
| 8.0 Ah | 50 | 88 |

Testaufbau:

1) ohne Last - BOOST

2) ohne Last - ECO