



Einhell

EXPERT

Multifunktionswerkzeug

TE-MG 350 EQ

Art.-Nr.: 4465155

Ident.-Nr.: 21023

EAN-Code: 4006825665680

Das Multifunktionswerkzeug TE-MG 350 EQ besticht durch den kraftvollen 350 Watt Motor, die Drehzahlelektronik für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten, die Konstant-Elektronik für gleichbleibende Leistung, das integrierte LED-Licht und den Schalter mit Feststellfunktion. Der Schnellspannverschluss bietet einen werkzeuglosen Zubehörwechsel bei einer 12-fach einstellbaren sowie magnetischen Werkzeugaufnahme. Die Lieferung umfasst eine werkzeuglos montierbare Staubabsaugvorrichtung, einen Koffer (Promo E-Box S35) und eine Dreiecksschleifplatte, 9x Schleifpapier (3x P60, 3x P80, 3x P120), einen Schaber, 2x Tauchsägeblatt, 2x Segmentsägeblatt (je 1x HSS und Diamant).

Ausstattung

- Schnellspannverschluss für werkzeuglosen Zubehörwechsel
- Komfortabler Zubehörwechsel dank magnetischer Werkzeugaufnahme
- Kraftvoller Motor für beste Arbeitsergebnisse
- Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
- Für hohe Belastung ohne Drehzahlverlust dank Konstant-Elektronik
- LED-Licht für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Schalter mit Feststellfunktion für zeitintensive Arbeiten
- Inkl. werkzeuglos montierbarer Staubabsaugvorrichtung
- Softgrip für sicheres und angenehmes Arbeiten
- Inkl. Dreiecksschleifplatte
- Inkl. 9x Schleifpapier (3x P60, 3x P80, 3x P120)
- Inkl. Schaber zum Abtragen von unterschiedlichsten Oberflächen
- Inkl. Tauchsägeblatt für Holz und Kunststoff
- Inkl. BIM Tauchsägeblatt zusätzlich für Metall
- Inkl. Segmentsägeblatt für Holz, Kunststoff und Weichmetall (HSS)
- Inkl. Diamant-Segmentsägeblatt für Fliesenfugen
- Inkl. Koffer (Promo E-Box S35)





Technische Daten

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| - Netzanschluss | 220-240 V 50 Hz |
| - Leistung | 350 W |
| - Schwingzahl | 22000-40000 min ⁻¹ |
| - Leerlaufdrehzahl | 11000 - 20000 min ⁻¹ |
| - Oszillationswinkel | 3 ° |
| - Schleifpapiergröße | 93 x 93 x 93 mm |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 1.31 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 2.92 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 350 x 100 x 340 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 6 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 17.5 kg |
| - Maße Exportkarton | 635 x 370 x 360 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1950 3996 4662 |

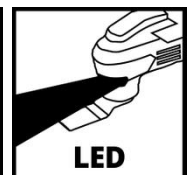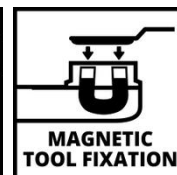

Als Sonderzubehör erhältlich



Multitool Set tiles 4pcs
Multifunktionswerkzeug-Zubehör
Art.-Nr.: 49708750
EAN-Code: 4009317087502
Einhell Accessory



Multi-Tool-Set Ho,Me,Ku 17tlg.
Multifunktionswerkzeug-Zubehör
Art.-Nr.: 49708950
EAN-Code: 4009317089506
Einhell Accessory



Multi-Tool-Set Ho,Ku 4tlg.
Multifunktionswerkzeug-Zubehör
Art.-Nr.: 49708850
EAN-Code: 4009317088509
Einhell Accessory