



Einhell

PROFESSIONAL



Akku-Schlagbohrschrauber

TP-CD 18/60 Li- i BL Solo

Art.-Nr.: 4514205

Ident.-Nr.: 21010

EAN-Code: 4006825659092

Der Einhell Akku-Schlagbohrschrauber TP-CD 18/60 Li-i Brushless bietet mit dem bürstenlosen Motor mehr Leistung und eine längere Laufzeit. Als Mitglied der Power X-Change Familie können alle Akkus der Linie verwendet werden. Zusätzlich verfügt der Schlagbohrschrauber über ein Zweigang-Getriebe für kraftvolles Schrauben und schnelles Bohren. Die Quick-Stop-Funktion ermöglicht einen einfachen Werkzeugwechsel für den Einsatz in das hochwertige 13 mm Metallbohrfutter. Die Gelenke des Anwenders werden durch den Zusatzhandgriff geschont, ein ergonomisches Design mit Softgrip sorgt für ein angenehmes Arbeiten. Das LED-Licht bietet eine gute Sicht auf den Arbeitsbereich. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich).


Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit
- Schlagbohrfunktion für universelles Arbeiten
- Hochwertiges 13mm Metallbohrfutter
- 2-Gang Getriebe für kraftvolles Schrauben und schnelles Bohren
- Ergonomisches Design mit Softgrip für angenehmes Arbeiten
- Gelenkschonendes Arbeiten dank Zusatzhandgriff
- Inkl. LED Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)




Technische Daten

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| - Anzahl Gänge | 2 |
| - Leerlaufdrehzahl (Gang 1) | 0-500 min ⁻¹ |
| - Leerlaufdrehzahl (Gang 2) | 0-2000 min ⁻¹ |
| - Max. Drehmoment hart | 60 Nm |
| - Anzahl Drehmomentstufen | 23 Stufen |
| - Bohrfutter | 13 mm Einhülzig |
| - Bohrleistung in Beton | 10 mm |
| - Schlagzahl (Gang 1) | 0-8000 min ⁻¹ |
| - Schlagzahl (Gang 2) | 0-32000 min ⁻¹ |

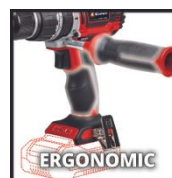

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 1.37 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 1.8 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 78 x 213 x 221 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 7.6 kg |
| - Maße Exportkarton | 335 x 230 x 230 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 6312 |

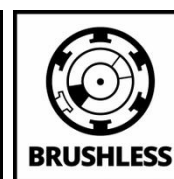

Als Sonderzubehör erhältlich



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB
Akku
Art.-Nr.: 4511524
EAN-Code: 4006825656206
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



3er Set POWERBOX Kassetten
Schlagbohrmaschinen-Zubehör
Art.-Nr.: 49109157
EAN-Code: 4009311091574
Einhell Accessory



Bitsatz 34 tlg. S-Box
Werkzeug-Zubehör
Art.-Nr.: 49108801
EAN-Code: 4009311088017
Einhell Accessory



Bit-Bohrerbox 39tlg. L-Box
Werkzeug-Zubehör
Art.-Nr.: 49108956
EAN-Code: 4009311089564
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



Bit-Bohrerbox 22tlg. S-Box
Werkzeug-Zubehör
Art.-Nr.: 49108806
EAN-Code: 4009311088062
Einhell Accessory



Bit-Bohrerbox 39tlg. L-Box
Werkzeug-Zubehör
Art.-Nr.: 49108911
EAN-Code: 4009311089113
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Schrauben¹
(Stück)

Ein Akku Für alle Fälle

1.5 Ah	265
2.0 Ah	350
2.5 Ah	440
3.0 Ah	530
4.0 Ah	700
5.2 Ah	920
6.0 Ah	1060
8.0 Ah	1400

Testaufbau:

1) Holz - 6x60mm