



Einhell

PROFESSIONAL



Akku-Tacker

FIXETTO 18/38 S

Art.-Nr.: 4257785

Ident.-Nr.: 21012

EAN-Code: 4006825668483

Der Einhell Professional Akku-Tacker FIXETTO 18/38 S ist Teil der Power X-Change Familie und ein praktischer Helfer bei der Renovierung oder dem Möbelbau. Das robuste Getriebe ermöglicht bis zu 60 Einschläge pro Minute, die Einschlagtiefe der Klammern kann exakt bestimmt werden. Per Schussregler wird zwischen Einzel- und Serienschuss gewählt. Das große Magazin mit Füllstandsanzeige fasst bis zu 100 Klammern. Der Tacker kann mit 10 - 38 mm langen und 5,7 mm breiten Klammern genutzt werden. Die schlanke Bauform mit Softgrip, die beidseitige LED-Beleuchtung und der Gürtelclip sorgen für ein angenehme Handhabung. Der Akku-Tacker wird inkl. 500 Klammern, aber ohne Akku und Ladegerät geliefert.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18V Batterie notwendig
- PressAir Technologie: Wartungsfrei, ohne extra Kosten & Equipment
- Robustes Getriebe ermöglicht bis zu 60 Schuss pro Minute
- Umschaltbar zwischen Einzel- und Serienschuss
- Robuste Bauform mit ergonomischem Handgriff
- Großes Magazin mit Füllstandsanzeige für bis zu 100 Klammern
- Öffnung des Magazins per Knopfdruck
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung für präzises Arbeiten
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auslösen des Tackers
- Zwei LEDs zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Ergonomische Softgripflächen für guten Halt & angenehmes Arbeiten
- Kein Verkratzen des Werkstücks dank gummierter Seitenflächen
- Praktischer Gürtelclip für zusätzlichen Anwenderkomfort
- Geeignet für 10 - 38 mm lange und 5,7 mm breite Klammern
- Lieferung inklusive 500 Klammern
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)




Technische Daten

- | | |
|----------------------|------------|
| - Schüsse pro Minute | 60 |
| - Klammern Typ | 53 |
| - Klammerlänge | 10 - 38 mm |
| - Klammerbreite | 5,7 mm |
| - Klammerstärke | 1,25 mm |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 2,78 |
| - Bruttogewicht (kg) | 3,51 |
| - Stück pro Exportkarton | 3 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 10 kg |
| - Maße Exportkarton | 360 x 335 x 315 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 2211 4371 5130 |

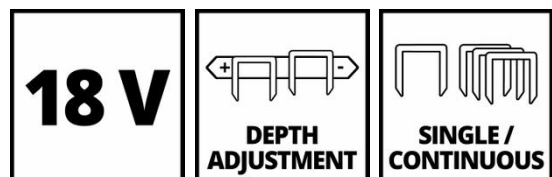

Als Sonderzubehör erhältlich



Clammern, 3000 Stk 5,7x13mm
Druckluft-Tacker-Zubehör
Art.-Nr.: 4137850
EAN-Code: 4006825504422
Einhell Accessory



Clammern, 3000 Stk 5,7x16mm
Druckluft-Tacker-Zubehör
Art.-Nr.: 4137855
EAN-Code: 4006825504439
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



Klammer 19mm, 3000 Stück
Tacker-Zubehör
Art.-Nr.: 4137875
EAN-Code: 4006825658385
Einhell Accessory



Clammern, 3000 Stk 5,7x25mm
Druckluft-Tacker-Zubehör
Art.-Nr.: 4137860
EAN-Code: 4006825504446
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory





Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	 Klammern ¹ (Stück)	 Klammern ² (Stück)
1.5 Ah	585	638
2.0 Ah	780	850
2.5 Ah	975	1063
3.0 Ah	1170	1275
4.0 Ah	1560	1700
5.2 Ah	2028	2210
6.0 Ah	2340	2250
8.0 Ah	3120	3400

Testaufbau:

1) Weichholz - 38 mm

2) Weichholz - 22mm