



Einhell

PROFESSIONAL



Akku-Nagler

FIXETTO 18/50 N

Art.-Nr.: 4257795

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825666885

Der Einhell Akku-Nagler FIXETTO 18/50 N ist Teil der kombinierbaren Power X-Change Familie und ein praktischer Helfer bei der Sanierung und Renovierung. Das robuste Getriebe ermöglicht bis zu 60 Einschläge pro Minute, die Einschlagtiefe der Nägel kann exakt bestimmt werden. Per Schussregler wird zwischen Einzel- und Serienschuss gewählt. Das große Magazin mit Füllstandsanzeige fasst bis zu 100 Nägel. Die Nagelpistole kann mit 15 - 50 mm langen und 1,0 mm starken Nägeln genutzt werden. Die schlanke Bauform mit Softgrip, die beidseitige LED-Beleuchtung und der Gürtelclip sorgen für ein angenehme Handhabung. Der Akku-Nagler wird inkl. 500 Nägeln, aber ohne Akku und Ladegerät geliefert.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18V Batterie notwendig
- PressAir Technology: Wartungsfrei, ohne extra Kosten & Equipment
- Robustes Getriebe ermöglicht bis zu 60 Einschläge pro Minute
- Umschaltbar zwischen Einzel- und Serienschuss
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung für präzises Arbeiten
- Robuste Bauform mit ergonomischem Handgriff
- Großes Magazin mit Füllstandsanzeige für bis zu 100 Nägel
- Öffnung des Magazins per Knopfdruck
- Werkzeugloses Entfernen verklemmter Nägel im Schusskanal
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auslösen des Naglers
- Zwei LEDs zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Ergonomische Softgripflächen für guten Halt & angenehmes Arbeiten
- Kein Verkratzen des Werkstücks dank gummierter Seitenflächen
- Praktischer Gürtelclip für zusätzlichen Anwenderkomfort
- Geeignet für 15 - 50 mm lange und 1,0 mm starke Nägel
- Lieferung inklusive 500 Nägel
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)




Technische Daten

- | | |
|----------------------------------|------------|
| - Akku | 18 V |
| - Nagelstärke | 1 mm |
| - Schüsse pro Minute | 60 |
| - Magazinkapazität | 100 STK |
| - Nagellänge (min. - max. Länge) | 15 - 50 mm |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 2.82 |
| - Bruttogewicht (kg) | 4.04 |
| - Maße Einzelverpackung | 347 x 294 x 100 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 3 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 12.6 kg |
| - Maße Exportkarton | 360 x 335 x 315 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 2142 4410 5040 |

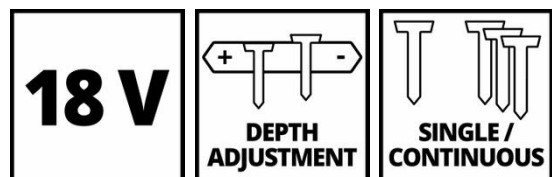

Als Sonderzubehör erhältlich



Nägel 3000 Stk., 50mm
Druckluft-Tacker-Zubehör
Art.-Nr.: 4137873
EAN-Code: 4006825505795
Einhell Accessory



Nägel 3000 Stk., 40mm
Druckluft-Tacker-Zubehör
Art.-Nr.: 4137872
EAN-Code: 4006825504866
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



Nägel 3000 Stk., 25mm
Druckluft-Tacker-Zubehör
Art.-Nr.: 4137871
EAN-Code: 4006825504460
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory





18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



Nägel 32mm, 3000 Stück
Tacker-Zubehör
Art.-Nr.: 4137874
EAN-Code: 4006825658378
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	 Nageln ¹ (Stück)	 Nageln ² (Stück)
1.5 Ah	514	630
2.0 Ah	685	840
2.5 Ah	857	1050
3.0 Ah	1028	1260
4.0 Ah	1370	1679
5.2 Ah	1781	2183
6.0 Ah	2055	2519
8.0 Ah	2740	3358

Testaufbau:

1) Weichholz - 50 mm

2) Weichholz - 32 mm