



# Einhell

# ACCESSORY



PXC-Starter-Kit

**18V 4-6Ah & 6A  
Boostcharger**

**Art.-Nr.: 4512143**


Ident.-Nr.: 21012

EAN-Code: 4006825667653

Das Einhell 18V 4-6Ah PXC Starter Kit ist die ideale Basis, um das heimische Power X-Change-Sortiment aufzubauen. Mit einem Akku und einem Ladegerät für alle Geräte spart man bei der Anschaffung erhebliche Kosten, die universelle Einsatzmöglichkeiten schont zudem die Umwelt und bietet gleichzeitig Flexibilität. Dank MULTI-Ah Technologie ist der Betrieb als 6Ah-Akku für maximale Laufzeit sowie als 4Ah-Akku für eine 3x längere Lebensdauer möglich. Die neuesten Li-Ion Zellen schaffen 100% mehr Power für max. Kraft in allen Anwendungen. Mit dem Einhell PXC-Ladegerät Power X-Boostcharger 6A lassen sich Akkus innerhalb von 60 Minuten aufladen. Der zuschaltbare Boostmode verkürzt die Ladezeiten signifikant um 50%.


## Ausstattung

- Universell verwendbar für alle Power X-Change Geräte:
- Geld sparen, Umwelt schonen und Flexibilität in Haus und Garten
- Ausstattung Akku:
  - MULTI-Ah Technologie: 6Ah-Akku für max. Kapazität oder 4Ah-Akku
  - zum schonen des Akkus für eine 3x längere Gesamtlebensdauer
  - PLUS-Technologie: mehr Power für leistungintensive Arbeiten
  - Das prozessgesteuerte Batteriemangementsystem ABS steht für
  - max. Sicherheit, optimale Geräteperformance, Laufzeit+Lebensdauer
  - Exaktes Anzeigen des Ladezustandes in % über die Digitalanzeige
  - Neueste Zellen bringen 100% mehr Power für maximale Performance
  - Ermöglicht kabellose Freiheit:Kein Kabelsalat und freies Arbeiten
  - Hoher Stoßschutz und gute Griffigkeit durch gummiertes Gehäuse
  - staub-, korrosions-, und mechanisch geschütztes Gehäuse
  - Geeignet für den TWIN-PACK Einsatz bei 36V-Anwendungen
- Ausstattung Ladegerät:
  - Schnellstes Ladegerät der Power X-Change Systemreihe
  - 50% verkürzte Ladezeiten durch zuschaltbaren Boostmodus:
  - der 6Ah Akku ist wieder einsatzbereit in 60 Min.
  - Permanente Akkuüberwachung für optimalen Ladevorgang
  - Reaktivierung tiefentladener Akkus durch den Refresh-Modus
  - Höchste Sicherheit angesichts intelligentem Lademanagement
  - Aktuelle Informationen über 6-fache Zustands-LED-Anzeige
  - Benutzerfreundliche Wandmontage dank integrierter Aufhängeösen

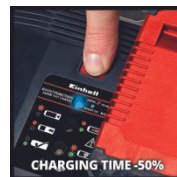

## Technische Daten

- Netzanschluss Ladegerät	200-240 V   50-60 Hz
- Ausgangsspannung Ladegerät	18 V
- Ladezeit	1h
- Spannung	18 V
- Akku-Kapazität	6000 mAh
- Max. Power	1350 W
- Anzahl Akkus	1 STK

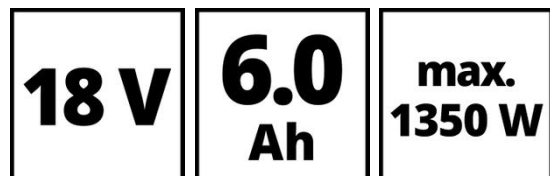

# Logistische Daten

- Produktgewicht (kg)	1.88
- Bruttogewicht (kg)	2.23
- Dimensions single packaging	323 x 98 x 248 mm
- Stück pro Exportkarton	6 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	13.38 kg
- Maße Exportkarton	430 x 355 x 310 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	3420   7098   8484