

Die Zukunft des Grillens ist smart!



PG 8139 SEVO SMART CONTROL GTS

Die USP auf einen Blick:

- **Smart grilling** - Durch die smarte App-Steuerung gelangen komplexe Gerichte wie von selbst
- **Einfache Steuerung** via intuitivem OLED-Display und immer die volle Kontrolle dank integriertem Kernthermometer
- **Low and slow** - Dank 3-Zonen-Heizungstechnologie und Deckel bleiben keine Grillwünsche offen
- **BoostZone** – 500 °C für ausgezeichnete Brandings und perfekte Steaks



APP CONTROL



OLED DISPLAY &
2 THERMOMETERS



500 °C BOOST ZONE &
3-ZONE HEATING



PERFECT STEAK

Produktdetails



Modularer Aufbau:

Viele Teile sind entnehmbar, dadurch ist eine leichte Reinigung möglich



BoostZone

Volle Power durch die speziell entwickelte Doppel-Heizung



Grillrost

Geteilter Edelstahl-Grillrost für beste Leistung und einfache Reinigung (Ø7mm)



Wasser in der Reflektorschale

Für leichte Reinigung, gegen Fettbrand und Rauchbildung. Die Schale verfügt über 2l Fassungsvermögen.



SafeTouch

Bereits heute halten wir uns an die Richtlinien von morgen. Natürlich erwärmt sich der SEVO - aber eben nicht so heiß, als dass man sich sofort daran verbrennt.



XXL Zuleitung


2m langes Anschlusskabel erleichtert die Platzwahl und sorgt für mehr Flexibilität.



3-Zonen Heizung

Die eigens entwickelte Heizung verfügt über drei Modi:

LowZone – bestens für Low & Slow Gerichte und zum Nachgaren von Steaks
HotZone – optimal geeignet zum Grillen mit Temperaturen bis zu 340°C
BoostZone – volle Power mit bis zu 500°C für das perfekte Steak

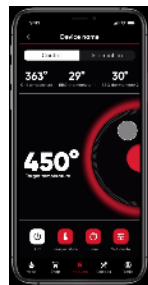

Umfangreiche App

Optional kann der SEVO SMART CONTROL auch über die SEVERIN App gesteuert und jederzeit kontrolliert werden. Auch die Funktionen wie **Timer** und **Kernthermometer** können hier bequem genutzt werden. Selbst komplexe Gerichte gelingen dank **Grillmaster** garantiert.



Grillwagen

Der SEVO SMART CONTROL kann einfach auf den Grillwagen aufgesetzt werden, ohne weitere Montage. Dank der zwei Seitentische und des Ablagerostes verfügt der Grillwagen über genug Stauraum für stressfreies Grillen.

Wichtige Daten im Überblick

Leistung in Watt	3.000 Watt
Farbe	Edelstahl-schwarz
Maße der Grillfläche	Ca. 41,5 cm x 31,5 cm
LED-Leuchte zur Statusanzeige	Standby: Blau LowZone: Violett HotZone: Orange BoostZone: Rot
Grillthermometer	Ja, mit bis zu zwei Temperaturfühlern (10°C – 300°C)
Timer	Ja, bis zu 23h 59min
Grilltemperatur	LowZone: 80°C – 200°C HotZone: 80°C – 340°C (320°C bei geschlossenem Deckel) BoostZone: 330°C – 500°C
Zuleitung	2,00 m
Automatische Abschaltung	Sicherheits-Mikroschalter, Heizelement schaltet bei Entnahme automatisch ab
Maße Seitentische	46 x 25 cm
Maße Ablagerost	67 x 41 cm
Produktmaße (o. Grillwagen)	Breite 57 cm x Höhe 32 cm x Tiefe 50 cm
Produktmaße (m. Grillwagen)	Breite 126 cm x Höhe 119 cm x Tiefe 65 cm
Arbeitshöhe	100 cm
Gewicht des Produktes	31 kg
Maße inkl. Verpackung	92,5 x 66 x 66 cm
Gewicht inkl. Verpackung	38 kg
VE	1
GTIN-Code	4008146037450