


## Hauptmerkmale



Bildschirmdiagonale	59,94 cm / 23,6 Zoll / 16:9
Auflösung	1920 x 1080 @ 165Hz
Panel / Blickwinkel	SuperClear® VA / 178°/178°
Konnektivität	1x DisplayPort, 2x HDMI
Besonderheit	1500R Curved 1MS MPRT, FreeSync Premium Blaulichfilter

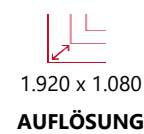

## Produktbeschreibung

Der ViewSonic® VX2418C-Monitor bietet mit seinem gekrümmten 1500R-Bildschirm und der Full HD-Auflösung von 1080p ein beeindruckendes Seherlebnis bei der Arbeit oder beim Spielen. Mit Funktionen wie einer hohen Bildwiederholfrequenz von 165 Hz, einer Reaktionszeit von 1 ms (MPRT) und der AMD FreeSync Premium-Technologie eliminiert dieser Monitor praktisch Tearing und Stottern für ein flüssiges Spielerlebnis. Der VX2418C ist außerdem mit den exklusiven ViewMode™-Voreinstellungen von ViewSonic ausgestattet, die eine optimierte Bildschirmleistung für verschiedene Home-Entertainment-Anwendungen wie das Ansehen von Filmen, das Bearbeiten von Dateien oder das Spielen von Videospiele bieten. Zwei HDMI (v1.4)-Eingänge und ein DisplayPort (v1.2)-Eingang bieten flexible Anschlussmöglichkeiten sowohl für den allgemeinen Gebrauch als auch für die Unterhaltung.

## Anschlüsse

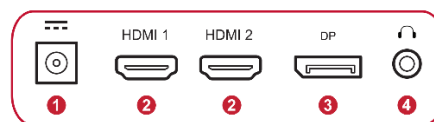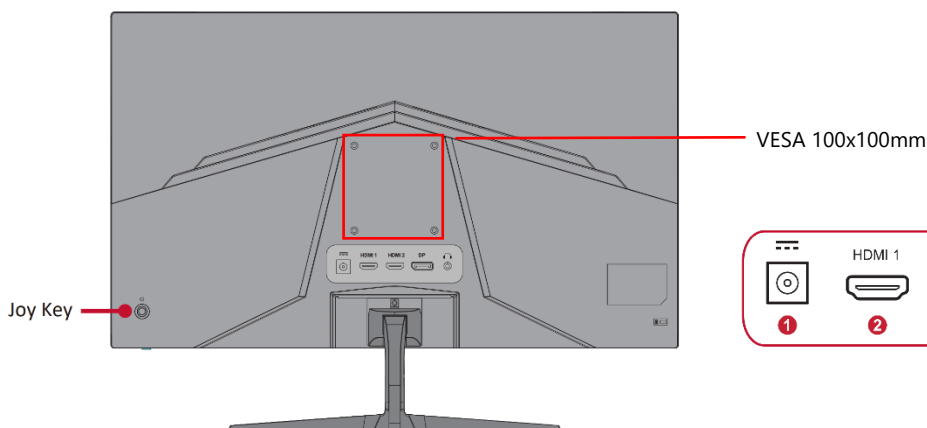

01 AC In  
02 HDMI 1 + 2

03 DisplayPort  
04 3,5mm Audio Out

# Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN	VX2418C (VS19012)
Bilddiagonale	59,94 cm / 23,6 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® VA
Panel Oberfläche	Entspiegelt (25% Haze), Gehärtet (3H)
Curved	1500R
Anzeigefläche (H/V)	521 x 293 mm
Native Auflösung	1920 x 1080 @165Hz (DP)
Reaktionszeit	1ms MPRT
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis (nativ)	3.000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	80Mio.:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR> 10)
Pixelabstand	0,272x 0,272 mm
Farben	16,7Mio.
Special Features	FreeSync, Premium, 144Hz,
EINGÄNGE	
DisplayPort	1x v1.2 (max. 165Hz)
HDMI / Version	2x v1.4 (max 144Hz)
HDCP	1,4
AUDIO	
Lautsprecher	2x 2Watt
Audio out (3,5 mm)	1
FEATURES	
ECO Mode	Ja
Blaulichfilter	Ja
Sync	FreeSync Premium
ERGONOMIE	
Neigen (°)	-5/+20
Kensington Security Lock Slot	Ja
VESA	100mm x 100mm
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt
Bedienelemente	5 Tasten (↑ → ↓ ← Power)
OSD Hauptmenü	Eingangsauswahl, Audioanpassung, Ansichtsmodus, Farbanpassung, manuelle Bildanpassung, Setup-Menü

LEISTUNG	
Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Extern 12V/2,5A
Verbrauch typisch	23 Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	19 Watt
Verbrauch ECO (min.)	15 Watt
Verbrauch Standby	0,5 Watt
Verbrauch ausgeschaltet	0,3 Watt
Energieverbrauch [KWh/1000h]	21
Energieeffizienzklasse	F
ZERTIFIZIERUNGEN	
ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE Windows 10/11 zertifiziert, MacOS getestet	
LIEFERUMFANG	
Kabellänge (alle Kabel)	1,5m
Monitor VX2418C, HDMI Kabel v1.4, Netzteil mit Netzkabel, Schnellstartanleitung	
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Abmessungen (inkl. Standfuß)	540 x 413 x 209 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	540 x 322 x 74 mm
Abmessungen Karton	605 x 402 x 136 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	3,1 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	2,6 Kg
Versandgewicht	4,4 Kg
VERPACKUNGSMATERIALIEN	
Karton x1 -- Einteilige Konstruktion mit doppelter Wand, 700g	
Kunststoffgriff x1 -- PE-LD, 10g	
Polyschaum x2 -- EPS, 191g	
Zubehör-Plastiksäcke x1 -- PE-LD, 8g	
PE-Beutel (Abdeckung Monitor) x1 -- EPE+HDPE, 12g	
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Temperatur Betrieb	0°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb	20% bis 90% Nichtkondensierend
Temperatur Lagerung / Versand	0°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit Lagerung / Versand	5% bis 90% Nichtkondensierend
SONSTIGES	
Menüsprachen	14
Ursprungsland	China
EAN Code	0766907016345
Garantie	2 Jahre Pick Up, Repair, Return