

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012



Artikel-Nr.: MT68057

MT TAVOLA PREMIUM LED Akku Tischleuchte 2W
200lm/827 Silbergrau

EAN-Code: 4020856680573

Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja
Leuchtmittel austauschbar?	Nein
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40° C
LED Modul Bemessungslebensdauer	20.000 h
Schaltzyklen	40.000 x
Drehbar	Nein
Schwenkbar	Nein
Material	Kunststoff/Aluminium

Produktabmessungen

Höhe	380 mm
Breite	110 mm
Tiefe	110 mm
Gewicht	1054 g



Elektrische Kenndaten

Spannung (Batterie)	DC3,7 V
USB-Ladegerät	100-240 V
Laden per USB-Kabel	max. DC5V/1A
Leuchtdauer	bei vollem Akku bis zu 12 Std
Ladezeit	5 bis 6 Stunden
Batterieart	Li-Ion Akku (wiederaufladbar)
Anschlussart	USB-C
Leistungsaufnahme	2,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme	2,0 W
Elektrischer Leistungsfaktor	$\lambda > 0,5$
Dimmbar?	Ja 100-5% (Touch-Dimmer)

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	827
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabe	Ra 80
Lumen Lichtquelle	350 lm
Lumen umgebendes Produkt	200 lm
Feldwinkel	90°
Lichtstromerhalt ¹	70 %
Farbkonsistenz SDCM	< 6

¹ am Ende der Nennlebensdauer


gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Hinweise und Empfehlungen

Zubehör

Inklusive 1,5m magnetisches USB-C Ladekabel und
100-240V USB-Ladegerät

Hinweise

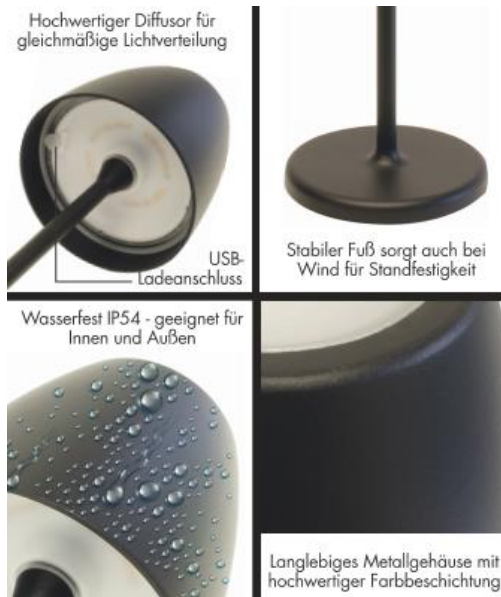

Dimmbar per Touch-Schalter



 
Schutzart

IP54 Staub und spritzwassergeschützt für den Außenbereich geeignet.

Schutzklasse

Leuchte: Schutzklasse 3
Ladegerät: Schutzklasse 2

Abmessungsskizze



Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>