


VA32UQSB

EAN 4711081965602

Produkt Nummer 90LM04W7-B01E70




- 28-Zoll-(73,7cm-)Display mit 4K UHD-Auflösung (3840 x 2160) und IPS-Panel mit 178° Weitwinkel für scharfe und beeindruckende Bilder
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten, einschließlich Dual-HDMI, DisplayPort und USB-Hub
- Unterstützt HDR-10, um helle und dunkle Bereiche zu verbessern, für ein lebensechtes Seherlebnis
- Ergonomisches Design mit Neigungs-, Dreh- und Schwenkfunktion sowie Höhenverstellung für ein komfortables Seherlebnis
- ASUS Eye Care Monitore verfügen über TÜV Rheinland-zertifizierte Flicker-Free- und Blaulichtfilter-Technologien, um ein angenehmes Betrachtungserlebnis zu gewährleisten

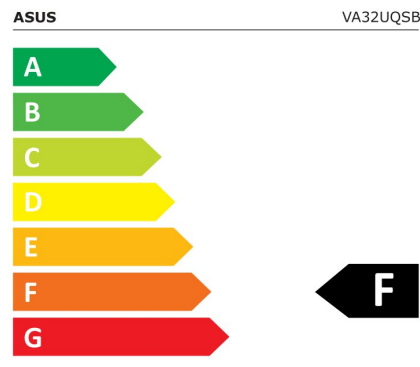

32 kWh/1000h

 ABCDEF**G**
HDR
41 kWh/1000h



2019/2013

Technische Daten VA32UQSB

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	80 cm (31.5 Zoll)
Display-Auflösung:	3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Bildschirmtechnologie:	LED
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	4K Ultra HD
Panel-Typ:	IPS
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1000:1
Maximale Bildwiederholrate:	60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	1,073 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:	LED
Helligkeit (typisch):	350 cd/m ²
Reaktionszeit:	4 ms
Blendfreier Bildschirm:	Ja
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,182 x 0,182 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	69,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	39,2 cm
Digital horizontale Frequenz:	110 – 140 kHz
Digital vertikale Frequenz:	24 – 60 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):	High Dynamic Range 10 (HDR10)

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Ja
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
USB-Hub-Version:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:	2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	2
HDMI-Version:	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	1
DisplayPorts-Version:	1.2
Kopfhörerausgänge:	1
HDCP:	Ja

HDCP-Version:	1.4
---------------	-----

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Fuß):	714,6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):	264,9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	594,1 mm
Gewicht (mit Ständer):	9,34 kg
Breite (ohne Standfuß):	71,5 cm
Tiefe (ohne Standfuß):	5,3 cm
Höhe (ohne Standfuß):	42,4 cm
Gewicht (ohne Ständer):	6,22 kg

Leistung	
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	30 W
Stromverbrauch (aus):	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	794 mm
Verpackungstiefe:	218 mm
Verpackungshöhe:	512 mm
Paketgewicht:	12 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie	
VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperr-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperr:	Kensington
Höheneinstellung:	15 cm
Pivot:	Ja
Pivot Winkel:	-90 – 90°
Schwenkbar:	Ja
Schwenkwinkelbereich:	-180 – 180°
Neigungswinkelbereich:	-5 – 25°
Neigungsverstellung:	Ja

Lieferumfang

Ständer enthalten:	Ja
Mitgelieferte Kabel:	AC, HDMI, USB

Design

Marktpositionierung:	Business
Produktfarbe:	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:	Ja
Fußfarbe:	Schwarz

Leistungen

NVIDIA G-SYNC:	Nein
AMD FreeSync:	Nein
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Ja
Integrierte Kamera:	Nein
Anzahl der Lautsprecher:	2
RMS-Leistung:	4 W