

Hauptmerkmale

- AMD FreeSync™ Premium
- 170 Hz Bildwiederholfrequenz
- Schnelle 1ms MPRT
- IPS-Display mit HDR10
- 2K QHD-Auflösung
- Ergonomischer Standfuß



SuperClear® IPS

PANEL350 cd/m²**HELLIGKEIT**

1 ms MPRT

REAKTIONSZEIT

2.560 x 1.440

AUFLÖSUNG


HDR

HDR10

Produktbeschreibung

Mit einer beeindruckenden Bildwiederholfrequenz von 170 Hz bietet der ViewSonic VX2780J-2K ein hervorragendes Seherlebnis. Die AMD FreeSync™ Premium technologie sorgt für flüssige Animationen und verhindert Tearing und Stottern. Mit einer MPRT-Reaktionszeit von 1 ms bietet der Monitor eine sehr gute Bildschirmqualität und Geschwindigkeit. Der VX2780J-2K ist außerdem mit den exklusiven ViewMode™-Voreinstellungen von ViewSonic ausgestattet, die eine optimierte Bildschirmleistung für verschiedene Home-Entertainment-Anwendungen wie das Ansehen von Filmen, die Bearbeitung oder das Spielen von Videospiele bieten. Darüber hinaus bieten ein DisplayPort- und zwei HDMI-Eingänge flexible Anschlussmöglichkeiten sowohl für den allgemeinen Gebrauch als auch für die Unterhaltung.

Anschlussbelegung

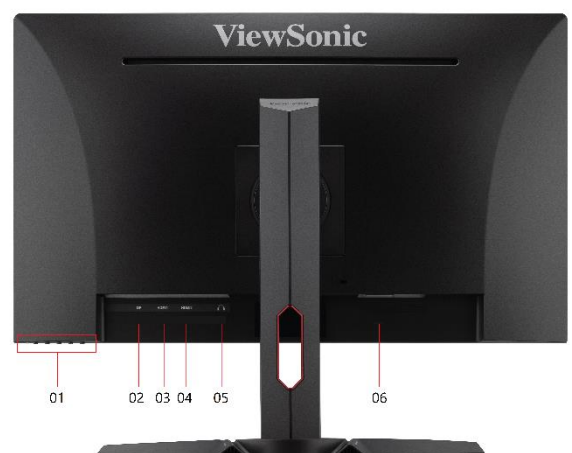

01) Bedientasten
02) DisplayPort

03) HDMI 1
04) HDMI 2

05) Audio Out
06) AC-In

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	VX2780J-2K (VS17861)
Bilddiagonale	69 cm / 27 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® IPS
Panel Oberfläche	Matt (Non glare)
Entspiegelung	25% Haze
Härtegrad	3H
Anzeigefläche (H/V)	597 x 336 mm
Native Auflösung	2560 x 1440 @ 170Hz
Reaktionszeit	1ms MPRT
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	1000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	80Mio:1
Pixelabstand (H/V)	0,233 mm x 0,233 mm
Betrachtungswinkel (H/V)	178°/178°
Farbtiefe	10 bit (8 bit + FRC) / 1,07Mrd. Farben.

EINGÄNGE

HDMI / Version	2x v2.0
DisplayPort / Version	1x v1.4
HDCP	2.2

AUDIO

Lautsprecher	Keine
Audio out (3,5 mm)	1x

FEATURES

99% SRGB, AMD FreeSync Premium, HDR10, Game Modus, ECO Modus, ViewModi; Blaulichtfilter, Flimmerfrei, 3 Seiten rahmenloses Design

ERGONOMIE

Neigen	-3°/+20°
Drehen	±45°
Rotieren (Pivot)	±90°
Höhenverstellbarkeit	130mm
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt
Physikalische Tasten	5
OSD-Menü	Eingangsauswahl, Audioanpassung, Anichtsmodus, Farbanpassung, manuelle Bildanpassung, Setup-Menü

LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Intern
Verbrauch typisch	31Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	25Watt
Verbrauch ECO (min.)	22Watt
Verbrauch Standby	≤0,5Watt
Verbrauch ausgeschaltet	≤0,3Watt
Energieeffizienzklasse	SDR: F HDR: G
Energieverbrauch [KWh/1000h]	SDR 26KW HDR 39KW

ZERTIFIZIERUNGEN

CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE
Windows 10/11 zertifiziert; macOS getestet

LIEFERUMFANG

VX2780J-2K x1, 3-poliges Netzkabel (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort-Kabel (v1.2; Stecker-Stecker) x1, Schnellstartanleitung x1
Kabellänge aller Kabel Ca. 150cm

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	617 x 551 x 228 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	617 x 366 x 48 mm
Abmessungen Karton	846 x 475 x 161 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	6,4 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	4,4 Kg
Versandgewicht	8,3 Kg

VERPACKUNGSMATERIALIEN

Karton x1 -- Einteilige Konstruktion mit doppelter Wand, 950g
Kunststoffgriff x1 -- PE-LD, 10g
Polyschaum x2 -- EPS, 469g
Zubehör-Plastiksäcke x1 -- PE-LD, 12g
PE-Beutel (Abdeckung Monitor) x1 -- PE-LD, 15g

SONSTIGES

Umgebungstemperatur Betrieb	0°C ~ 40°C
Umgebungstemperatur Versand / Lager	-20°C ~ 60°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb	20% ~ 90% nicht kondensierend
Luftfeuchtigkeit Versand / Lager	5% ~ 90% nicht kondensierend
Menüsprachen	15
Ursprungsland	China
EAN Code	076690702198 1
Garantie	2 Jahre Pick Up, Repair, Return

Datenstand: 07.06.2023