


PX749-4K

4K UHD HOME-ENTERTAINER

Hauptmerkmale


- Designed für Xbox für das ultimative Spielerlebnis
- 4K HDR und Harman-Kardon Lautsprechern
- Bis zu 300" Bildschirmgröße mit 4.000 ANSI Lumen für maximalen Spielspaß zu Hause
- 4,2 ms Ultra-Fast Input & 240 Hz Bildwiederholrate
- Direktes Streaming von Großbildschirmen über USB-C
- Flexible Installation: 1,3-facher optischer Zoom, Warping und seitliche Projektionsmöglichkeiten

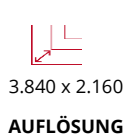

Produktbeschreibung

Der PX749-4K ist ein 4.000 ANSI-Lumen 4K-Heimprojektor, der für Xbox designt wurde und das ultimative Spielerlebnis mit Xbox-exklusiven Auflösungs- und Bildwiederholratenkombinationen bietet. Der Projektor glänzt durch Wertigkeit und Helligkeit und liefert pixelgenaue Bilder in echter 4K UHD-Brillanz mit HDR/HLG-Unterstützung. Der PX749-4K ist mit einem Harman-Lautsprecher ausgestattet, der den audiovisuellen Genuss steigert, sodass Sie sich voll und ganz auf das Spiel konzentrieren können. Erleben Sie eine ganz neue Ebene des Spielens mit 4,2 ms ultraschneller Eingabe, einer Bildwiederholrate von 240 Hz und USB-C-Konnektivität für direktes Streaming von Nintendo® Switch. Mit 1,3-fachem optischem Zoom, Warping, H/V-Keystone und Auto-V-Keystone ist die Einrichtung schneller und einfacher als je zuvor und kann auf nahezu jeder Oberfläche einen Bildschirm von bis zu 300" erzeugen. Der PX749-4K ist auch eine perfekte Ergänzung für Ihr Smart Home, mit LAN-Steuerungsfunktion, die mit Hausautomatisierungssystemen kompatibel ist, und 12-V-Trigger-Ausgang.

Abmessungen und Anschlüsse

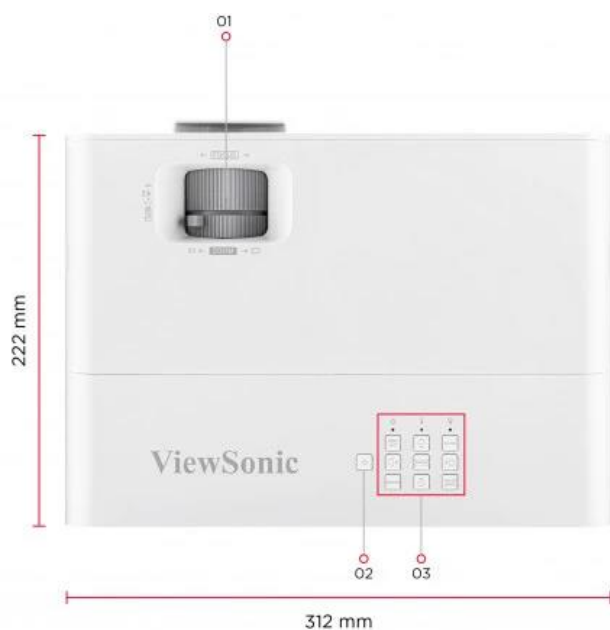

1. Zoom/Focus Ring
2. Power Key
3. Keypad

4. Adjustment Foot
5. Lens
6. Audio Out

7. HDMI 2.0/ HDCP2.2 x 2
8. USB-C (5V/1A)
9. RS232

10. 12V Out
11. USB-A (5V/1.5A, Service)
12. RJ45

13. AC In
14. Kensington Lock

PX749-4K

4K UHD HOME-ENTERTAINER

Technische Daten

SPEZIFIKATIONEN	PX749-4K (VS19349)
Projektionssystem	0,47" UHD
Native Auflösung	3.840x2.160
DMD-Typ	DC3
Helligkeit	4.000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis mit SuperEco-Modus	12.000:1
Farbtiefe	1,07 Mrd. Farben
Lichtquellentyp	Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle (Normal)	4.000 Betriebsstunden
Lebensdauer der Lichtquelle (SuperEco)	20.000 Betriebsstunden
Lampenleistung	240 Watt
Linse	F = 1,94-2,12, f = 12-15,6mm
Projektionsversatz	120% +/- 6%
Projektionsverhältnis	1,13 – 1,47
Optischer Zoom	1.3x
Digitaler Zoom	0,8x-2,0x
Bildgröße	30"-300"
Projektionsabstand	0,75m-9,76m (100"@2,50m)
Keystone Trapezkorrektur	H: +/- 40° , V: +/- 40°
Lens Shift H/V	Nicht vorhanden
Betriebsgeräusch (Normal / Eco)	33dB / 28dB
Eingangsverzögerung	4,2ms
Unterstützte Auflösungen	VGA(640 x 480) bis 4K(3840 x 2160)
HDTV-Kompatibilität	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P
Horizontale Frequenz	15K-135KHz
Vertikale Scanrate	23-240Hz
INPUT	
HDMI	2x (HDMI 2.0/ HDCP 1.4/2.2)
USB-C	1x (5V / 2A)
OUTPUT	
Audio (3,5 mm)	1x
Lautsprecher	10 Watt Cube
USB Typ A (Stromversorgung)	1x (5V/ 1,5A)
12Volt Trigger	1x

STEUERUNG	
RS232 (DB 9-poliger Stecker)	1x
RJ45	1x (LAN Steuerung)
FEATURES	
SonicExpert (HARMAN Tuning), Warping, 4 Corner Adjustment, Auto Keystone, LAN Control, vController (RS232, LAN), Network Control (Webpage), AMX (Device Discovery), Crestron (RoomView), Crestron Fusion (CCV1), PJ Link, Extron (RS232), ATEN, Designed for XBOX, Remote Control Code x8, Preload Pattern, Auto Power on - HDMI CEC Function, Auto Power on - Signal Power on by HDMI, Auto Power on - Direct Power on, Smart Energy - Auto Power off, Smart Energy - Sleep Timer, Smart Energy - Power Saving, Presentation Timer, Password Protection, Keypad Lock, Ultra Fast Input (≤ 4.2 ms), High Altitude Mode, vColorTuner, Projector Software Update	
LIEFERUMFANG	
PX749-4K	1x
Netzkabel	1x
USB-C Kabel	1x
Fernbedienung	1x (beleuchtete Tasten)
Kurzanleitung	1x
OPTIONALES ZUBEHÖR	
Lampe/Lichtquelle	RLC-127
Tragetasche	PJ-CASE-008
SONSTIGES	
Versorgungsspannung	100-240V +/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Leistungsaufnahme	Normal: 310 Watt Standby: <0,5 Watt
Betriebstemperatur	0~40°C
Karton	Braun (Natur)
Nettogewicht	3,0 Kg
Bruttogewicht	3,9 Kg
Abmessungen (BxTxH) mit Stellfuß	312x222x108mm
Abmessungen der Verpackung	415x168x297mm
OSD-Sprachen: Englisch, Französisch, Spanisch, Thai, Koreanisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Schwedisch, Niederländisch, Polnisch, Tschechisch, T-Chinesisch, S-Chinesisch, Japanisch, Türkisch, Portugiesisch, Finnisch, Indonesisch, Indisch, Arabisch, Vietnamesisch, Griechisch, insgesamt 24 Sprachen	
Sprache des Benutzerhandbuchs: Englisch, S-Chinesisch, T-Chinesisch, Indonesisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Arabisch, Tschechisch, Thai, Vietnamesisch, insgesamt 20 Sprachen	
Ursprungsland	China
Garantie	2 Jahre Abholung, Reparatur, Rückgabe [Lampe 1 Jahr oder 1.000 Betriebsstunden]
EAN Code	076690702007 6

Datenstand: 27.03.2022