

Stirnlampe mit LED-Technik und Sensorfunktion



Beschreibung:

- Lichtstrom: Normalmodus: 300 lm
Weitwinkel: 240 lm
Spot: 120 lm
- Leuchtdauer: Normalmodus: 2 Std.
Weitwinkel: 3 Std.
Spot: 5 Std.
- Ladezeit: 3 Std.
- Akku: 3,7 V Li-Po, 1.400 mAh
- Schutzklasse: IP64
- Gewicht: 88 g
- Kopfband einstellbar: bis 70 cm

Lieferumfang:

Stirnlampe
USB-Ladekabel (1 m)
Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung:

Der Ein-/Ausschalter befindet sich oben an der Lampe. Durch jeweiliges Drücken werden folgende Funktionen der Reihe nach eingeschaltet:

1. Spot: 120 lm
2. Weitwinkel: 240 lm
3. Normalmodus: 300 lm
4. Aus

Der Schalter zur Aktivierung des Sensormodus befindet sich oben an der Lampe, neben dem Ein-/Aus-schalter. Nach Drücken des Schalters ist der Sensormodus aktiviert und es wird an der Lampe durch eine weiße LED angezeigt.

In einem Abstand von bis zu 10 cm kann die Lampe jetzt durch 2-maliges Vorbeiwischen an der Vorderseite ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Durch erneutes Drücken des Schalters wird der Sensormodus wieder ausgeschaltet, die Anzeige-LED erlischt.

Pflege und Wartung:

Halten Sie die Lampe sauber. Wischen Sie regelmäßig mit einem feuchten Tuch über das Gehäuse. Lagern Sie die Lampe an einem trockenen Platz.

Aufladung:

Die USB-Ladebuchse befindet sich seitlich am Lampengehäuse und ist durch eine Gummikappe geschützt. Nach Abnehmen der Gummikappe kann das Ladekabel (im Lieferung enthalten) an die Lampe angeschlossen werden. Nachladen über USB-Steckernetzgeräte bzw. an USB-Buchsen anderer Geräte.


Sicherheitshinweis:

- Benutzen Sie die Lampe nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Die Lampe ist kein Spielzeug! Halten Sie Kinder vom Gerät und der Verpackung fern!
- Halten Sie die Lampe von Hitzequellen fern!
- Benutzen Sie die Lampe nicht in explosiver Umgebung, z.B. in der Nähe von entzündlichen Gasen oder Staub.
- Die Lampe dient als robuste, kompakte und leicht bedienbare, mobile Lichtquelle und darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden.
- Die Lampe darf nur von Personen benutzt werden, die verantwortlich damit umgehen und die Bedienungsanleitung beachten und verstehen.
- Blicken Sie nie direkt in das Licht der Lampe, um Augenschäden zu vermeiden! Vorsicht: Blendgefahr! Nie direkt in die Augen von Menschen oder Tieren leuchten!


Entsorgung:

Elektroaltgeräte und Batterien enthalten sowohl wertvolle Ressourcen, die durch Recycling weiter genutzt werden können, als auch Schadstoffe, welche bei unsachgemäßer Entsorgung zu großen Umweltproblemen führen können. Aus diesem Grund sind Verbraucher*innen gesetzlich verpflichtet, Elektrogeräte und Batterien getrennt voneinander ordnungsgemäß im Handel oder den gemeindlichen Sammelstellen zu entsorgen.


Zur Entsorgung entnehmen Sie die Batterie wie folgt:

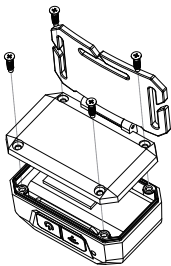

Schritt 1:
Lösen Sie die Schrauben und nehmen Sie die hintere Abdeckung ab.

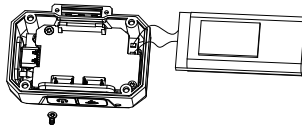

Schritt 2:
Drehen Sie die Batterie leicht nach außen.

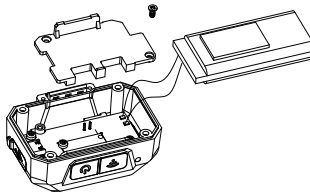

Schritt 3:
Lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie die Halterung. Trennen Sie die Lötstellen und entfernen Sie die Batterie. Sorgen Sie dafür, dass sich die Kontaktdrähte nicht berühren können, indem Sie sie mit Klebeband oder Schrumpfschläuchen isolieren.