


Datenblatt

BenQ ST4302S

Großformatiges Signage Display

- Zeigen Sie lebendige Bilder auf einem 4K-UHD-Display
- Sofort einsatzbereit mit integriertem Android™-Betriebssystem
- Erweitern Sie den Einsatzbereich mit einem OPS-Slot-In-PC
- Erstellen Sie ganz einfach Inhalte mit benutzerdefinierten BenQ X-Sign-Vorlagen
- BenQ DMS Cloud / Local für ein netzwerkbasiertes Gerätemanagement

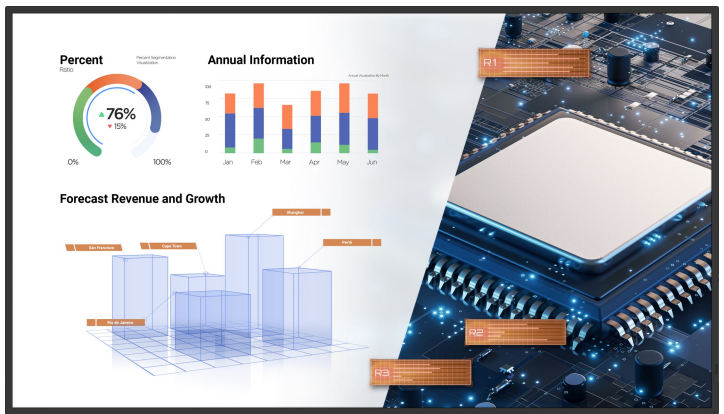

Panel

Modell : ST4302S

Art. Nr. : 9H.F7GPT.RA2
9H.F7GPT.RA4

EAN Code : 471 8755 08693 9

Typ : 109,2 cm / 43" Wide TFT

Physikalische Auflösung : 3.840 x 2.160 4K / 16:9

Aktive Displayfläche B x H : 941,2 x 529,4 mm

Panel / Pixelabstand : 8 Bit / 0,25 x 0,25 mm

Oberfläche : Entspiegelt, Haze 3%

Color Gamut : 72% NTSC

Helligkeit : 400 cd/m²

Kontrast : 1.200:1 (typ.)

Betrachtungswinkel H/V : 178° / 178°

Reaktionszeit : 8 ms

Hintergrundbeleuchtung : direkt LED, 30.000 Std. (typisch)

Betriebsdauer Stunden / Tage : 18 / 7

Integriertes OS

SoC : MS848

CPU : A73 x 2 + A53 x 2

GPU : G51 MP2

OS : Android 8.0

Speicher : 3GB | 16GB

Vorinstallierte Applikationen : X-Sign 2.0, X-Sign Broadcast, DMS Cloud / Local, TeamViewer Meeting, TeamViewer QS, WPS, Firefox, weitere s. Anleitung

Eingänge

Video : VGA 1x, HDMI (2.0) 2x, DVI 1x

Audio : PC-Audio (3,5 mm Klinke) 1x


USB-A 2.0 : 2x

Steuerung : RS232 1x, IR 1x

Netzwerk : RJ45 1x (10 / 100) Android

Micro SD Reader : 1x

OPS Steckplatz : Nein

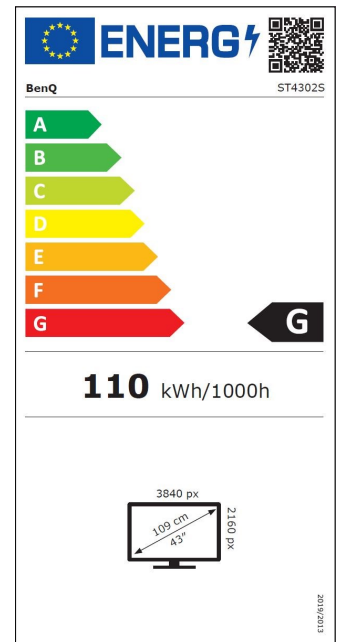

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 20.07.2022

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil

BenQ

BenQ ST4302S

Ausgänge

Steuerung : RS232 1x, IR 1x

Audio : Line-Out (3,5 mm Klinke) 1x

Audio

Integrierte Lautsprecher : 10W x 2

Sonstiges

Wake Up : VGA / HDMI

Energie

Netzadapter : Internes Netzteil

Betriebsspannung : 100 ~ 240 VAC ; 50 / 60 Hz

Leistungsaufnahme (stby. / typ. / max.) : < 0,5 W | 110 W |

Zertifizierungen

Sicherheit : CE

Energie Effizienz : Energy Star 8.0

Umgebung

Betrieb : 0 ~ +40°C ; 10 ~ 80% Luftfeuchtigkeit

Lagerung : -20 ~ +60°C ; 10 ~ 80% Luftfeuchtigkeit

Eigenschaften

Halterung Lochabstand : 200 x 200 mm, M 6 x 15 L

Aufhängerichtung : Querformat / Querformat

Gewicht : 10,7 kg (netto) / 14,3 kg (brutto)

Rahmenbreite (O / U / L / R) : 13,9 mm | 13,9 mm | 13,9 mm | 13,9 mm


Größe (B x H x T) : 973,0 x 561,2 x 63,5 mm

Mitgeliefertes Zubehör : IR-Fernbedienung, Netzkabel, HDMI Kabel (1,5 m),
RS232 Kabel, Quickstart Guide, Bedienungsanleitung
(online)

Garantie und Service : 3 Jahre vor Ort-Austausch-Service

BenQ ST4302S

Abmessungen:

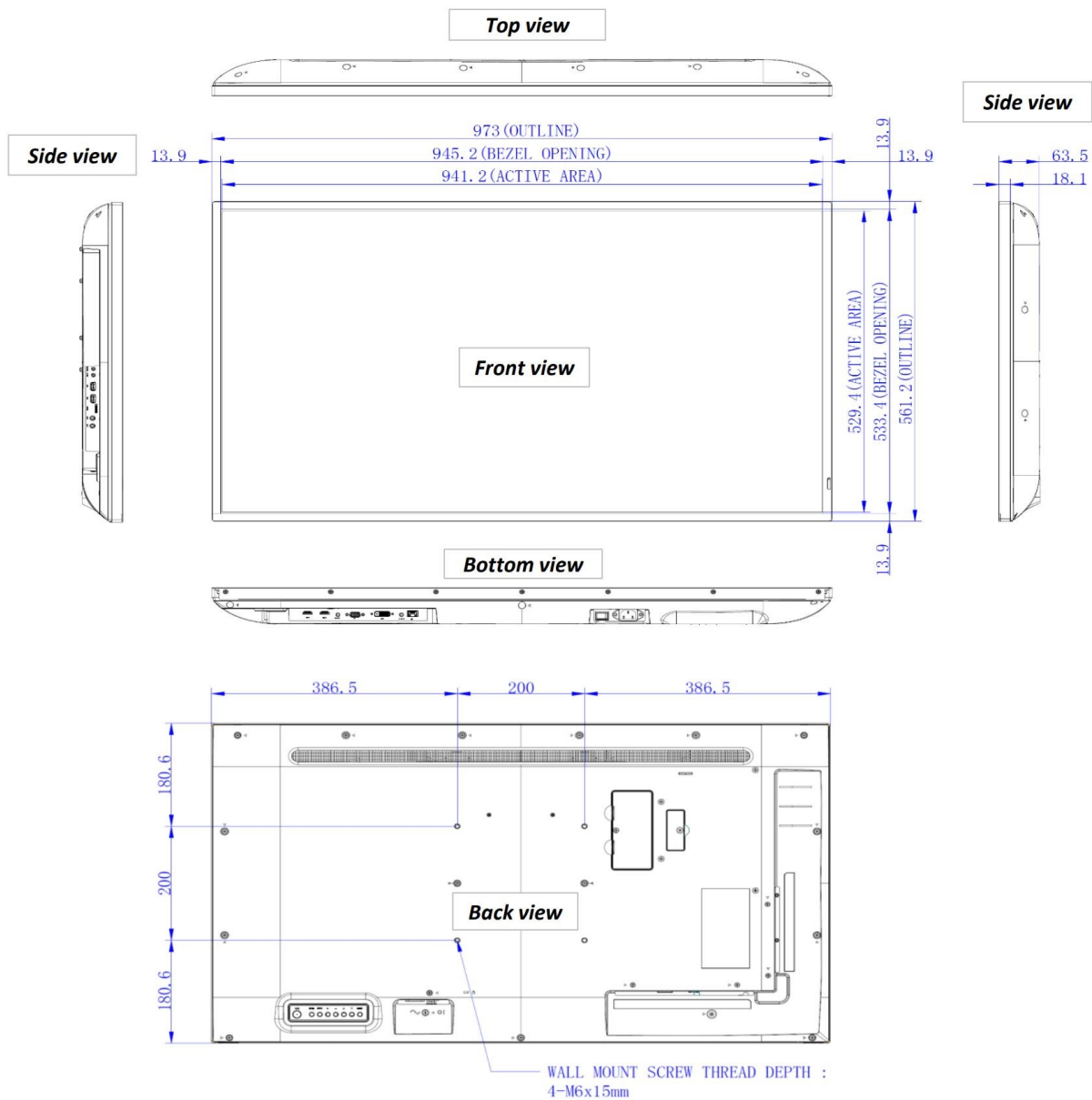

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 20.07.2022

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täfernstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil

BenQ