

Datenblatt

BenQ RE7503

Großformatiges Touch-Display

- BenQ EZWrite 6
- Drahtlose Bildübertragung mit InstaShare2
- Geräte- und Benutzerverwaltung
- BenQ ClassroomCare™ (Anti-Glare, Flicker-Free, Low Blue Light)



Panel

Modell : RE7503

Art. Nr. / EAN Code : 9H.F86TC.DE2 / 471 8755 08995 4

Typ : 190,5 cm / 75" Wide TFT

Physikalische Auflösung : 3.840 x 2.160 4K / 16:9

Aktive Displayfläche B x H : 1.649,7 x 927,9 mm

Panel / Pixelabstand : 10 Bit (1,07 Mrd. Farben) / 0,43 x 0,43 mm

Color Gamut : 72% NTSC

Hintergrundbeleuchtung : direkt LED, 50.000 Std. (typisch)

Helligkeit : 400 cd/m²

Kontrast : 1.200:1 (typ.) | 30.000:1 (dynamisch)

Betrachtungswinkel H/V : 178° / 178°

Reaktionszeit : 8 ms

Augenschutz : Blauanteilreduzierung (TÜV Rheinland, Eye-Care), flimmerfreie Bilddarstellung

Betriebsdauer Stunden / Tage : 18/7

Touch

Fertigungstechnologie : Zero Bonding

Schutzglas Dicke / Härte : 3,2 mm / 9H

Schutzglas Oberfläche : Entspiegelt, 25% Haze

Transparenz : > 88 %

Touch Technologie : Fine+ IR-Touch

Auflösung / Kapazität : 32.768 x 32.768 / 40 Touch-Punkte

Genauigkeit : ±1.0 mm

Stiftspitze : Min. 2 mm

Reaktionszeit : < 10 ms

Betriebssystem Kompatibilität : Windows 7/8/10 | Linux | Mac OS X | Android | Chrome

Touch-Ausgang : USB 2.0 (Type B) 2x

Windows-Ink ; Ja

BenQ RE7503

Sensoren

Licht : 1x

Integriertes OS

SoC : AML T982

CPU : A55 x 4

GPU : G52 MP4

OS : Android 11.0

Speicher (RAM | Daten) : 4GB | 32GB

Vorinstallierte Applikationen : EZWrite 6.0, X-Sign Broadcast, DMS Cloud / Local, TeamViewer Meeting, Teamviewer QS, WPS, Firefox, InstaShare 2, BenQ App Store, weitere s. Anleitung

Eingänge

Video : VGA 1x, HDMI (2.0) 3x

Audio : VGA (3,5 mm Klinke)

USB-A 2.0 : 2x

USB-A 3.1 Gen I : 4x

USB-B 2.0 : 2x (Touch)

USB-C 3.2 Gen I : 1x mit PD65W

Steuerung : 1x RS232C

Netzwerk : RJ45 2x (10 / 100 / 1000 Mbps)

OPS Steckplatz : 1x

Ausgänge

Video : HDMI (2.0) 1x

Audio : Line-Out (3,5 mm Klinke) 1x, SPDIF 1x

Audio

Integrierte Lautsprecher : 16W x 2

Sonstiges

Halterung Lochabstand : 800 x 400 mm, M 8 x 25 L

Aufhängungsrichtung : Querformat

Betriebsdauer Stunden / Tage : 18/7

Wake Up : Lan, HDMI, VGA

Energie

Netzadapter : Internes Netzteil

Betriebsspannung : 100 ~ 240 VAC ; 50 / 60 Hz

Leistungsdaten : (98,0 On | <0,5 Sleep | <0,5 Off) Watt

Zertifizierungen

Sicherheit : CE

Zertifikate :

Umgebung

Betrieb : 0 ~ +40°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit

Lagerung : -10 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit

Eigenschaften

Gewicht : 48,15 kg (netto) / 61,85 kg (brutto)

Rahmenbreite (O / U / L / R) : 16,4 mm / 44,9 mm / 16,4 mm / 16,4 mm

Größe (B x H x T) : 1.709,4 x 1020,2 x 87,7 mm


Mitgeliefertes Zubehör : IR-Fernbedienung, Netzkabel, VGA Kabel (3,0 m), HDMI Kabel (3,0 m), USB-B Touch Kabel (3,0 m), USB-C (1,5 m), Quickstart Guide, Bedienungsanleitung (online), passive Stifte 2x, Wandhalterung

Optionales Zubehör : WD01AT (Wi-Fi 6.0 mit Bluetooth 5.2 Dongle) Art.Nr. 5A.F8R28.DA4

Garantie und Service : 3 Jahre vor Ort-Austausch-Service

BenQ RE7503

Abmessungen

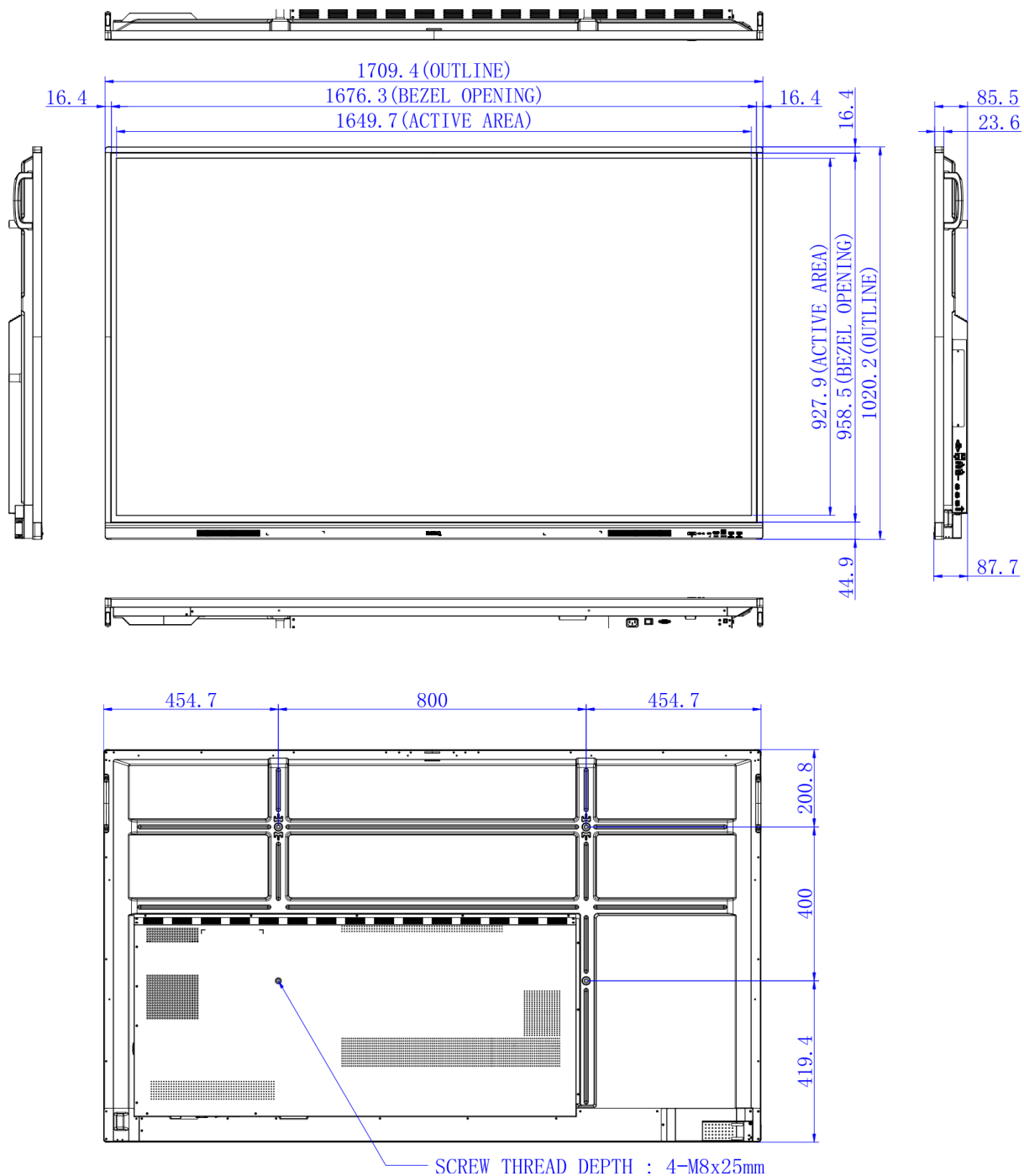

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 27.10.2022

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täfernstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil

BenQ