

CorePro Glass LED bulbs

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871951434716800
Bestell-Produktname	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG
EAN/UPC - Produkt	8719514347168
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	28 g

Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Sockel	E27
Technischer Typ	0.41

Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	80
Lichtstrom-Neuwert	470 Lm
Nennlichtausbeute (Nom)	109 Lm/W
Lichtstärke (Nom)	470 cd

Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	0.41 W
Spannung (Nom)	220-240 V
Eingangsfrequenz	50 to 60 Hz
Startzeit	0.5 s

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	45 °
--------------------------	------

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	F
Energieverbrauch	5 kWh/1000h

Produktfoto



Abmessungsskizze

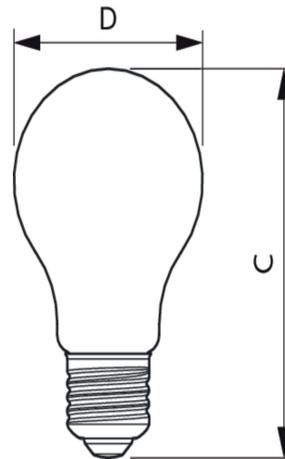

Lichtstärkeverteilung

