



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Hybrid-Kompressor

PRESSITO 18/25 Hybrid

Art.-Nr.: 4020430

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825667318

Der Einhell Kompressor PRESSITO 18/25 Hybrid ist Teil der Power X-Change Familie und kann mit Kabel oder einem 18 Volt Akku betrieben werden. Er besitzt eine Hoch- und eine Niederdruckpumpe sowie eine Niederdruck-Saugoption. Ein Tastschalter ermöglicht das Aufpumpen (Hochdruck) ohne Druckvoreinstellung. Ist der gewünschte Druck erreicht, schaltet sich die Pumpe automatisch ab. Ist- und Soll-Druck lassen sich in bar, psi oder kPa auf der zweizeiligen Anzeige ablesen. In integrierten Fächern werden das 4-teilige Adapter-Set für Reifen, Bälle und Co. sowie Kabel und Schläuche verstaut. Notfalllicht und Tragegriff sind ideal für unterwegs. Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich).


Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
- Hybridfunktion: mit Stromkabel oder Akku unterwegs verwendbar
- Hochdruckpumpe zum Aufpumpen von Autoreifen, Radreifen, Bällen
- Niederdruckpumpe zum Belüften von Luftmatratzen
- Niederdrucksaugen zum Entlüften von Luftmatratzen
- Zweizeilige Druckanzeige zum Ablesen des Soll- und Ist-Drucks
- Gewünschter Druck bei der Hochdruckpumpe bis 11 bar einstellbar
- Auto Shutoff Funktion bei Erreichen des eingestellten Drucks
- Wählbare Einheiten für den Druck: Bar, PSI und kPa
- Tastschalter zum Aufpumpen (Hochdruck) ohne Druckvoreinstellung
- 4-tlg. Adapter-Set für Luftmatratzen, Bälle, Auto- & Radreifen
- Integriertes Aufbewahrungsfach für das 4-tlg. Adapter-Set
- Praktischer Tragegriff zum bequemen Transport
- Integriertes Notfalllicht zum Beleuchten des Einsatzortes
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)




Technische Daten

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| - Motorleistung | 170 W |
| - Ansaugleistung Hochdruckpumpe | 25 L/min |
| - Abgabeleistung bei 0 bar | 19 L/min |
| - Abgabeleistung bei 4 bar | 12 L/min |
| - Abgabeleistung bei 7 bar | 10 L/min |
| - Max. Betriebsdruck | 11 bar |
| - Länge Hochdruckschlauch | 710 mm |
| - Länge Niederdruckschlauch | 1.6 m |
| - Netzkabellänge | 250 cm |
| - Schalldruckpegel LpA | 71.3 dB (A) |
| - Schalleistungspegel LwA | 93 dB (A) |

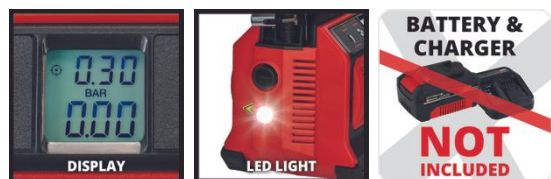

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 2.5 |
| - Bruttogewicht (kg) | 3.07 |
| - Maße Einzelverpackung | 355 x 175 x 295 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 13.3 kg |
| - Maße Exportkarton | 370 x 350 x 590 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1436 2960 3400 |

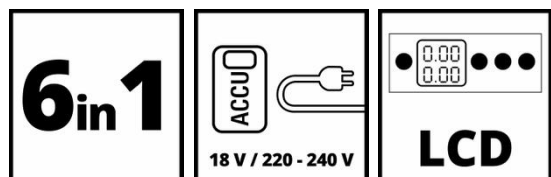

Als Sonderzubehör erhältlich



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Laufzeit¹⁾
(Min.)

Ein Akku Für alle Fälle

Akku Kapazität	Laufzeit (Min.)
1.5 Ah	17
2.0 Ah	22
2.5 Ah	28
3.0 Ah	34
4.0 Ah	44
5.2 Ah	58
6.0 Ah	68
8.0 Ah	88

Testaufbau:

1) ohne Last