



# Einhell

# EXPERT

Zug-Kapp-Gehrungssäge

**TE-SM 8 L Dual**

**Art.-Nr.: 4300866**

Ident.-Nr.: 21010

EAN-Code: 4006825659221

Mit der Einhell Zug-Kapp-Gehrungssäge TE-SM 8 L Dual ist jeder Heimwerker bestens gerüstet. Der leistungsstarke 1.800 Watt Motor rotiert das robuste Ø 216 mm Hartmetall-Sägeblatt mit 48 Zähnen schnell und fein durch das Material. Die Zugfunktion ermöglicht eine max. Schnittbreite von 305 mm und eine max. Schnitttiefe von 65 mm. Perfekte Gehrungsschnitte können durch den um 47° nach links und rechts drehbaren Säge Tisch und mit dem ebenfalls um 45° nach links und rechts neigbaren Sägekopf erzielt werden. Dabei erleichtern der integrierte Schnittlinienlaser und der Tiefenanschlag das Arbeiten. Für einen sauberen Arbeitsplatz sorgt der Spänefangtrichter und der Ø 36 mm Absauganschluss.


## Ausstattung

- Speziell gelagerte Zugfunktion mit perfekten Gleiteigenschaften
- Drehtisch mit Einrastpositionen in den gebräuchlichsten Winkeln
- Winkeleinstellung am Drehtisch bequem per Schnellverstellung
- Gut sichtbarer Laser für präzise Schnittlinien
- Nach links und rechts neigbarer Sägekopf für Gehrungsschnitte
- Beidseitige Tischverbreiterungen für längere Werkstücke
- Hochwertiges Hartmetall-Sägeblatt für perfektes Schnittbild
- Gut erreichbare Spindelarreterierung zum einfachen Sägeblattwechsel
- Gut sichtbare und lesbare Winkelskalen
- Inkl. Spannvorrichtung zur Fixierung des Werkstückes
- Spänefangtrichter hinter dem Sägeblatt für sauberen Arbeitsplatz
- Inkl. Absauganschluss ( 36 mm)



## Technische Daten

- Netzanschluss	220-240 V   50 Hz
- Leistung	1500 W
- Anzahl Sägezähne	48 STK
- Max. Leistung (S6   S6%)	1800 W   25 %
- Leerlaufdrehzahl	5000 min <sup>-1</sup>
- Sägeblatt	Ø216 x ø30 mm
- Schwenkbereich (Sägekopf)	-45° - +45°
- Schwenkbereich (Sägetisch)	-47° - +47°
- Schnittleistung 90° x 90°	305 x 65 mm
- Schnittleistung 90° x 45°	215 x 65 mm
- Schnittleistung 45° x 90°	305 x 35 mm
- Schnittleistung 45° x 45°	215 x 35 mm
- Durchmesser Absauganschluss	36 mm

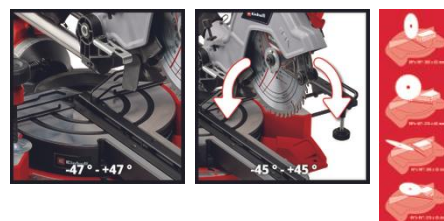

## Logistische Daten

- Produktgewicht (kg)	13.25
- Bruttogewicht (kg)	15.07
- Maße Einzelverpackung	810 x 490 x 320 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	15.07 kg
- Maße Exportkarton	808 x 486 x 310 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	224   462   536



## Als Sonderzubehör erhältlich



E-Stand  
Stat. Sägen-Zubehör  
Art.-Nr.: 4310620  
EAN-Code: 4006825584974  
Einhell Accessory



MSS 1610  
Stat. Sägen-Zubehör  
Art.-Nr.: 4310615  
EAN-Code: 4006825637496  
Einhell Accessory



MSS 1608  
Stat. Sägen-Zubehör  
Art.-Nr.: 4310614  
EAN-Code: 4006825660050  
Einhell Accessory



Sbl D 216x30x2,4 Z48  
Stat. Sägen-Zubehör  
Art.-Nr.: 49588251  
EAN-Code: 4009315882512  
Einhell Accessory



Sbl D 216x30x2,4 Z60  
Stat. Sägen-Zubehör  
Art.-Nr.: 49588261  
EAN-Code: 4009315882611  
Einhell Accessory



Sbl Set D 216x30x2,4 Z24/42/60  
Stat. Sägen-Zubehör  
Art.-Nr.: 49587806  
EAN-Code: 4006825661996  
Einhell Accessory