



Einhell

EXPERT

Zug-Kapp-Gehrungssäge

TE-SM 10 L Dual

Art.-Nr.: 4300877

Ident.-Nr.: 21010

EAN-Code: 4006825659238

Mit der Einhell Zug-Kapp-Gehrungssäge TE-SM 10 L Dual ist jeder Heimwerker bestens gerüstet. Der leistungsstarke 2.100 Watt Motor rotiert das robuste Ø 254 mm Hartmetall-Sägeblatt mit 48 Zähnen schnell und fein durch das Material. Die Zugfunktion ermöglicht eine max. Schnittbreite von 305 mm und eine max. Schnitttiefe von 85 mm. Perfekte Gehrungsschnitte können durch den um 47° nach links und rechts drehbaren Sägetisch und mit dem ebenfalls um 45° nach links und rechts neigbaren Sägekopf erzielt werden. Dabei erleichtern der integrierte Schnittlinienlaser und der Tiefenanschlag das Arbeiten. Für einen saubereren Arbeitsplatz sorgen der Spänefangtrichter und der Ø 36 mm Absauganschluss.


Ausstattung

- Speziell gelagerte Zugfunktion mit perfekten Gleiteigenschaften
- Leichtgängige Sägekopfgelenkmechanik für ermüdungsfreies Sägen
- Drehtisch mit Einrastpositionen in den gebräuchlichsten Winkeln
- Winkeleinstellung am Drehtisch bequem per Schnellverstellung
- Gut sichtbarer Laser für präzise Schnittlinien
- Nach links und rechts neigbarer Sägekopf für Gehrungsschnitte
- Beidseitige Tischverbreiterungen für längere Werkstücke
- Hochwertiges Hartmetall-Sägeblatt für perfektes Schnittbild
- Gut erreichbare Spindelarreterierung zum einfachen Sägeblattwechsel
- Gut sichtbare und lesbare Winkelskalen
- Inkl. Spannvorrichtung zur Fixierung des Werkstückes
- Spänefangtrichter hinter dem Sägeblatt für sauberen Arbeitsplatz
- Inkl. Absauganschluss (36 mm)



Technische Daten

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| - Netzanschluss | 220-240 V 50 Hz |
| - Leistung | 1800 W |
| - Anzahl Sägezähne | 48 STK |
| - Max. Leistung (S6 S6%) | 2100 W 25 % |
| - Leerlaufdrehzahl | 4800 min ⁻¹ |
| - Sägeblatt | Ø254 x ø30 mm |
| - Schwenkbereich (Sägekopf) | -45° - +45° |
| - Schwenkbereich (Sägetisch) | -47° - +47° |
| - Schnittleistung 90° x 90° | 305 x 85 mm |
| - Schnittleistung 90° x 45° | 215 x 85 mm |
| - Schnittleistung 45° x 90° | 305 x 45 mm |
| - Schnittleistung 45° x 45° | 215 x 45 mm |
| - Durchmesser Absauganschluss | 36 mm |

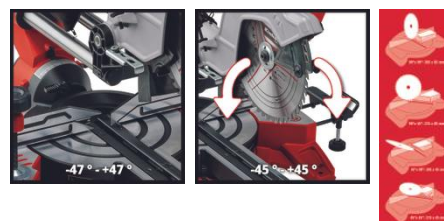

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 15.25 |
| - Bruttogewicht (kg) | 17.5 |
| - Maße Einzelverpackung | 845 x 540 x 323 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 17.5 kg |
| - Maße Exportkarton | 838 x 528 x 312 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 182 406 462 |

Als Sonderzubehör erhältlich



E-Stand
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4310620
EAN-Code: 4006825584974
Einhell Accessory



MSS 1610
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4310615
EAN-Code: 4006825637496
Einhell Accessory



MSS 1608
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4310614
EAN-Code: 4006825660050
Einhell Accessory



Sbl D 254x30x3,2 Z48
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49589551
EAN-Code: 4009315895512
Einhell Accessory



Sbl D 254x30x1,8 Z42
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49589361
EAN-Code: 4009315893617
Einhell Accessory



Sbl D 254x30x3,2 Z60
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49589561
EAN-Code: 4009315895611
Einhell Accessory



Sbl Set D 254x30x3,2 Z24/42/60
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49589307
EAN-Code: 4006825662009
Einhell Accessory