



VA24EHF

EAN 4711387053058

Produkt Nummer 90LM0560-B04170



 - 23.8-Zoll Full HD (1920×1080) rahmenloses Design mit IPS-Panel mit 178° weitem Betrachtungswinkel
- SmoothMotion 100Hz Bildwiederholrate und 1ms MPRT liefern ein nahtloses visuelles Erlebnis ohne Tearing durch die Aktivierung von VRR (variable Bildwiederholrate)
- VESA-Wandmontage, um Platz auf dem Schreibtisch zu sparen
- ASUS Eye Care Monitore verfügen über TÜV Rheinland-zertifizierte Flicker-Free- und Blaulichtfilter-Technologien, um ein angenehmes Betrachtungserlebnis zu gewährleisten

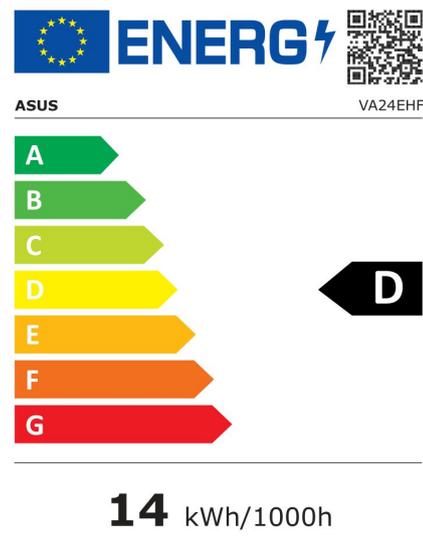

2019/2013

Technische Daten VA24EHF

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	60,5 cm (23.8 Zoll)
Display-Auflösung:	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Bildschirmtechnologie:	LCD
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	Full HD
Panel-Typ:	IPS
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1300:1
Maximale Bildwiederholrate:	100 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:	LED
Helligkeit (typisch):	250 cd/m ²
Reaktionszeit:	1 ms
Blendfreier Bildschirm:	Ja
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,2745 x 0,2745 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	52,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	29,6 cm
Digital horizontale Frequenz:	30 – 120 kHz
Digital vertikale Frequenz:	48 – 100 Hz

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Nein
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Nein
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
HDMI-Version:	1.4
HDCP:	Ja
HDCP-Version:	1.4

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Fuß):	539,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):	205,9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	417,2 mm
Gewicht (mit Ständer):	2,84 kg
Breite (ohne Standfuß):	54 cm
Tiefe (ohne Standfuß):	4,81 cm

Höhe (ohne Standfuß):	32,3 cm
Gewicht (ohne Ständer):	2,46 kg

Leistung	
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	12,02 W
Stromverbrauch (aus):	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	600 mm
Verpackungstiefe:	125 mm
Verpackungshöhe:	448 mm
Paketgewicht:	4,31 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie	
VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperr-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Nein
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Wandmontage:	Ja
Slot-Typ Kabelsperr:	Kensington
Neigungswinkelbereich:	-5 – 23°
Neigungsverstellung:	Ja

Design	
Marktpositionierung:	Gaming
Produktfarbe:	Schwarz
Fußfarbe:	Schwarz

Leistungen	
Markenspezifische Technologien:	Augenpflege+, SPLENDID
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja

Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher:	Nein
Integrierte Kamera:	Nein