



NAVODILA ZA UPORABO

OBLIKOVANJE DAB RADIA

Št. modela: HRA19DAB



Oblikovanje Radijski sprejemnik DAB z DAB / FM / BT / CD / AUX-In

Navodila za uporabo stran 3



Pred začetkom obratovanja natančno preberite to brošuro in shranite navodila za poznejšo uporabo.

KAZALO VSEBINE

VARNOSTNA NAVODILA	3
PREVIDNOSTNI UKREPI BATERIJE	6
NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE	7
GUMBI ZA UPRAVLJANJE IN PRIKLJUČKI NA SPREDNJI STRANI	8
DALJINSKI NADZOR	10
PRVI KORAKI	11
Vklop/izklop (stanje pripravljenosti)	12
Začetni zagon	12
Izberite vir	12
Upravljanje menija v napravi	12
Upravljanje menija z daljinskim upravljalnikom	13
Glavni meni	13
Način DAB	15
Način FM (VHF)	16
Način Bluetooth	17
Način CD	18
Način AUX-IN	18
SPECIFIKACIJA NAPRAVE	19
POENOSTAVLJENA IZJAVA O SKLADNOSTI EU	20
GARANCIJSKI POGOJI	21

VARNOSTNA NAVODILA

Vsaka uporaba, ki ni opisana v teh navodilih za uporabo, lahko povzroči poškodbe naprave, morebitne poškodbe in razveljavitev garancije. Zato je nujno, da natančno preberete navodila za uporabo in se seznanite s funkcijami in delovanjem aparata.

Navodila za uporabo shranite na varnem mestu za kasnejšo uporabo.

Upoštevajte varnostna navodila na zadnji strani naprave.



- Opozorilo za preprečevanje električnega udara. Ne odstranjajte nobenega od pokrovov nikoli ne odpirajte naprave. Napravo naj servisira usposobljeno osebje.



- Ta simbol označuje pomembna navodila za uporabo/ vzdrževanje te naprave v navodilih za uporabo.



- Ta simbol označuje nevarnost električnega udara zaradi življenjsko nevarne napetosti v tej napravi.

Sledite spodnjim navodilom:

- Naprave ne uporabljajte v bližini vode.
- Za čiščenje uporabite rahlo vlažno krpo.
- Ne zakrijte nobene od prezračevalnih odprtij.
- Prepričajte se, da omrežni kabel ni stisnjen ali poškodovan.
- Mrežnega kabla ne napeljite čez ostre robove.
- Med nevihto ali če naprave dalj časa ne uporabljate, jo odklopite iz električnega omrežja.

VARNOSTNA NAVODILA (nadaljevanje)



Opozorilo Da bi zmanjšali nevarnost požara ali električnega udara, naprave nikoli ne izpostavljajte dežju ali vlagi.

Napravo hranite stran od brizgajoče in kapljajoče vode ter ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočino.

OPOMBA: V bližino ali na napravo ne postavljajte odprtih virov toplote (pečice, sveče itd.).

Ta naprava je skladna z vsemi veljavnimi varnostnimi predpisi. Namen naslednjih varnostnih nasvetov je zaščititi uporabnika pred neprevidno uporabo in posledičnimi nevarnostmi.

- Naprava se ob vklopu segreje. Da bi se izognili pregrevanju, na aparat nikoli ne postavljajte pokrival, kot so odeje.
- Nikoli ne zapirajte prezračevalnih odprtin naprave.
- Naprave nikoli ne postavljajte v bližino virov toplote. To lahko povzroči poškodbe naprave in priključnih kablov.
- Izogibajte se neposredni sončni svetlobi na napravi.
- Pri postavitvi na polico ali drugo mesto za namestitev pustite 5 cm 2") prostora do okolice.
- Vode ali vlage ne približujte aparatu.
- Naprave ne uporabljajte v mokrem ali vlažnem okolju, na primer v kopalnici, parni kuhinji ali v bližini bazena.
- Naprave ne uporabljajte, če lahko pride do kondenzacije vlage.
- Napravo postavite le na trdno in ravno površino. V nasprotnem primeru lahko naprava pade.
- Vtič ali vtič naprave se uporablja za izklop naprave iz električnega omrežja in mora biti vedno lahko dostopen.

VARNOSTNA NAVODILA (nadaljevanje)

- Napravo lahko priključite le na napajalnik, ki ustreza napajalniku naprave (glejte informacije na napajalniku in na zadnji strani naprave).
- Naprave nikoli ne priključite na nobeno drugo vrsto napajanja.
- Če aparat uporabljate v več vtičnicah, ne priključite preveč aparatov, da preprečite preobremenitev.
- Ne dovolite glodavcem, da približajo napravi in priključnim kablom. Lahko poškodujejo aparat in povzročijo poškodbe.
- Mrežni kabel izvlecite iz vtičnice za vtič. Nikoli ne potegnite za sam omrežni kabel, saj lahko to povzroči poškodbe in morebitne poškodbe.
- Napravo postavite tako, da se nihče ne more spotakniti ob napajalni kabel.
- Da bi preprečili poškodbe, poskrbite, da majhni otroci ne morejo doseči ali izvleči omrežnega kabla.

POZOR:

- Ne odstranjujte varnostnih pečatov in nikoli ne odpirajte naprave. S tem boste izgubili veljavnost garancije. V notranjosti naprave ni sestavnih delov, ki bi jih bilo mogoče servisirati ali vzdrževati. Napravo lahko servisirajo le servisni center proizvajalca za uveljavljanje garancijskih zahtevkov.
- Morebitna popravila lahko izvajajo le usposobljeni strokovnjaki.
- Naprave nikoli ne odpirajte. Popravila, ki jih ne opravi usposobljeno osebje, lahko povzročijo škodo.

- Tekočine, ki so vdrle v aparat, lahko povzročijo resne poškodbe. **Izklopite** aparat ga izključite iz električnega omrežja. Takoj se obrnite na prodajalca ali službo za pomoč strankam.

Opozorilo za slušalke

Poslušanje glasne glasbe lahko trajno izgubo sluha. Zato ne nastavljajte previsoke ravni glasnosti. Zlasti pri dolgotrajnem poslušanju glasbe.

PREVIDNOSTNI UKREPI BATERIJE

Pri uporabi baterij v tej napravi upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:

1. Uporabljajte samo baterije predpisane velikosti in vrste.
2. Pri vstavljanju baterij upoštevajte pravilno polariteto, kot je označena v predalu za baterije.
3. Uporabljajte samo standardizirane baterije.
4. Baterij ne mečite ogenj, saj obstaja nevarnost eksplozije.
5. Ne poskušajte polniti baterij, saj se lahko pregrejejo, puščajo in počijo.
6. Zaradi nepravilno vstavljenih baterij lahko pride do uhajanja, poškodb naprave in poškodb.
7. Prepričajte se, da na kontaktih baterije ni umazanije.

NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE




Ta in druge električne naprave in baterije vsebujejo materiale, ki so lahko škodljivi za vas in vaše okolje, če z odpadnimi materiali (zavrženimi in izrabljenimi električnimi napravami in baterijami) ne ravnate pravilno.

Ta in druge naprave ter baterije označene s prečrtanim smetnjakom, kot je prikazano na sliki. Ta simbol pomeni, starih električnih in elektronskih naprav ter baterij ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki in jih morate odlagati ločeno.

Izrabljene baterije morate nujno v ustrezne zbirne centre. Tako boste zagotovili, da bodo baterije reciklirane v skladu z zakonodajo in ne bodo povzročale škode okolju.


Mesta in občine so vzpostavile zbirne točke, kjer lahko te ali druge stare naprave in baterije brezplačno oddate v recikliranje, lahko pa jih tudi prevzamete. Dodatne informacije lahko dobite neposredno pri svojem občinskem svetu.

GUMBI ZA UPRAVLJANJE IN PRIKLJUČKI NA SPREDNJI STRANI

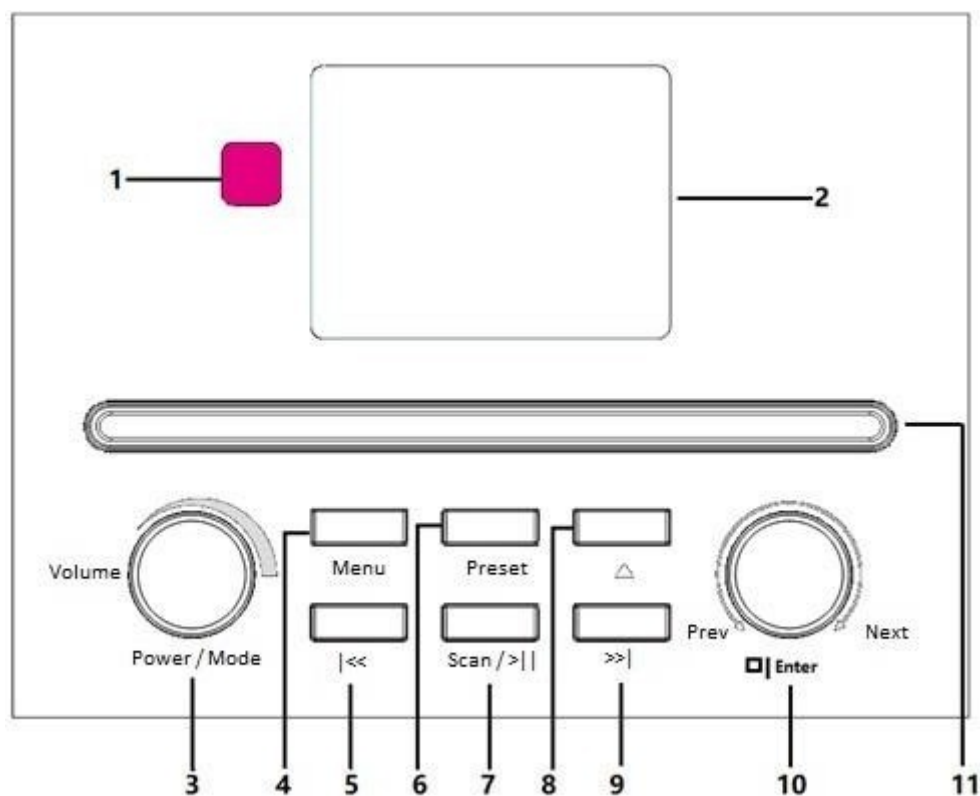

- | | |
|---|--|
| 1. Sprejemnik daljinskega upravljalnika | 7. Skeniranje / predvajanje / zaustavitev |
| 2. Zaslón TFT LCD | 8. ▲ Izmet (odprtje/zaprtje pogona) |
| 3. Napajanje / način / glasnost | 9. Naslednji naslov |
| 4. Meni | 10. Vnesi / Ustavi / Predhodno (meni navzgor) / Naslednje (meni navzdol) |
| 5. Prejšnji naslov | 11. pogon CD |
| 6. Prednastavljeno | |

GUMBI ZA UPRAVLJANJE IN PRIKLJUČKI NA ZADNJI STRANI

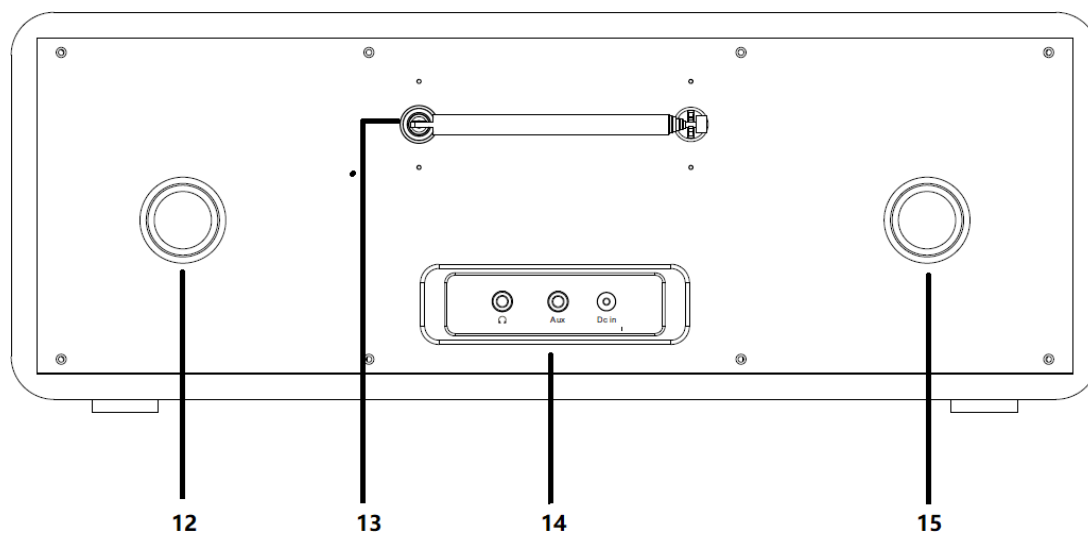


12. Prezračevalna
odprtina

13. Raztegljiva antena

14. Slušalke / Aux In / DC vtičnica

15. Prezračevalna odprtina

DALJINSKI NADZOR

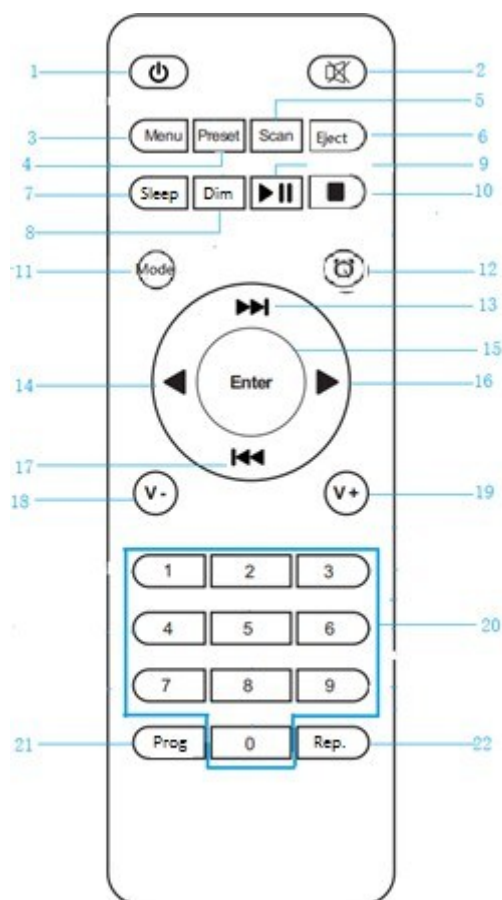

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. ⏻ Pripravljenost
(vklopljeno/izklopljeno) | 12. 🕒 Alarm |
| 2. 🔇 Izklop mikrofona
(vklopljeno/izklopljeno) | 13. ⏭ |
| 3. Meni | 14. ◀ (Meni navzgor) |
| 4. Prednastavljeno | 15. Vnesite |
| 5. Skeniranje | 16. ▶ (meni navzdol) |
| 6. Izbriši | 17. ⏮ |
| 7. Spanje | 18. V- (tiho) |
| 8. Dim | 19. V+ (glasno) |
| 9. ▶ | 20. 0-9 (številčne tipke) |
| 10. ■ | 21. Prog |
| 11. Moda | 22. Rep. |


PRVI KORAKI

NAMESTITEV BATERIJE (DALJINSKI UPRAVLJALNIK)

OPOMBA:


Baterije niso vključene v obseg dobave

1. Pritisnite jeziček na zaklopki baterije dvignite zaklopko predala za baterije.
2. V predal za baterije vstavite dve bateriji AAA (glejte sliko) in upoštevajte oznake polarnosti v predalu za baterije.

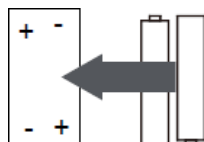

3. Predal za baterije zaprite z zaklopko za baterije.

OBSEG DOSTAVE

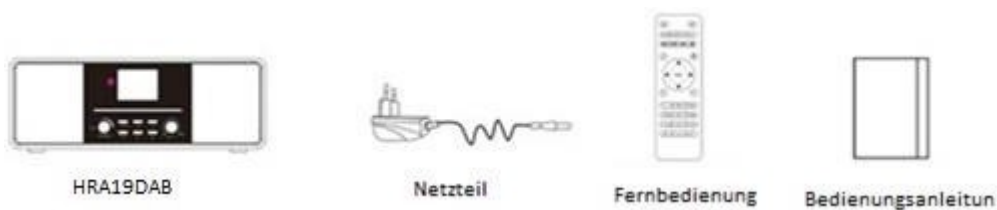

- HRA19DAB
- Napajalna enota
- Daljinski upravljalnik
- Navodila za uporabo

Po prejemu naprave preverite popolnost in delovanje vsebine paketa. Če je vsebina paketa nepopolna ali poškodovana, se takoj obrnite na prodajalca.

Vklop/izklop (stanje pripravljenosti)

1. Pritisnite gumb **[Power / Mode]** na napravi / daljinskem upravljalniku, da vklopite napravo.
2. Če želite izklopiti napravo, pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb **[Power / Mode]** na napravi ali pritisnite gumb **[Power]** na daljinskem upravljalniku.

Začetni zagon

1. Ko napravo prvič vklopite, se naprava zažene v načinu DAB in samodejno začne iskati postaje.
2. Počakajte, da se iskanje konča, ali pa pritisnite gumb Mode na napravi/daljinskem upravljalniku in izberite drug vir.

Izberite vir

1. Pritisnite gumb **[Mode]** za menija vira.
2. Če želite izbrati različne vire, večkrat pritisnite gumb **[Mode]**.
3. Če želite potrditi izbiro, pritisnite gumb **[Enter]**.

Upravljanje menija v napravi

- **Meni:** Za odprtje menija naprave pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb menija.
Za vrnitev v prejšnji meni na kratko pritisnite gumb Meni.
- **◀:** Pritisnite gumb za premikanje po meniju navzgor.
- **▶:** Pritisnite gumb za premikanje po meniju navzdol.
- **Predhodno / Naslednje:** Za navigacijo navzgor obrnite levo.
Zavijte desno in se spustite navzdol.
- **Stop / Enter:** Pritisnite gumb za potrditev vnosa v meni.

Upravljanje menija z daljinskim upravljalnikom

- **Meni:** Za odprtje menija naprave pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb menija.
V meniju na kratko pritisnite , da se vrnete prejšnji meni.
- **◀:** Pritisnite gumb za premikanje po meniju navzgor.
- **▶:** Pritisnite gumb za premikanje po meniju navzdol.
- **Vstopite:** Za potrditev vnosa v meni pritisnite gumb .

Glavni meni

1. Pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb za meni, dokler se na zaslonu ne prikaže meni.
2. Premaknite se do elementa menija Glavni meni in potrdite z gumbom **[Enter]**.
3. V meniju so na voljo naslednji elementi menija:

Nastavitev časa:

Nastavite časovne nastavitve.

- Čas nastavitve: Nastavite čas naprave.
- Format ure: 12 ur / 24 ur
- Samodejno posodabljanje

Alarm:

- Vključite ali izključite alarm 1 in 2 ter določite naslednje nastavitve.

Čas: Nastavite čas za budilko.

Način: DAB / FM / BUZZER

Prednastavljeno: Samo za način DAB in FM.

Zadnji oddajnik / prednastavljena pomnilniška mesta

Obseg: Nastavite glasnost alarma.

Potrjeno: Uporabi nastavitve

Opomba: Nastavitve lahko prilagodite tudi neposredno z gumbom "Alarm" na daljinskem upravljalniku.

Spanje:

- Nastavite čas, po katerem naj se naprava samodejno izklopi. Izklop / 15 / 30 / 45 / 60 / 90 (v minutah)

Opomba:

- Nastavitev lahko prilagodite tudi neposredno z gumbom "Sleep" na daljinskem upravljalniku.
- Na zaslonu se prikaže nastavljeni čas spanja.

EQ:

- Nastavite izenačevalnik, da prilagodite zvok svojim željam pri poslušanju.

Normalno / Klasično / Rock / Pop / Jazz / Ples / Ročno (ročno prilagajanje nizkih in visokih tonov).

Osvetlitev ozadja:

- svetlost zaslona od 0 do 8. 0 = zelo temno
8= Zelo svetlo

Ponastavite tovarniške nastavitve:

- tovarniške nastavitve naprave. Vse nastavitve in prednastavljeni kanali bodo izbrisani.

Da: Obnovi tovarniške nastavitve. **Ne:**
Ohrani nastavitve.

Različica programske opreme:

- različico programske opreme.

Jezik:

- Nastavite jezik menija.

angleščina / nemščina / italijanščina / francoščina itd.

Način DAB

Pritisnite gumb **[Mode]** in izberite DAB.

1. Ko prvič izberete način DAB, se začne samodejno iskanje postaj.

Spremeni oddajnik.

1. Če želite preklopiti na naslednji kanal, pritisnite gumb **[▶▶]**.
2. Če želite preklopiti na prejšnji kanal, pritisnite gumb **[◀◀]**.

Seznam kanalov

1. Kanali so shranjeni na seznamu kanalov.
2. Če želite odpreti seznam kanalov, pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb **[Menu]**, dokler se na zaslonu ne prikaže meni.
3. Za premikanje po meniju obrnite izbirnik **[Prev / Next]** na napravi ali pritisnite gumb **[▶▶] / [◀◀]** na daljinskem upravljalniku.
4. Pritisnite gumb **[Enter]** za potrditev vnosa in dostop do seznama kanalov.
5. Izberite željeno radijsko postajo in pritisnite gumb **[Enter]**, da preklopite na radijsko postajo.

Meni DAB

1. Pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb **[Meni]**, dokler se na zaslonu ne prikaže meni.
2. voljo so naslednji elementi menija:

Seznam kanalov: Seznam kanalov: pregled
najdenih kanalov. **Celotno iskanje:** Začetek iskanja.

Ročno nastavljanje: Ročno **razvrščanje**
iskanja: Izberite vrsto
razvrščanja

DEMOKRATIČNA REPUBLIKA KONGO: Izklopljeno / nizko / visoko

Sadeži: Izbriše postaje, ki nimajo sprejema.

Glavni meni: Dostop do različnih nastavitev.

Shranjevanje prednastavitev DAB

1. Izberite postajo, ki jo želite shraniti kot priljubljeno.
2. Pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb za prednastavitev.
3. Izberite mesto prednastavljenega pomnilnika.

Prazen= Prazen prostor za shranjevanje

Ime postaje= Pomnilniško mesto je že zasedeno z radijsko postajo.

Vendar ga mogoče prepisati.

Predvajanje prednastavitev DAB

1. Za dostop do seznama prednastavitev pritisnite gumb Prednastavitev.
2. Izberite kanal in pritisnite gumb Enter, da preklopite na kanal.
3. Prednastavljena pomnilniška mesta lahko izberete tudi s številčnimi gumbi.

Način FM (VHF)

Pritisnite gumb **[Način]** in izberite FM.

Iskanje oddajnika

1. Za iskanje naslednje postaje pritisnite gumb **[Scan]**.
2. Ko najdete postajo, se iskanje ustavi in začne se predvajanje.
3. Z gumboma **[◀◀]** in **[▶▶]** lahko ročno prilagodite frekvenco.

Opomba:

Oddajniki niso samodejno shranjeni na seznamu.

Meni FM

1. Pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb **[Meni]**, dokler se na zaslonu ne prikaže meni.
2. voljo so naslednji elementi menija:

Nastavitev zvoka:	Stereo / Mono. Če je kakovost zvoka slaba, izberite Radijski sprejem mono
Glavni meni:	Dostop do različnih nastavitev.
Nastavitev skeniranja:	Vsi kanali / Samo močni kanali

Shranjevanje prednastavitev FM

1. Izberite postajo, ki jo želite shraniti kot priljubljeno.
2. Pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb za prednastavitev.
3. mesto prednastavljenega pomnilnika.

Prazen= Prazen prostor za shranjevanje

Ime postaje= Pomnilniško mesto je že zasedeno z radijsko postajo.

Vendar ga mogoče prepisati.

Prednastavljeno predvajanje FM

1. Za dostop do seznama prednastavitev pritisnite gumb Prednastavitev.
2. Izberite kanal in pritisnite gumb Enter, da preklopite na kanal.
3. Prednastavljena pomnilniška mesta lahko izberete tudi s številčnimi gumbi.

Način Bluetooth

Pritisnite gumb **[Mode]** in izberite BT.

1. Če ste Bluetooth izbrali prvič, se na zaslonu prikaže "Ni povezano".
2. V zunanji napravi za predvajanje Bluetooth zaženite iskanje Bluetooth.
3. Za vzpostavitev povezave izberite HRA19DAB.
4. Če je bila vzpostavljena povezava, se na zaslonu prikaže povezano.
5. Predvajanje lahko upravljate prek zunanje naprave ali z gumbi
: Zadnji naslov
: Naslednji naslov
6. Glasnost uravnavate z zunanjo napravo in gumbom za uravnavanje glasnosti na napravi HRA19DAB.

Opomba:

Glasnosti v napravi ne nastavljajte prenizko, saj v nasprotnem primeru nastavitve v zunanji napravi ne bo povzročila višje ravni glasnosti.

Način CD

Pritisnite gumb **[Mode]** in izberite CD.

1. Pritisnite gumb **[Izbriši]**, da pogon za zgoščenke.
2. CD vstavite tako, da je z nalepko obrnjen navzgor.
3. Ponovno pritisnite gumb **[Eject]**, da zaprete pogon za zgoščenke.
4. Predvajanje se samodejno začne s prvo skladbo na CD-ju.

Meni zgoščenke

1. Pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb **[Meni]**, dokler se na zaslonu ne prikaže meni.
2. voljo so naslednji elementi menija:

INTRO:	Predvaja samo prvih 10 sekund skladb. Način	
predvajanja:	Normalno:	Normalno predvajanje.
	Rep-1:	Predvajajte skladbo večkrat.
	Rep- All:	Predvajajte vse večkrat.
	RANDOM:	Naključno predvajanje.
Glavni meni:	Dostop do različnih nastavitev.	

Način AUX-IN

Pritisnite gumb **[Mode]** in izberite CD.

1. Zunanjo napravo priključite prek 3,5-milimetrskega priključka AUX na zadnji strani naprave HRA19DAB.
2. Glasnost lahko uravnavate z zunanjo napravo in gumbom za uravnavanje glasnosti na napravi HRA19DAB.
3. Predvajanje lahko upravljate samo z zunanjo priključeno napravo.

SPECIFIKACIJA NAPRAVE

Napajalna enota:	12V DC, 2,5A
Vhod za napajanje:	100-240V AC, 50/60Hz
Izhodno napajanje:	12V DC, 2,5A
Max. Glasbena moč :	2x 80W
izhodna moč:	2x 10W
Zaslon:	DAB; 2,4-palčni barvni
zaslon TFT LCD:	BAND III 174-240 MHz
FM:	87,5 - 108 MHz
Izhod za slušalke:	3,5 mm stereo priključek
Mere naprave:	380 x 218 x 145 mm (D/Š/V)
Dimenzije embalaže:	456 x 178 x 260 mm (D/Š/V)
Samo teža naprave:	3,3 kg
Teža z všteto maso.	
Dodatki in embalaža:	4,8 kg

BLUETOOTH

Različica Bluetooth:	4.2
Območje prenosa	10 metrov
(neposredna vidljivost) Prenosna moč Bluetooth:	<4 dBm
Frekvenčno območje prenosa Bluetooth:	2,4 - 2,480 GHz

Zasnova in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

POENOSTAVLJENA IZJAVA O SKLADNOSTI EU

Podjetje UltraMedia GmbH & Co. Handels KG izjavlja, da je radijska oprema tipa HRA19DAB v skladu z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem elektronskem naslovu.

info@ultramedia.de

Upamo, da boste napravo radi uporabljali. Vaša

ekipa UltraMedia



GARANCIJA



Spoštovani ,

Zahvaljujemo se vam, da izbrali enega od naših izdelkov. Naši izdelki so med proizvodnjo podvrženi strogemu nadzoru kakovosti.

Če pa se pritožite glede ene od naših naprav ali imate kakršno koli vprašanje o eni od naših naprav, pokličite našo službo za podporo strankam.

TV in SAT naprave dajemo garancijo, za prenosne DVD in avdio naprave pa Z4-mesečno garancijo od datuma nakupa.

Zunaj garancijskega obdobja vam ponujamo plačljivo popravilo na podlagi ocene stroškov. Preden pošljete napravo, se obrnite na našo službo za podporo strankam.

Garancija zajema napake materiala in proizvodne napake. Vaša naprava bo v garancijskem obdobju popravljena ali zamenjana. Žal UltraMedia ne more povrniti kupnine. Iz garancije so izključene poškodbe zaradi nepravilne uporabe, uporabe dodatne opreme drugih proizvajalcev, padca, prahu, poškodb zaradi vode in znakov obrabe (npr. praske, optična obraba), ki jih je povzročila stranka ali zunanji vplivi.

Za uveljavljanje garancijskega zahtevka pošljite napravo z vso dodatno opremo, kopijo računa in opis napake na spodnji naslov. Žal naprav, ki jim ni priloženo dokazilo o nakupu, ni mogoče obravnavati v okviru garancije. primeru kakršnih koli vprašanj ne pozabite svojega polnega naslova, telefonske številke in e-poštnega naslova.

Pošiljko nam pošljete lastne stroške. Neplačanih pošiljk ne moremo sprejeti in bodo vrnjene pošiljatelju.

Napravo varno zapakirajte za prevoz. UltraMedia ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe, nastale med prevozom do nas. Vašo napravo bomo obdelali in vrnili v najkrajšem možnem času po prejemu.

Preden pošljete napravo, našo službo za podporo strankam ali specializiranega prodajalca, saj je veliko težav mogoče rešiti tudi po telefonu.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG
Friedrich-Penseler-Str. 28
D-Z1337 Lüneburg
www.ultramedia.de

service@ultramedia.de
Tel.: +49 / (0) 4131/9Z39-
Mo.-Do.: 08:00-17:00
Fr.: 08:00-14:30