

ECO GENUINO 180

ECO GENUINO 180 BN-NB
#318015



ECO GENUINO BN-NB

3 Flügel, gefräst aus schichtverleimtem Massivholz Nussbaum gebeizt



6 STUFEN



WINTER/
SOMMER



MAX. 45 m²

Niedrige Stufe auch
im Winter garantiert
„zugfrei“

**25 JAHRE
GARANTIE**
auf den Motor

Energie-
sparender
DC/EC Motor




- Modell ECO GENUINO 180 für Büro- und Wohnräume bis 45 m².
- Vor-/Rückwärtslauf (Sommer/Winter) über Fernbedienung.
- 6 Stufen über Fernbedienung.
- 3 Flügel gefräst aus schichtverleimtem Massivholz.
- Gewuchteter Motor und Flügel.
- Montage an Schrägen bis 12°.

Optionen:

- Längere Deckenstangen für hohe Räume und Schrägen (Seite 143).
- Hotel-Wandsteuerung **FB-FNK ECO B #86201** (S. 133).

Maße in mm

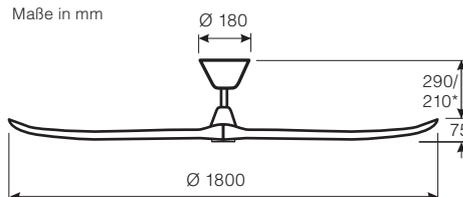

*Maß bei gekürzter Deckenstange

Flügelanzahl	3
Leistung Motor (W)	4,1 - 30
Spannung (V/Hz)	220-240/50
Größe Ø (cm)	180
Anzahl Stufen (mit FB)	6
Drehzahl (U/min)	50 - 132
Gewicht (kg)	7,6

Montage: 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm
im Abstand von 75 - 145 mm



ECO GENUINO 180

Artikel	Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Flügelfarbe
180 BN-NB	318015	Chrom gebürstet	Massivholz Nussbaum gebeizt
180 BN-NT	318016	Chrom gebürstet	Massivholz natur
180 MG-NB	318021	Messing gebürstet	Massivholz Nussbaum gebeizt
180 MG-NT	318022	Messing gebürstet	Massivholz natur

Artikel	Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Flügelfarbe
180 MS-NB	318017	Lack matt schwarz	Massivholz Nussbaum gebeizt
180 MS-NT	318018	Lack matt schwarz	Massivholz natur
180 MW-NB	318019	Lack matt weiß	Massivholz Nussbaum gebeizt
180 MW-NT	318020	Lack matt weiß	Massivholz natur