

ECO GENUINO-L 152

ECO GENUINO-L 152
BN-NT #315260



Niedrige Stufe auch
im Winter garantiert
„zugfrei“

**25 JAHRE
GARANTIE**
auf den Motor

Energie-
sparender
DC/EC Motor



- Modell ECO GENUINO-L mit LED-Leuchte, 17 Watt.
- Vor-/Rückwärtslauf (Sommer/Winter) über Fernbedienung.
- 6 Stufen, Licht dimmen, ein/aus über Fernbedienung.
- 3 Flügel gefräst aus schichtverleimtem Massivholz.
- Gewuchteter Motor und Flügel.
- Montage an Schrägen bis 18°.


Integrierte Leuchte LED-Modul ML095A-1:

- Lichtfarbe warmweiß (3.000 K, 1.800 lm).
- Abstrahlwinkel 120°, Lebensdauer 20.000 h.
- CRI 80, Leuchte dimmbar, 17 W.
- Energieklasse F (Spektrum A bis G).

Optionen:

- Längere Deckenstangen für hohe Räume (Seite 143).
- Hotel-Wandsteuerung **FB-FNK ECO B #86201** (S. 133).

Maße in mm

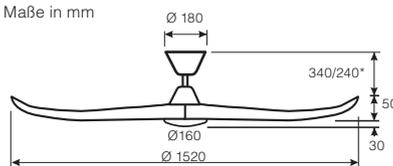

*Maß bei gekürzter Deckenstange



LED-Modul
ML095A-1

Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
Einzelne LEDs können in der Leuchte nicht ausge-
tauscht werden. Ersatz-LED-Module sind verfügbar.

Flügelanzahl	3
Leistung Motor (W)	3,3 - 16,5
Leistung Leuchte max. (W)	17
Spannung (V/Hz)	220-240/50
Größe Ø (cm)	152
Anzahl Stufen (mit FB)	6
Drehzahl (U/min)	50 - 144
Gewicht (kg)	8,9

Montage: 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm
im Abstand von 75 - 145 mm



152 BN-NB
#315261



152 MS-NT
#315265



152 MG-NT
#3152715



152 MW-NT
#315270



152 MS-NB
#315266

ECO GENUINO-L

Artikel	Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Flügelfarbe
152 BN-NB	315261	Chrom gebürstet	Massivholz Nussbaum gebeizt
152 BN-NT	315260	Chrom gebürstet	Massivholz natur
152 MS-NB	315266	Lack matt schwarz	Massivholz Nussbaum gebeizt
152 MS-NT	315265	Lack matt schwarz	Massivholz natur
152 MW-NB	315271	Lack matt weiß	Massivholz Nussbaum gebeizt
152 MW-NT	315270	Lack matt weiß	Massivholz natur
152 MG-NB	315276	Messing gebürstet	Massivholz Nussbaum gebeizt
152 MG-NT	315275	Messing gebürstet	Massivholz natur

Deckenstangen

Artikel	Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Länge (cm)
ST 60 BN-EG-L	991079	Chrom gebürstet	60
ST 100 BN-EG-L	991080	Chrom gebürstet	100
ST 60 MW-EG-L	991084	Lack matt weiß	60
ST 100 MW-EG-L	991086	Lack matt weiß	100
ST 60 MS-EG-L	991081	Lack matt schwarz	60
ST 100 MS-EG-L	991085	Lack matt schwarz	100
ST 60 MG-EG-L	991087	Messing gebürstet	60
ST 100 MG-EG-L	991088	Messing gebürstet	100