


AIROS ECO SILENT

Von supersanft bis superstark

NEU

CasaFan
VENTILATOREN

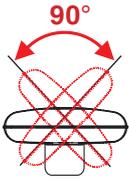

GEWERBE-EINSATZ
Zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EC Teil 1 für die Verwendung im Gewerbe.



AIROS ECO SILENT #64501

AIROS ECO SILENT #64501

Kunststoffgehäuse schwarz, Schutzkorb schwarz lackiert

- Hochleistungs-Standventilator mit hoch-effizientem, bürstenlosem EC-Motor.
- Gehäuse, Schutzgitter und Standfuß schwarz, Laufrad Kunststoff transparent.
- 6 fein dosierte Geschwindigkeitsstufen am Gerät oder per Fernbedienung wählbar. Eine zusätzliche niedrige Stufe erzeugt eine supersanfte Brise bei nur 13,2 dB(A)*.
- Magnethalterung für die Fernbedienung im Zentrum des Schutzgitters.
- Maximaler Luftstrom 10.023 m³/h.
- Vertikale Neigung (35°) einstellbar.
- Elektronische 90°-Oszillation, abschaltbar.
- Schwerer, kippstarrer Standfuß.
- Abschalttimer 1 bis 9 Stunden.
- Innovatives, patentiertes Flügelrad mit 18 Blättern und 2 Flügelkreisen für geringstes Geräusch und höchste Luftleistung.
- Bei gleicher Luftleistung ca. 20 dB(A) leiser als z.B. die Industrie-Windmadschine WM2 Eco!
- 2,5 m Gummischlauchleitung H05RN-F G 3 0,75 mm² mit Schutzkontaktstecker.

Artikel	Art.-Nr.	Gehäuse, Korb
AIROS ECO SILENT	64501	Schwarz

Technische Daten		Maße (mm)	
Leistung Motor (W)	4,2 - 90		
Spannung (V/Hz)	220-240/~50		
Anzahl Stufen	6 + 1		
Drehzahl min ⁻¹	850 max.		
Oszillation (°)	90		
Gewicht (kg)	10,0		
Flügelrad Ø	442		
Schalldruck (L _p -3m) dB(A)	35,6		
Schalleistung (L _w) dB(A)	56,1		
Luftmenge (m ³ /h)**	10.023		
Serviceverh. (m ³ /min/W)	1,92		

Umgebungstemperatur -10 bis <+40 °C.

*Schalldruck LP -3m
**gemessen nach IEC 60879