


**NEU****AIROS Eco SV35**

**AIROS ECO SV35 WE**  
#64510

IR-Fernbedienung im  
Lieferumfang enthalten.

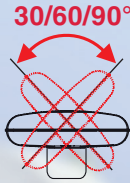


LED-Anzeige  
der gewählten  
Einstellungen  
am Standfuß.



Korbneigung  
um bis zu  
100° verstellbar  
(indirekte Lüftung).




Leicht erreichbare Bedientasten auf  
dem Motorkopf zur Einstellung aller  
Funktionen.

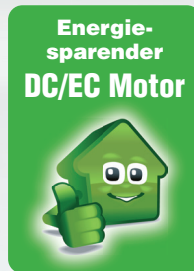

- Standventilator mit hocheffizientem, bürstenlosem EC-Motor.
- Gehäuse und Flügelrad aus weißem Kunststoff, edelmattiert.
- 12 Stufen, Softschalter auf dem Motorgehäuse.
- Oszillation in 3 Stufen wählbar (30° - 60° - 90°, auch per IR-Fernbedienung).
- Innovatives, patentiertes Laufrad mit 18 Blättern und 2 Flügelkreisen.
- LED-Anzeige der gewählten Funktionen am Ventilatorfuß.
- Bei Betrieb auf niedriger Stufe ideal für die Verwendung im Schlafzimmer (13,6 dB(A)\*).
- Korbneigung um 100° vertikal einstellbar (indirekte Lüftung).
- Stabiler Standfuß, höhenverstellbar von 890 bis 1.100 mm.
- 24V-Steckernetzteil mit 2,0 m Zuleitung.
- Einfache Reinigung durch abnehmbares Schutzgitter.

Maße in mm

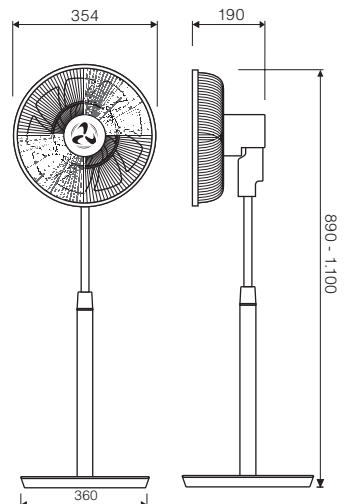

### AIROS Eco SV35

Artikel	Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Farbe Flügelrad
Airos Eco SV35 WE	64510	weiß edelmatt	weiß edelmatt

Flügelrad Ø	325
Leistung Motor (W)	25
Spannung (V/Hz)	100-240/50/60
Anzahl Stufen	12
Drehzahl max. (U/min)	1.000
Oszillation (°)	30/60/90
Gewicht (kg)	5,6



\* Schalldruck LP -3 m