



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Gartenpumpe

AQUINNA 18/28

Art.-Nr.: 4180440

Ident.-Nr.: 21012

EAN-Code: 4006825668711

Die Einhell Akku-Gartenpumpe AQUINNA 18/28 ist eine leistungsstarke Pumpe der flexibel untereinander kombinierbaren Power X-Change Familie zum kabellosen Einsatz. Sie verfügt über einen ECO-Modus für maximale Laufzeit und einen BOOST-Modus für höchstmögliche Power. Zudem ist die Gartenpumpe ausgestattet mit einer großen Wassereinfüllschraube zur Befüllung und einer Ablassschraube für den Frostschutz. Per Tragegriff wird die schlanke und kompakte Akku-Pumpe einfach transportiert und mit Hilfe der Befestigungslöcher an einem dauerhaften Einsatzort fixiert. Sie ist mit zwei robusten Gewindeanschlüssen aus Metall ausgestattet. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät.


Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18V Batterie notwendig
- Leistungsstufenschalter: ECO- und BOOST-Modus
- Praktische Wassereinfüllschraube zur einfachen Befüllung
- Frostschutz dank einfachem Entleeren über Wasserablassschraube
- Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzungsschäden
- Hochwertiger, langlebiger Saug- und Druckanschluss aus Metall
- Einfacher Transport und hohe Mobilität dank Tragegriff
- Pumpenfuß mit Bohrung zur sicheren, dauerhaften Befestigung
- Robuste Gleitringdichtungen für eine lange Lebensdauer
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- | | |
|---------------------------|----------------|
| - Fördermenge max. | 2800 L/h |
| - Ansaughöhe max. | 6 m |
| - Max. Förderhöhe/ -druck | 25 m / 2.5 bar |
| - Max. Wassertemperatur | 35 °C |
| - Anschluss Saugseite | 33,3mm (R1 AG) |
| - Anschluss Druckseite | 33,3mm (G1 IG) |

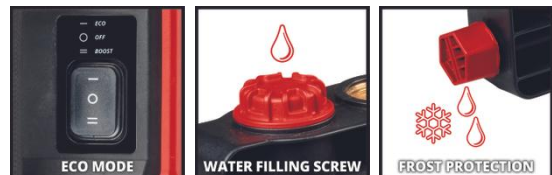

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 2.55 |
| - Bruttogewicht (kg) | 3.3 |
| - Maße Einzelverpackung | 476 x 185 x 250 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 11.2 kg |
| - Maße Exportkarton | 485 x 380 x 510 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1152 2320 2900 |



Als Sonderzubehör erhältlich



Saugschlauch 4 m Kunststoff
Zubehör Wassertechnik
Art.-Nr.: 4173635
EAN-Code: 4006825549058
Einhell Accessory



Saugschlauch 7 m Kunststoff
Zubehör Wassertechnik
Art.-Nr.: 4173645
EAN-Code: 4006825549102
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512108
EAN-Code: 4006825652376
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4514095
EAN-Code: 4006825655292
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



Adapter 33,3 mm (1") AG
Pumpen-Zubehör
Art.-Nr.: 4173761
EAN-Code: 4006825662733
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



Zubehörset Druckseite (OFF)
Pumpen-Zubehör
Art.-Nr.: 4173762
EAN-Code: 4006825663266
Einhell Accessory



Zubehörset Saug- & Druck (OFF)
Pumpen-Zubehör
Art.-Nr.: 4173763
EAN-Code: 4006825663273
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



Power X-Caravan Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512136
EAN-Code: 4006825664010
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory





Saugschlauch 7 m Messing
Pumpen-Zubehör
Art.-Nr.: 4173640
EAN-Code: 4006825549171
Einhell Accessory



Saugschlauch 4 m Messing
Pumpen-Zubehör
Art.-Nr.: 4173630
EAN-Code: 4006825549133
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	 Wasser pumpen (boost) ¹ (Min.)	 Wasser pumpen (eco) ² (Min.)
	1.5 Ah	10
2.0 Ah	14	18
2.5 Ah	17	22
3.0 Ah	20	27
4.0 Ah	28	36
5.2 Ah	36	47
6.0 Ah	40	54
8.0 Ah	56	72

Testaufbau:

1) BOOST

2) ECO