

**Federkorbstecker**

- gerade, mit Lötanschluss bis 2,5 mm<sup>2</sup> Leitungsquerschnitt
- mit Quersteckbuchse
- mit Griffhülse, unmontiert

**Best.-Nr. FK 8 L Ni / ..(Farbe)**

- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülse **TPE (Evoprene)**
- für Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm<sup>2</sup>
- für Leitungsdurchmesser bis 4 mm
- **Farben** siehe Tabelle

**Best.-Nr. FK 8 L Au / ..(Farbe)**

- wie oben, jedoch
- Kontaktteile **vergoldet**
- **Farben** siehe Tabelle

**Lamella-basket plug**



- straight, with solder terminal for cables up to 2.5 mm<sup>2</sup>
- additional socket crosswise
- with sleeve, unassembled

**Order No. FK 8 L Ni / ..(colour)**

- contact parts **nickel-plated**
- sleeve **TPE (Evoprene)**
- for wire cross-section up to 2.5 mm<sup>2</sup>
- for cable diameter up to 4 mm
- **colours** see table

**Order No. FK 8 L Au / ..(colour)**

- as above
- contact parts **gold-plated**
- **colours** see table

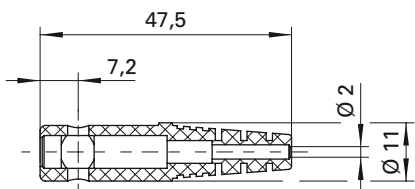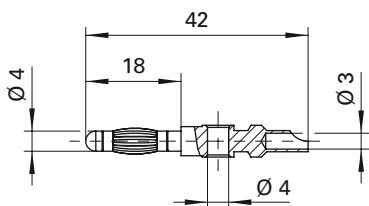

**Federkorbstecker**

- gerade, mit Lötanschluss bis 0,5 mm<sup>2</sup> Leitungsquerschnitt
- mit Quersteckbuchse
- mit Griffhülse, unmontiert

**Best.-Nr. FK 82 L Ni / ..(Farbe)**

- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülse **TPE (Evoprene)**
- für Leitungsquerschnitt bis 0,5 mm<sup>2</sup>
- für Leitungsdurchmesser bis 2 mm
- **Farben** siehe Tabelle

**Best.-Nr. FK 82 L Au / ..(Farbe)**

- wie oben, jedoch
- Kontaktteile **vergoldet**
- **Farben** siehe Tabelle

**Lamella-basket plug**

- straight, with solder terminal for cables up to 0.5 mm<sup>2</sup>
- additional socket crosswise
- with sleeve, unassembled

**Order No. FK 82 L Ni / ..(colour)**

- contact parts **nickel-plated**
- sleeve **TPE (Evoprene)**
- for wire cross-section up to 0.5 mm<sup>2</sup>
- for cable diameter up to 2 mm
- **colours** see table

**Order No. FK 82 L Au / ..(colour)**

- as above
- contact parts **gold-plated**
- **colours** see table

Allgemeine Angaben		
Best.-Nr. <sup>1)</sup>	FK 8 L Ni / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	FK 82 L Ni / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
	FK 8 L Au / ..(Farbe) Kontaktteile vergoldet	FK 82 L Au / ..(Farbe) Kontaktteile vergoldet
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, violett	
Technische Daten		
Anschluss	löten bis 2,5 mm <sup>2</sup>	löten bis 0,5 mm <sup>2</sup>
Griffhülse für Leitung	bis Ø 4 mm	bis Ø 2 mm
Durchgangswiderstand <sup>4)</sup>	3 mΩ / 2 mΩ	
Bemessungsspannung <sup>2)</sup>	30 V <sub>AC</sub> / 60 V <sub>DC</sub>	
Bemessungsstrom <sup>2)</sup>	32 A	10 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -30 °C bis +110 °C	

General information		
Order No. <sup>1)</sup>	FK 8 L Ni / ..(colour) contact parts nickel-plated	FK 82 L Ni / ..(colour) contact parts nickel-plated
	FK 8 L Au / ..(colour) contact parts gold-plated	FK 82 L Au / ..(colour) contact parts gold-plated
colours	black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, purple	
Technical data		
terminal	solder up to 2.5 mm <sup>2</sup>	solder up to 0.5 mm <sup>2</sup>
sleeve for cable	up to Ø 4 mm	up to Ø 2 mm
transition resistance <sup>4)</sup>	3 mΩ / 2 mΩ	
rated voltage <sup>2)</sup>	30 V <sub>AC</sub> / 60 V <sub>DC</sub>	
rated current <sup>2)</sup>	32 A	10 A
operating temperature	from -30 °C to +110 °C	

<sup>1)</sup> andere Kontaktflächen, Farben und Griffhülsen für andere Leitungsdurchmesser auf Anfrage

<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen

<sup>4)</sup> abhängig von der Kontaktfläche

<sup>1)</sup> other contact platings, colours and sleeves for other cable diameters on request

<sup>2)</sup> at normal ambient temperatures

<sup>4)</sup> depending on contact plating