


Schnelldruckklemme

- nicht isolierter Einbau für nichtmetallische Frontplatten

Best.-Nr. SDK 504/..(Farbe)

- Kontaktteile **vernickelt**
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
- Frontplattenstärke 0,8 mm-5 mm
- vorderes Einsteckfenster 6,5 mm x 4 mm
- hinteres Einsteckfenster 8,0 mm x 4 mm
- Druckfederkraft 20 N
- **Farben** siehe Tabelle

- Montagebohrung

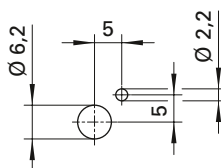


Quick-release terminal

- fitting not insulated for non-metal panels

Order No. SDK 504/..(colour)

- contact parts **nickel-plated**
- insulation PA 6.6 (Polyamid)
- panel thickness 0.8 mm-5 mm
- front insertion window 6.5 mm x 4 mm
- rear insertion window 8.0 mm x 4 mm
- spring force 20 N
- **colours** see table

- hole

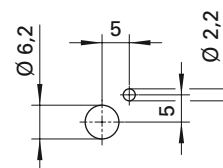

Ø 4

Allgemeine Angaben	
Best.-Nr. ¹⁾	SDK 504 / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, orange, violett, grüngelb
Technische Daten	
Anschluss	Lötöse oder Kabelschuh
Durchgangswiderstand	5 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
Bemessungsstrom ²⁾	16 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -25 °C bis +90 °C
Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter	120 Ncm

General information	
Order No. ¹⁾	SDK 504/..(colour) contact parts nickel-plated
colours	black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, orange, purple, green-yellow
Technical data	
terminal	solder or cable lug
transition resistance	5 mΩ
rated voltage ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
rated current ²⁾	16 A
operating temperature	from -25 °C to +90 °C
max. torque fastening nut	120 Ncm

¹⁾ andere Farben, Anschlüsse und Federn (ca. 15 N oder 33 N) auf Anfrage
²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

¹⁾ other colours, terminals and springs (approx. 15 N or 33 N) on request
²⁾ at normal ambient temperatures