


Pregled

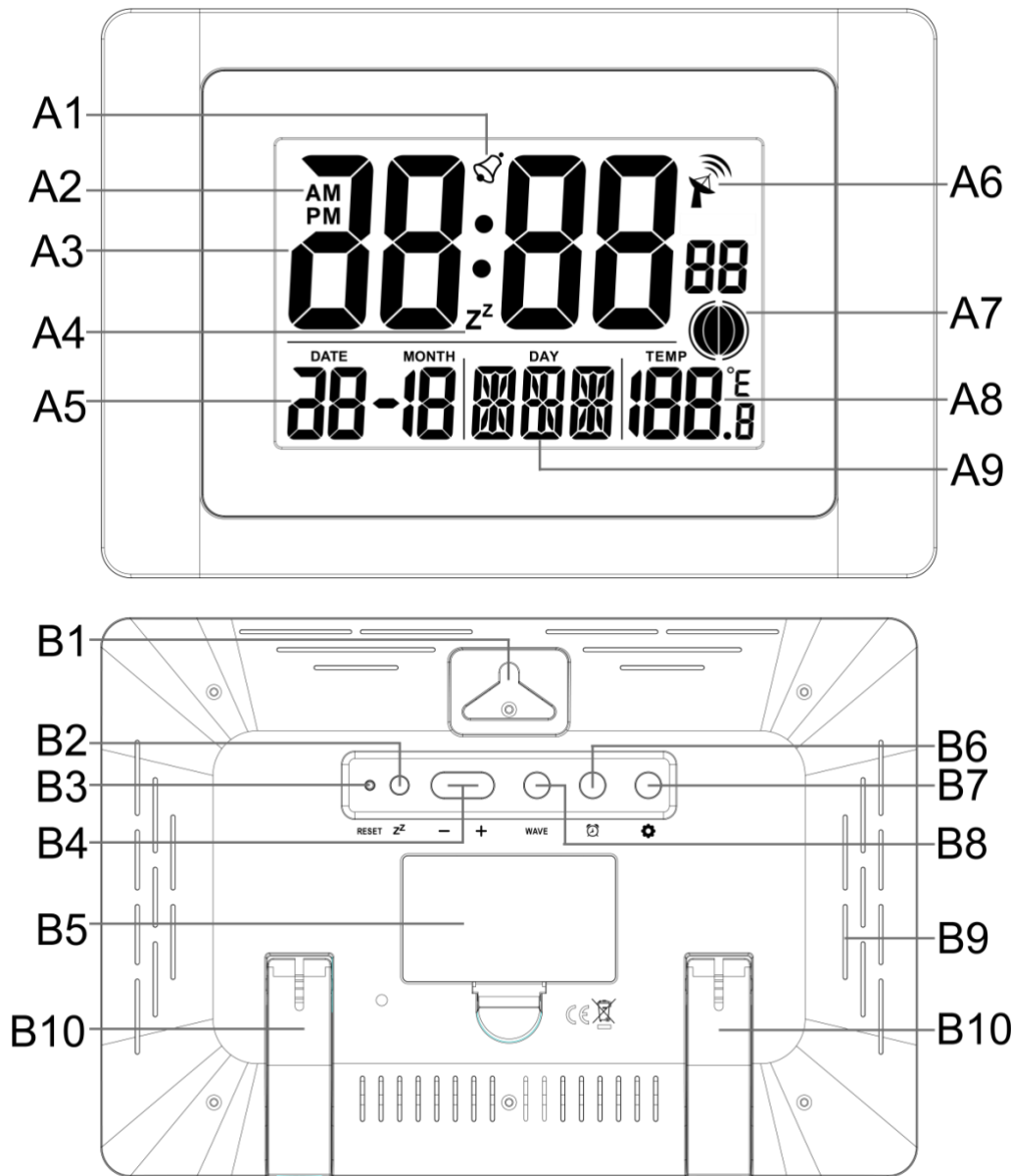

A – Prikaz

A1 – Simbol alarma

A3 – ura

A5 – Mesec in datum

A7 – Simbol faze lune

A9 – Dan v tednu

A2 – Simbol AM/PM

A4 – Simbol odložitve (Snooze)

A6 – Simbol za sprejem signala

A8 – Temperatura

B – Tipke in zadnja stran ohišja

B1 – Luknja za obešanje

B3 – Tipka RESET

B5 – Pokrovček za baterije



) B7 – Gumb za nastavitve () B8 – Tipka WAVE

B9 – Odprtine za prezračevanje

B2 – Tipka za odložitev budilke (**ZZ**)

B4 – Tipki + / --

B6 – Gumb za odložitev budilke (

B10 – Stojalo

Funkcije

- Radijsko krmiljen čas prek frekvence DCF-77.
- Možnost ročnega nastavljanja časa.
- Čas v 12/24-urnem formatu.
- Koledar do leta 2099.
- Prikaz datuma in dneva v tednu.
- Notranja temperatura po izbiri v °C ali °F.
- Prikaz lunine faze
- Napajanje: 2 x LR06 AA Mignon baterije (1,5 V)

Zagon

- Odprite pokrovček baterijskega predala ure. Vstavite 2 x AA bateriji, pri čemer upoštevajte pravilno polariteto (oznaki »+« in »-«), in ponovno zaprite baterijski predal.
- Ko vstavite baterije, se vsi simboli na LCD-zaslonu za 2 sekundi zasvetijo in zaslišite zvočni signal. Ura prikaže notranjo temperaturo in preklopi v način sprejema radijskega signala DCF77 za 7 minut.

Sprejem radijsko nadzorovanega časovnega signala

- Ura samodejno začne iskati signal **DCF-77**, takoj ko vstavite baterije. Simbol radijskega stolpa začne utripati.
- Ob 1:00 (AM) radijska ura samodejno poskuša sinhronizirati signal DCF-77, da popravi morebitna odstopanja od točnega časa. Če sinhronizacija ni uspešna, simbol radijskega stolpa izgine z zaslona in sistem samodejno poskuša sinhronizirati signal v naslednji polni uri. Ta postopek se samodejno ponovi do 5-krat.
- Pritisnite tipko „WAVE“, da začnete ročni sprejem signala DCF-77. Če v sedmih minutah ni sprejet noben signal, se iskanje signala DCF-77 ustavi in simbol radijskega stolpa izgine.

Opombe:

- Če ura ne more sprejeti signala DCF-77, ker je razdalja prevelika za sprejem signala iz oddajnika v Nemčiji, lahko čas nastavite ročno, kot je opisano v naslednjem poglavju. Takoj ko je sprejem signala DCF-77 mogoč, se ura samodejno nastavi.
- Priporočamo najmanjšo razdaljo 2,5 metra od vseh virov motenj, kot so televizorji ali računalniški monitorji. V prostorih z betonskimi stenami in v pisarnah je radijski sprejem šibkejši. V takih ekstremnih primerih uro postavite v bližino okna.

Ročno nastavljanje časa

- Držite tipko „“ pritisnjeno 2 sekundi in prikaz 12/24-urnega načina bo začel utripati. Pritisnite tipko „+“ ali „-“, da nastavite 12-urni ali 24-urni način.
- Pritisnite gumb „“, da potrdite nastavev, prikaz časovnega pasu pa bo začel utripati. Pritisnite gumb „+“ ali „-“, da nastavite želeni časovni pas.
- Pritisnite tipko „“, da potrdite nastavev, in prikaz ure bo začel utripati. Pritisnite tipko „+“ ali „-“, da nastavite želeno uro.

- Pritisnite tipko »  «, da potrdite nastavitvev, in prikaz minut bo začel utripati. Pritisnite tipko »+« ali »-«, da nastavite želeno minuto.
- Pritisnite tipko „  “, da potrdite nastavitvev, in prikaz leta „2009“ začne utripati. Pritisnite tipko „+“ ali „-“, da nastavite želeno leto.
- Pritisnite gumb »  «, da potrdite nastavitvev, in prikaz meseca bo začel utripati. Pritisnite gumb »+« ali »-«, da nastavite želeni mesec.
- Pritisnite gumb »  «, da potrdite nastavitvev, in prikaz datuma bo začel utripati. Pritisnite gumb »+« ali »-«, da nastavite želeni datum.
- Pritisnite tipko „  “, da potrdite nastavitvev, prikaz jezika dneva v tednu začne utripati. Pritisnite tipko „+“ ali „-“, da nastavite želeni jezik.
- Pritisnite tipko „  “, da potrdite nastavitvev, zaključite postopek nastavitve in se vrnete v običajni način prikazovanja.

Opombe:

- Če 30 sekund ne pritisnete nobene tipke, ura samodejno zapusti način nastavitve in se vrne v običajni način prikazovanja.
- Za hitro prilagajanje nastavljenih vrednosti pritisnite in držite tipko „+“ ali „-“.
- Če izberete časovni format „12Hr“, se na zaslonu prikažeta simboli „AM“ ali „PM“, ki označujeta čas pred in po poldnevu.
- Dan v tednu se lahko prikaže v naslednjih 7 jezikih:

Jezik / teden	Nemščina	Angleščina	Francoščina
	DEU	ENG	FRA
Ponedeljek	PON	PON	LUN
Tor	DIE	TUE	MAR
Sreda	MIT	WED	MER
Četrtek	DON	THU	JEU

petek	FRE	FRI	VEN
Sobota	SAM	SAT	SAM
nedelja	SON	SUN	DIM

Jezik / teden	Španščina	Italijanščina	nizozemščina	Danski
	ESP	ITA	NED	DAN

ponedeljek	LUN	LUN	MAA	MAN
Tor	MAR	MAR	DIN	TIR
Sreda	MIE	MER	WOE	ONS
Četrtek	JUE	GIO	DON	TOR
Petek	PET	VEN	VRI	FRE
Sobota	SAB	SAB	ZAT	LOR
nedelja	DOM	DOM	ZON	SON

Nastavitev alarma

V normalnem načinu prikazovanja časa enkrat pritisnite tipko »«, da se prikaže nastavljen čas alarma, na LCD-zaslonu pa se prikaže simbol alarma »«. Če želite

dnevni alarm vklopiti ali izklopiti, ponovno kratko pritisnite tipko »«. Simbol alarma »

 Simbol alarma se prikaže le v normalnem načinu prikazovanja časa, dokler je alarm aktiviran.

- Držite tipko »« pritisnjeno 2 sekundi, alarmni čas bo utripal in prikazal se bo simbol alarma. Ura alarmnega časa bo začela utripati. Pritisnite tipko »+« ali »-«, da nastavite želeno uro.
- Pritisnite gumb »«, da potrdite nastavev, in prikaz minut za alarm bo začel utripati. Pritisnite gumb „+“ ali „-“, da nastavite želeno minuto.
- Pritisnite tipko »«, da potrdite nastavev in zaključite postopek nastavitve.

Opombe:

- Če 30 sekund ne pritisnete nobenega gumba, ura samodejno zapusti način nastavitve in se vrne v normalni način prikazovanja.
- Držite tipko „+“ ali „-“, da hitro prilagodite nastavljene vrednosti

- Alarm zveni 2 minuti, če ga ne izklopite s pritiskom na kateri koli gumb. V tem primeru se alarm po 24 urah samodejno ponovi.
- Z naraščajočim alarmnim tonom (Crescendo) se glasnost med alarmnim signalom 4-krat spremeni.

Funkcija odložitve


- Med alarmnim tonom pritisnite tipko „**ZZ**“, da aktivirate funkcijo odložitve
 . Funkcija odložitve je nato aktivna in na zaslonu se prikaže simbol »**ZZ**«. Alarmni ton se bo ponovno oglasil po 5 minutah.
- Funkcijo odložitve lahko prekinete s pritiskom na katero koli tipko, razen tipke „**ZZ**“.

Prikaz temperature °C/°F

Pritisnite tipko „-“, da preklopite med prikazom temperature v °C ali °F.

Faza lune

Simbol faze lune prikazuje 8 različnih faz lune v skladu z nastavljenim datumom, mesecem in letom:

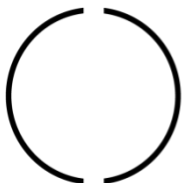

mlaj



Naraščajoča luna



Prva četrtna



Naraščajoča luna



Polna luna



Padajoča luna



Tretja četrtna



Padajoča
Luna

Odpravljanje napak in ponastavitev

- Če izdelek kaže znake napake in ne deluje normalno, pritisnite gumb „RESET“, da izdelek ponastavite na prvotne tovarniške nastavitve.
- Če vaša ura prikazuje napačen čas ali ne deluje pravilno, kar je lahko posledica elektrostatičnega praznjenja ali drugih motenj, ravnajte kot sledi:
Odprite pokrovček baterijskega predela in izvlecite baterije. Nato baterije ponovno vstavite in pazite na pravilno polariteto. Vaša naprava se bo ponastavila na privzete nastavitve in jo boste morali ponovno nastaviti. Če počakate 2 do 4 ure, preden ponovno vstavite baterije, lahko preprečite težave z ostankom napolnjenosti.
- Uporaba baterij z nizko energijo lahko prav tako povzroči težave s sprejemom ali merjenjem.

Skrb za vaš izdelek

- Napravo postavite na stabilno podlago, stran od neposredne sončne svetlobe, prekomerne toplote ali vlage.
- Če napravo postavite na naravno leseno ali lakirano površino, zaščitite pohištvo tako, da med napravo in pohištvo položite krpo ali zaščitni material.
- Napravo očistite z mehko krpo, navlaženo samo z blagim milom in vodo. Močnejša sredstva, kot so bencin, razredčila ali podobne snovi, lahko poškodujejo površino naprave. Preden napravo očistite, se prepričajte, da je odklopljena iz električnega omrežja.
- Če naprave ne boste uporabljali dalj časa, npr. en mesec ali več, izvlecite baterije, da preprečite morebitno korozijo. Če je predal za baterije korodiran ali umazan, ga temeljito očistite in zamenjajte baterije.
- Ne odpirajte notranjega ohišja in ne posegajte v komponente te ure.

Izjava o skladnosti

Technotrade s tem izjavlja, da je izdelek WS 8028 v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktive 2014/53/EU in ROHS 2011/65/EG.

Tehnični podatki

- Natančnost časa: ± 2 sekundi na dan (če ni posodobljen s signalom DCF-77)

Temperatura

- Notranji merilni razpon: $-9,9\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($+14\text{ }^{\circ}\text{F}$) $\sim +50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($+122\text{ }^{\circ}\text{F}$)
- Temperaturna ločljivost: $0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $0,1\text{ }^{\circ}\text{F}$
- Natančnost temperature: $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($0\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +40\text{ }^{\circ}\text{C}$), $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($< 0 / > +40\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- **LL.L** $^{\circ}\text{C} (^{\circ}\text{F})$ se prikaže, če je temperatura v notranjosti nižja od $-9,9\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($+14\text{ }^{\circ}\text{F}$).
- **HH.H** $^{\circ}\text{C} (^{\circ}\text{F})$ se prikaže, če je temperatura v notranjosti višja od $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($+122\text{ }^{\circ}\text{F}$).

Napajanje

- Ura: 2 x LR06 AA bateriji (niso priložene)

Vplivi okolja na sprejem radijskega signala

Ura brezžično sprejema natančen čas. Kot pri vseh brezžičnih napravah lahko naslednji dejavniki vplivajo na sprejem radijskega signala:

- dolge poti prenosa
- bližnje gore in doline
- bližnje avtoceste, železniške proge, letališča, visokonapetostni vodi itd.
- bližnje gradbišča
- visoke stavbe
- v betonskih zgradbah
- v bližini električnih naprav (računalnikov, televizorjev itd.) in kovinskih predmetov
- v vozilih v gibanju

Uro postavite na mesto z optimalnim sprejemom, npr. v bližini oken in stran od kovinskih ali električnih predmetov.

Varnostni ukrepi

- Ta naprava je namenjena izključno za uporabo v zaprtih prostorih.
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim silam ali udarcem.
- Naprave ne izpostavljajte visokim temperaturam, neposredni sončni svetlobi, prahu in vlagi.
- Naprave ne potapljajte v vodo.
- Izogibajte se stiku z jedkimi snovmi.
- Naprave ne mečite v ogenj. Lahko bi eksplodirala.
- Ne odpirajte ohišja in ne posegajte v konstrukcijske dele naprave.

Varnostna navodila za baterije

- Uporabljajte samo alkalne baterije, ne pa polnilne baterije.
- Baterije vstavite pravilno, upoštevajoč polariteto (+/-).
- Vedno zamenjajte celoten komplet baterij.
- Nikoli ne mešajte starih in novih baterij.
- Izpraznjene baterije takoj odstranite.
- Baterije odstranite, ko naprave ne uporabljate.

- Baterij ne polnite in ne mečite v ogenj. Lahko eksplodirajo.
- Baterij ne shranjujte v bližini kovinskih predmetov, saj lahko stik povzroči kratki stik.
- Baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam, ekstremni vlagi ali neposredni sončni svetlobi.
- Baterije hranite izven dosega otrok. Zaužitje baterij lahko povzroči zadušitev.

Izdelek uporabljajte izključno za predvideni namen!

Obveznost obveščanja v skladu z zakonom o baterijah



Rabljene baterije ne sodijo v gospodinjske odpadke. Če baterije pridejo v okolje, lahko povzročijo škodo okolju in zdravju. Rabljene baterije lahko brezplačno vrnete pri svojem prodajalcu

in zbirnih mestih. Kot potrošnik ste zakonsko dolžni vrniti rabljene baterije!

Obveznost obveščanja v skladu z zakonom o elektronskih napravah



V skladu z zakonom o električnih in elektronskih napravah (ElektroG) električni odpadki ne sodijo v gospodinjske odpadke, ampak jih je treba reciklirati ali odstraniti na okolju prijazen način. Napravo odnesite v zabojnik za recikliranje ali na lokalno zbirno mesto za odpadke.

