


brennenstuhl®

LED Akku Handleuchte LED Rechargeable Hand Lamp PL 200 AC

- DE Bedienungsanleitung
GB Operating instructions
FR Mode d'emploi
NL Gebruikshandleiding
IT Istruzioni per l'uso
SE Bruksanvisning
ES Manual de instrucciones
PL Instrukcja obsługi
CZ Návod k obsluze
HU Kezelési útmutató
RU Руководство по эксплуатации
TR Kullanım kılavuzu
FI Käyttöohje
GR Οδηγίες χρήσης
PT Manual de instruções
EE Kasutusjuhend
SK Návod na používanie
SI Navodila za uporabo
LT Naudojimo instrukcija
LV Lietošanas instrukcija

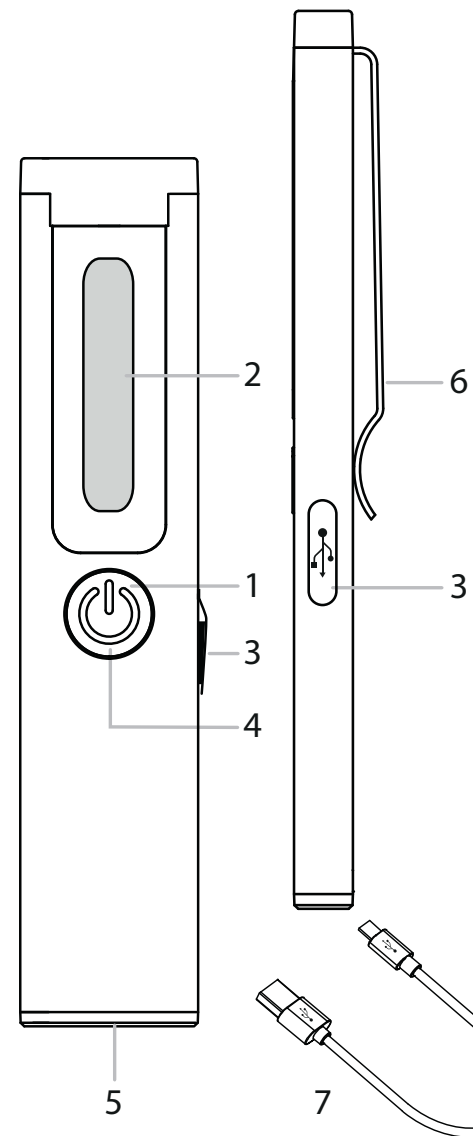

DE Bedienungsanleitung

LED Akku Handleuchte PL 200 AC

SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch genau durch.
- Benutzen Sie die Leuchte nicht bei Beschädigungen – Lebensgefahr.
- Wenden Sie sich dann an eine Elektrofachkraft oder an die angegebene Serviceadresse.
- Schauen Sie nicht direkt in das Licht.
- Öffnen Sie niemals das Gerät.
- Verwenden Sie die Arbeitsleuchte nicht in explosionsgefährdeter Umgebung – Lebensgefahr!
- Verwenden Sie zum Aufladen der Akkus nur eine geprüfte USB-Stromquelle.

INBETRIEBNAHME

- Vor der ersten Benutzung Akku einmal vollständig Entladen und wieder Aufladen.
- Schalter vorne: Leucht Sequenz:
 - 100% - 40% - 10% - rot - rot blinken - aus.
- Leuchte kann während des Aufladens nicht benutzt werden.
- Bei längerer Nichtbenutzung Akku alle 3 Monate aufladen.

ÜBERSICHT BEDIENTEILE

- 1 Ein-/Aus Schalter
- 2 LED Front
- 3 Ladebuchse USB C mit Abdeckkappe
- 4 Ladeanzeige – im Schalter
- 5 Magnet
- 6 Clip
- 7 USB-Ladekabel/USB C

LADEN

Laden Sie ihren Akku ausschließlich über ein USB-Ladekabel auf. Verwenden Sie ausschließlich eine geprüfte USB-Stromquelle (e.g. Ladegerät, Computer) mit maximal 5 V. Ausgangsspannung: Verbindung: USB-Quelle - USB Ladekabel ⑦ - Ladebuchse ③.

Während des Ladens blinkt die Ladeanzeige, sie leuchtet konstant, wenn der Akku vollgeladen ist.

TECHNISCHE DATEN

LED: COB
Akku: eingebaut, Li-Pol 3,7 V/450 m Ah
USB-Ladeeingang: USB C 5 V DC,
intern auf 500 mA begrenzt
~2 h
Ladedauer: IP 20
Schutzart: -10 °C – +40 °C
Temperaturbereich:

EU-konform: **CE**

Werfen Sie Elektrogeräte, Batterien und Akkus nicht in den Hausmüll!
Elektro- und Elektronik-Altgeräte sowie Batterien und Akkus sind Sondermüll und müssen getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Konformitätserklärung ist beim Hersteller hinterlegt.

Für weitere Informationen empfehlen wir den Bereich Service/FAQ's auf unserer Homepage www.brennenstuhl.com.

GB Operating instructions

LED Rechargeable Hand Lamp PL 200 AC

SAFETY INFORMATION

- Carefully read these operating instructions before using the device.
- Do not use the light if it is damaged - danger of death. In this case, contact an electrician or refer to the specified service address.
- Do not look directly into the light.
- Never open the device.
- Do not use the working light in potentially explosive atmospheres - risk of death!
- To charge the batteries, only use a certified USB power supply unit.

COMMISSIONING

- Before using the device for the first time, completely discharge and recharge the rechargeable battery once.
- Switch at the front: Light sequence:
 - 100% - 40% - 10% - red - red flashing - off.
- Lamp cannot be used while charging.
- In cases of extended non-use, charge the rechargeable every 3 months.

CONTROL ELEMENTS

- 1 On/Off switch
- 2 LED Front
- 3 USB C charging socket with cover
- 4 Charging indicator light integrated in the switch
- 5 Magnet
- 6 Clip
- 7 USB charging cable/USB C

CHARGING

Charge your battery using the supplied USB cable only. Exclusively use a certified USB power source (e.g. charging device, computer) with a maximum of 5 V output voltage: Connection: USB source – USB charging cable ⑦ - charging socket ③.

During charging, the charging indicator flashes, it is illuminated constantly when the battery is fully charged.

TECHNICAL DATA

LED: COB
Rechargeable battery: installed, Li-Pol 3.7 V/450 m Ah
USB charging input: USB C 5 V DC,
internally limited to 500 mA
~2 h
Charging duration: IP 20
Temperature range: -10 °C – +40 °C

EU-compliant: **CE**

UK-compliant: **UK CA**

Electronic appliances, batteries and rechargeable batteries must not be disposed of in household waste!

Old electronic and electric devices, as well as batteries and rechargeable batteries are special waste and need to be gathered separately and be sent for recycling in an environmentally friendly manner.

CONFORMITY DECLARATION

The Declaration of Conformity is filed with the manufacturer.

For further information, please refer to the Service/FAQ section on our homepage www.brennenstuhl.com.

FR Mode d'emploi

Lampe de poche LED rechargeable PL 200 AC

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement la notice d'utilisation avant d'utiliser le produit.
- N'utilisez jamais la lampe si elle est endommagée : danger de mort.
- Dans ce cas, contactez un professionnel agréé ou l'assistance technique indiquée.
- Ne regardez jamais directement le faisceau de la lampe.
- N'ouvrez jamais l'appareil.
- N'utilisez jamais la lampe dans des environnements présentant des risques d'explosion : danger de mort !
- Utilisez uniquement un chargeur USB certifié pour recharger la batterie.

MISE EN SERVICE

- Avant la première utilisation, laissez la batterie se décharger complètement, puis rechargez-la.
- Interrupteur en frontal : Modes d'éclairage :
 - 100 % / 40 % / 10 % / rouge / rouge clignotant - arrêt.
- La lampe ne peut pas être utilisée pendant son chargement.
- En cas de non-utilisation prolongée, recharger la batterie tous les 3 mois.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

- 1 Interrupteur marche/arrêt
- 2 LED en façade
- 3 Prise-chargeur USB C avec cache de protection
- 4 Témoin de charge – intégré dans l'interrupteur
- 5 Aimant
- 6 Clip
- 7 Câble de raccordement USB/USB C

CHARGEMENT

Pour recharger la batterie, utilisez uniquement un câble de raccordement USB. Utilisez uniquement un chargeur USB certifié (par exemple, chargeur, ordinateur) avec une tension de sortie de 5 V maximum : Raccordement : Source USB - Câble de raccordement USB ⑦ - Prise-chargeur USB ③.

Pendant la charge, le témoin de charge clignote puis s'allume en continu lorsque la batterie est complètement chargée.

CARATTERISTICHE TECHNICHE

- LED: COB
Batterie: Li-Pol 3,7 V / 450mAh integrée
Micro-prise USB: USB C 5 VDC,
limité en interne à 500mA
- Durée de chargement: ~2 h
Indice de protection: IP 20
Plage de températures: -10 °C – +40 °C

Conforme à l'UE: **CE**

Ne jetez pas les appareils électriques, les piles ni les batteries avec les ordures ménagères !
Les appareils électriques, ainsi que les piles et les batteries, doivent être collectés séparément et recyclés de manière respectueuse de l'environnement.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

La déclaration de conformité est déposée chez le fabricant.

Pour plus d'informations, nous vous recommandons de consulter la rubrique Service/FAQ sur notre site Web www.brennenstuhl.com.

NL Gebruikshandleiding

LED-batterij looppamp PL 200 AC

VEILIGHEIDSIJNSTRUCTIES

- Lees deze gebruikshandleiding zorgvuldig voordat u de werkamp gebruikt.
- Gebruik de werkamp niet in geval van schade: levensgevaar.
- Neem in dat geval contact op met een erkend elektricien of met het vermelde serviceadres.
- Kijk niet direct in het licht.
- Open de werkamp nooit.
- Gebruik de werkamp niet in een omgeving met explosiegevaar: levensgevaar!
- Gebruik voor het opladen van de batterijen uitsluitend een geteste USB-stroombron.

INBEDRIJFSTELLING

- Voordat u de lamp voor de eerste maal gebruikt, dient u de batterij eerst helemaal leeg te laten en vervolgens opnieuw op te laden.
- Schakelaar vooraan: Lichtvolgorde:
 - 100% - 40% - 10% - rood - rood knipperend - uit.
- De lamp kan tijdens het laden niet worden gebruikt.
- Als u de lamp langere tijd niet gebruikt, laad de batterij dan elke 3 maanden op.

OVERZICHT BEDIENINGSELEMENTEN

- 1 Aan-/uitschakelaar
- 2 LED-front
- 3 Oplaadbus USB C met afdekcapje
- 4 Laadweergave - in schakelaar
- 5 Magneet
- 6 Clip
- 7 USB-laadkabel/USB C

LADEN

Laad de batterij uitsluitend met behulp van een USB-kabel op. Gebruik uitsluitend een geteste USB-stroombron (bv. lader, computer) met max. uitgaand vermogen van 5 V. Verbinding: USB-stroombron - USB-laadkabel ⑦ - Laadingang ③.

Tijdens het opladen knippert de oplaadindicator en brandt constant wanneer de accu volledig is opgeladen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

LED: COB
Batterij: ingebouwd, Li-Pol 3,7 V/450 m Ah
USB-ingang voor opladen: USB C 5 V DC,
intern begrensd op 500 mA
~2 u
Laadtijd: IP 20
Veiligheidsklasse: -10 °C – +40 °C
Temperatuurbereik:

EU-compliant: **CE**

Werp elektrische toestellen, batterijen en accu's nooit bij het huisvuil!
Afgedankte elektrische en elektronische toestellen alsook batterijen en accu's zijn gevaarlijk afval en moeten apart worden ingezameld en op een milieuvriendelijke manier gerecycled worden.

CONFORMITEITSVERKLARING

De conformiteitsverklaring bevindt zich bij de fabrikant.

Meer informatie vindt u in de rubriek "Service/FAQ's" van onze website www.brennenstuhl.com.

IT Istruzioni per l'uso

Torcia a batteria a LED PL 200 AC

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

- Leggere attentamente il manuale delle istruzioni prima dell'uso.
- Non utilizzare la lampada se danneggiata - Pericolo di morte. Rivolgetevi a un elettricista specializzato o agli indirizzi di assistenza indicati.
- Non rivolgere lo sguardo direttamente nella luce.
- Non aprire mai l'apparecchio.
- Non utilizzare la luce di lavoro in ambienti potenzialmente esplosivi - Pericolo di morte!
- Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

MESSA IN FUNZIONE

- Prima del primo utilizzo scaricare la batteria completamente per una volta e poi ricaricarla.
- Interruttore anteriore: Frequenza luminosa:
 - 100% - 40% - 10% - rosso - rosso lampeggiante - Off.
- Durante la carica non è possibile utilizzare la lampada.
- In caso di inutilizzo prolungato, caricare la batteria ogni 3 mesi.

PANORAMICA ELEMENTI DI COMANDO

- 1 Interruttore ON/OFF
- 2 LED anteriore
- 3 Presa di carica USB C con tappo di protezione
- 4 Indicatore di carica - nell'interruttore
- 5 Magnete
- 6 Clip
- 7 Cavo di carica USB/USB C

CARICA

Caricare la batteria solo con un cavo di carica USB. Utilizzare esclusivamente una fonte di corrente USB testata (ad esempio caricabatteria, computer) con tensione di uscita max. 5 V: Collegamento: Fonte USB - Cavo di carica USB ⑦ - Spina di carica ③.

Durante la carica, l'indicatore di carica lampeggia, resta fisso quando la batteria è completamente carica.

DATI TECNICI

LED: COB
Batteria: integrato, Li-Pol 3,7 V/450 m Ah
Ingresso di carica USB: USB C 5 V DC,
limitato internamente a 500 mA
~2 h
Tempo di carica: IP 20
Tipo di protezione: -10 °C – +40 °C
Intervallo di temperatura:

Conformi alla direttiva UE: **CE**

Non gettare gli elettrodomestici, le batterie e gli accumulatori nei rifiuti!
Gli apparecchi elettrici ed elettronici dismessi e le batterie e accumulatori sono rifiuti speciali e devono essere raccolti separatamente e conferiti in un centro di riciclaggio ecologico.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La dichiarazione di conformità è disponibile presso il produttore.

Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare l'area Assistenza/FAQ's sulla nostra homepage www.brennenstuhl.com.

SE Bruksanvisning

Batteridrivnen handlampa med lysdiod PL 200 AC

SÄKERHETSVISNINGAR

- Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder lampen.
- Använd inte lampen om den är skadad – Livsfara.
- Vänd dig då till fackhandeln eller den angivna service-adressen.
- Öppna aldrig lampen.
- Använd inte arbetslampan i explosiva miljöer – Livsfara.
- Använd bara testade USB-strömkällor vid uppladdning av batterierna.

KOMMA I GÅNG

- Ladda helt och hållet ur batteriet och ladda sedan igen innan du använder det för första gången.
- Brytare fram: Lyssekvenser:
 - 100 % - 40 % - 10 % - rött - blinkar rött - av.
- Lampan kan inte användas under uppladdningen.
- Om man inte använder batteriet under en längre tid ska man ladda det var 3:e månad.

ÖVERSIKT ÖVRIGA DELAR

- 1 Strömbrytare
- 2 LED Front
- 3 USB C-laddningsuttag med skyddskåpa
- 4 Laddindikering – i brytaren
- 5 Magnet
- 6 Klämma
- 7 USB-laddningskabel/USB C

LADDNING

Ladda endast batteriet med hjälp av en USB-laddningskabel. Använd endast en godkänd USB-strömkälla (t.ex. laddare, dator) med maximalt 5 V-utspänning: Koppling: USB-källa – USB-laddningskabel ⑦ – laddningskontakt ③.

Under laddningen blinkar laddindikeringen, den lyser med fast sken när batteriet är färdigladdat.

TEKNISKA DATA

Lysdiod: COB
Batteri: inbyggd, litiumpolymer
3,7 V/450 m Ah
USB C 5 V DC,
intern begränsad till 500 mA
~2 h
Uppladdningstid: IP 20
Kapslingsklass: -10 °C – +40 °C
Temperaturområde:

EU-kompatibel: **CE**

Kasta inte elektrisk utrustning eller batterier i hushållsavfallet!
Elektrisk- och elektronisk utrustning samt batterier är specialavfall och måste samlas in separat och lämnas in för miljövänlig återanvändning.

ANPASSNINGSFÖRKLARING

Enligt anpassningsförklaringen som bifogats av tillverkaren.

För mer information hänvisar vi till serviceavdelningen/FAQ på vår hemsida www.brennenstuhl.com.

ES Manual de instrucciones

Lámpara portátil PL 200 AC con LED y batería

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el aparato.
- No utilice la lámpara si presentan daños, existe peligro de muerte.
- Si realmente existe una anomalía póngase en contacto con un técnico calificado o con el comercio donde adquirió el producto.
- No mire directamente hacia la luz.
- Nunca abra el aparato.
- No utilice la lámpara de trabajo en atmósferas explosivas, existe peligro de muerte!
- Utilice solamente una fuente de alimentación USB probada para cargar la batería.

PUESTA EN MARCHA

- Antes de la primera utilización descargue la batería y vuelva a cargarla completamente.
- Interruptor parte frontal: Secuencia de iluminación:
 - 100% - 40% - 10% - rojo - rojo parpadeante - apagado.
- La lámpara no puede ser utilizada mientras se esté cargando.
- Recargar cada 3 meses la batería cuando no se haya utilizado durante un largo período de tiempo.

VISTA DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL

- 1 Interruptor on/off
- 2 LED frontal
- 3 Toma de carga USB C con tapa
- 4 Indicador de carga - en el interruptor
- 5 Imán
- 6 Clip
- 7 Cable de carga USB/USB C

CARGA

Cargue su batería únicamente a través de un cable USB. Utilice únicamente una fuente de alimentación USB compatible (por ejemplo, cargador, ordenador) y que tenga un máximo de 5 V. De voltaje de salida: Conexión: Fuente USB – Cable de carga USB ⑦ – Toma de carga ③.

El indicador de carga parpadea durante el proceso de carga y permanece encendido cuando la batería está completamente cargada.

DATOS TÉCNICOS

LED: COB
Batería: incorporado, Li-Pol 3,7 V/450 m Ah
Entrada de carga USB: USB C 5 V DC,
limitado internamente a 500 mA
~2 h
Tiempo de carga: IP 20
Clase de protección: -10 °C – +40 °C
Rango de temperatura:

Conforme a la UE: **CE**

No tire aparatos eléctricos, baterías y pilas junto a la basura doméstica!
Los equipos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y baterías son residuos peligrosos y deben ser clasificados por separado para que sean reutilizados respetando el medio ambiente.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Se deposita la declaración de conformidad ante el fabricante.

Para más información, le recomendamos que visite el apartado de Servicio/FAQ's en nuestro sitio web www.brennenstuhl.com.

PL Instrukcja obsługi

Ręczna lampa akumulatorowa PL 200 AC

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
- Nie używać lampy, gdy jest uszkodzona – ryzyko utraty życia.
- W takim przypadku należy skontaktować się ze specjalistą elektrykiem lub zwrócić się pod podany adres serwisu.
- Nie kierować wzroku bezpośrednio w światło.
- Nigdy nie otwieraj urządzenia.
- Nie korzystać z lampy w otoczeniu zagrożonym wybuchem – ryzyko utraty życia!
- Do ładowania akumulatorów używać tylko sprawdzonego źródła zasilania USB.

URUCHAMIANIE

- Przed pierwszym użyciem należy raz całkowicie rozładować akumulator, a następnie ponownie go naładować.
- Przełącznik z przodu: Sekwencja świecenia:
 - 100% - 40% - 10% - światło czerwone - światło czerwone migające - wył.
- Podczas ładowania nie można używać lampy.
- W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu należy co 3 miesiące naładować akumulator.

ELEMENTY URZĄDZENIA

- 1 przycisk wł./wył.
- 2 światło LED z przodu
- 3 Gniazdo ładowania USB C z zaślepką
- 4 Wskaźnik ładowania – w przełączniku
- 5 magnes
- 6 klips
- 7 kabel ładujący USB/USB C

ŁADOWANIE

Akumulator ładować wyłącznie za pośrednictwem kabla ładującego USB. Należy korzystać wyłącznie ze sprawdzonego źródła zasilania USB (np. ładowarki, komputera) o napięciu wyjściowym maks. 5 V: połączenie: źródło USB – kabel ładujący USB ⑦ – gniazdo ładowania ③.

Podczas ładowania miga kontrolka ładowania, a gdy akumulator jest naładowany, zaczyna świecić światłem stałym.

DANE TECHNICZNE

LED: COB
Akumulator: Wbudowany, Li-Pol 3,7 V/450 m Ah
Wejście ładowania USB: USB C 5 V DC,
wewn. ograniczone do 500 mA
~2 h
Czas ładowania: IP 20
Stopień ochrony: -10 °C – +40 °C
Zakres temperatury:

Zgodność z normami UE: **CE**

Nie wyrzucać sprzętu elektrycznego, baterii i akumulatorów do zwykłego kosza na śmieci!
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, jak również baterie i akumulatory są odpadami specjalnymi, dlatego należy je gromadzić osobno i przekazywać do ponownego przetworzenia w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Deklaracja zgodności jest zdeponowana u producenta.

W celu uzyskania dalszych informacji zalecamy odwiedzenie zakładki Serwis/FAQ's na naszej stronie internetowej www.brennenstuhl.com.

CZ Návod k používání

LED akumulátorová ruční lampa PL 200 AC

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Přečtěte si před použitím přesně návod k používání.
- Nepoužívejte lampu při poškození - riziko ohrožení života.
- Obrat se pak na kvalifikovaného elektrikáře nebo uvedenou servisní adresu.
- Nehleďte přímo do světla.
- Nikdy neotvíraj přístroj.
- Nepoužívejte lampu v explozivním prostředí – riziko ohrožení života!
- Používejte k nabíjení akumulátorů pouze testovaný zdroj proudu USB.

UVEDENÍ DO PROVOZU

- Před prvním použitím kompletně vybijte na nabíje akumulátor.
- Vypínač vpředu: sekvence světla:
 - 100% - 40% - 10% - červená - červená bliká - vyp.
- Lampu nelze během nabíjení používat.
- Při delším nepoužívání nabíjejte lampu každé 3 měsíce.

PŘEHLED OVLÁDACÍCH DÍLŮ

- 1 Vypínač Zap/Vyp
- 2 LED v přední části
- 3 Nabíjecí zásuvka USB C s krytem
- 4 Indikátor nabíjení – ve vypínači
- 5 Magnet
- 6 Svorka
- 7 USB nabíjecí kabel/USB C

NABÍJENÍ

Nabíjejte svůj akumulátor pouze pomocí USB nabíjecího kabelu. Používejte výlučně testovaný zdroj proudu USB (např. nabíječka, počítač) s maximálním výstupním napětím 5 V: Spojení: USB zdroj – USB nabíjecí kabel ⑦ – nabíjecí zásuvka ③.

Během nabíjení bliká indikátor nabíjení, svítí nepřetržitě, když je akumulátor úplně nabitý.

TECHNICKÁ DATA

LED: COB
Akumulator: integrovaná, Li-Pol 3,7 V/450 m Ah
Nabíjecí vstup USB: USB C 5 V DC,
interně omezené na 500 mA
~2 h
Doba nabíjení: IP 20
Druh ochrany: -10 °C – +40 °C
Teplotní rozsah:

EU konformní: **CE**

Neodhazovat elektrické přístroje, baterie a akumulátory do domovního odpadu!
Staré elektrické a elektronické přístroje a také baterie a akumulátory jsou zvláštní odpad a musí se shromáždit separátně a odvézt na ekologickou recyklaci.

PROHLÁŠENÍ O SHOD

Prohlášení o shod je uloženo u výrobce.

