



**brennenstuhl®**

# SICHERHEITSINFORMATIONEN

## SAFETY INFORMATION

---

|           |                                     |           |                              |           |                              |
|-----------|-------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|------------------------------|
| <b>DE</b> | Sicherheitsinformationen            | <b>HU</b> | Biztonsági információk       | <b>LT</b> | Saugos informacija           |
| <b>EN</b> | Safety information                  | <b>RU</b> | Информация о безопасности    | <b>LV</b> | Drošības informācija         |
| <b>FR</b> | Informations sur la sécurité        | <b>TR</b> | Güvenlik bilgileri           | <b>HR</b> | Sigurnosne informacije       |
| <b>NL</b> | Veiligheidsinformatie               | <b>FI</b> | Turvallisuustiedot           | <b>RO</b> | Informații privind siguranța |
| <b>IT</b> | Informazioni sulla sicurezza        | <b>GR</b> | Πληροφορίες για την ασφάλεια | <b>BG</b> | Информация за безопасност    |
| <b>SE</b> | Säkerhetsinformation                | <b>PT</b> | Informações de segurança     | <b>DK</b> | Oplysninger om sikkerhed     |
| <b>ES</b> | Información de seguridad            | <b>EE</b> | Ohutusalane teave            | <b>NO</b> | Sikkerhetsinformasjon        |
| <b>PL</b> | Informacje dotyczące bezpieczeństwa | <b>SK</b> | Bezpečnostné informácie      | <b>UA</b> | Інформація з техніки безпеки |
| <b>CZ</b> | Bezpečnostní informace              | <b>SI</b> | Varnostne informacije        | <b>AR</b> | معلومات السلامة              |

---

[WWW.BRENNENSTUHL.COM](http://WWW.BRENNENSTUHL.COM)


04/11/2024

40 m AT-N05V3V3-F 3G1,5

4624

Art. 1 16997 0

MAX 3680 W 230V~/16A

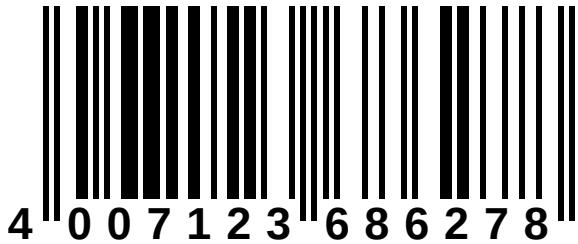

service@brennenstuhl.com  
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG,  
Seestr.1-3, D-72074 Tübingen

0470956  
Made in Germany  
VL Y315 IP44 DE

Art. 1 16997 0

0470957 4624

MAX 3680 W 230V~/16A

VL Y315 IP44 DE

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG,  
Seestr.1-3, D-72074 Tübingen



IP44

service@brennenstuhl.com

**brennenstuhl®**

**40 m**

**N05**



**IP 44**

**N05**



**IP 44**

053490/723

**BREmaxx®**  
**Für den kurzfristigen  
Einsatz außen**

Ölbeständig, abriebfest,  
einsetzbar bis -35 °C.



**Spritzwassergeschützt**  
Protected against splash water

**BREmaxx®**  
**For temporary  
outside use**

Oil-resistant, abrasion-resistant,  
for use down to -35 °C.